

SENSOR BRACKETS FOR CONVEYORS / NUTS FOR CONVEYORS

コンベヤ用センサブラケット/後入れナット

—光電センサ用—

CAD データフォルダ名: 17_Conveyors


■特長: センサの高さ・幅・角度調整が可能なコンベヤ用センサブラケットです。

■コンベヤ用センサブラケット




RoHS 10

BFCB (直線長穴タイプ)

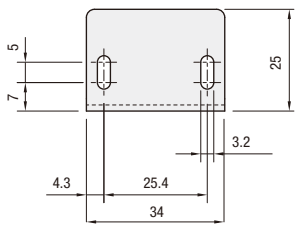

BFCBN (弓形長穴タイプ)

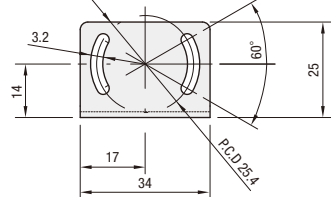

材質 ステンレス鋼

☑️コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

型式		Type		L	No.	N	¥基準単価	
直線長穴タイプ BFCB	30	3	3.2	30	3	3.2	300	
					5	5.2		
					6	6.2		
	40	3	3.2	40	3	3.2		350
					5	5.2		
					6	6.2		
弓形長穴タイプ BFCBN	30	3	3.2	30	3	3.2	350	
					5	5.2		
					6	6.2		
	40	3	3.2	40	3	3.2		400
					5	5.2		
					6	6.2		

■センサ適用表

メーカー	型式
ミスミ	MZL-D・MZL-R・MZL-T MZ-WD・MZ-LD・MZ-D
キーエンス	PZ-G・PZ2・PZ-V/Mシリーズ
サンクス	CX-L400・LS-Hシリーズ
オムロン	E3Z・E3ZMシリーズ

Order 注文例

型式

Type L No.

BFCB 40 - 5


Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

☑️ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~3	4~
出荷日	通常	お見積り

☑️表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

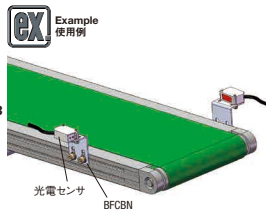


■特長: セットスクリーン付後入れナットです。後から必要となるセンサ等の取付けに便利です。

■コンベヤ用後入れナット



RoHS 10

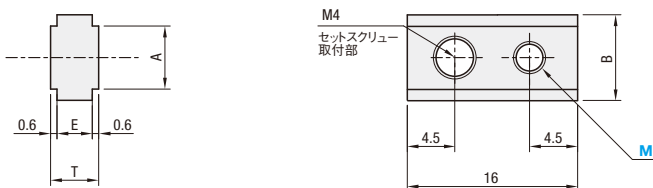

材質 SUS316相当・焼結

☑️スタンドなどの重量物の取付けは先入れナットをご使用ください。
☑️ミスミコンベヤのアルミフレーム専用ナットです。アルミフレーム溝(M5用またはM6用)にご使用ください。
☑️コンベヤ本体ページを参照し、ご選定してください。
☑️コンベヤ取付用ボルトは付属しません。
☑️コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

型式	付属品(1本)	A	B	E	T	バック入数	¥基準単価	¥スライド単価
アルミフレーム溝M5用 PACK-CHNT5	3 4 M4×5	4.9	7	2.8	4	10個	1,450	1,090
アルミフレーム溝M6用 PACK-CHNT6	3 4 5 M4×6	5.9	8	3.3	4.5			

Order 注文例

型式

Type M

PACK-CHNT6 - 5


Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

☑️ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~10
出荷日	通常	5% 10% お見積り

☑️表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

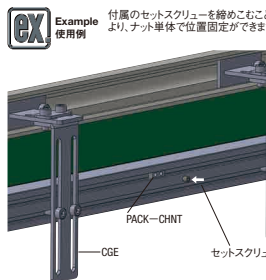

THE STAND FOR AIR BLOW NOZZLES

コンベヤ用エアノズルスタンド

CAD データフォルダ名: 17_Conveyors

■特長: コンベヤに取り付けくエアノズルスタンドです。複数のノズルを1つのスタンドに取り付けることが出来ます。


■コンベヤ用エアノズルスタンド



RoHS 10


■トップブロータイプ

CTT (SUS)・CTA (アルミ)

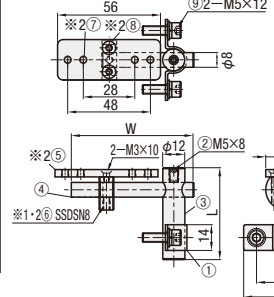

■サイドブロータイプ

CSS (SUS)・CSA (アルミ)

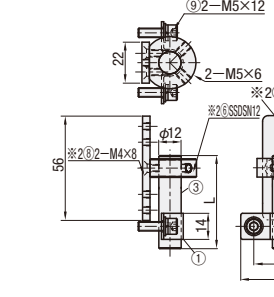

■構成部品表


部品番号	部品名	個数	材質			
			CTT	CSS	CTA	CSA
①	固定金具	2	SUS304			
②	シャフト止めねじ	1	SUS304			
③	支柱	1	SUS304			
④	シャフト	1	SUS304			
⑤	エアノズル取付けプレート	1	SUS304	A6061*		
⑥	セットカラー	1	SUS304	A6061*		
⑦	エアノズル取付六角穴付ボルト	2	SUS304			
⑧	六角穴付ネジボルト	2	SUS304			
⑨	ばね・平歯全通六角穴付ボルト	4	SUS304			
⑩	ノズル用ターミナル	1	SUS304	A6063*		

※1⑥はCTA・CSAの時アルミ材質になりますが、寸法はSSDSN(P329)と同じものになります。
※2アタッチメントH・Vの選択の際は、部品番号⑤⑥⑦⑧に代わり、⑨が取付きます。
※3アルミ材の表面には白アルマイト処理を施しております。
☑️固定金具はM5、M6どちらのボルトでも取付けが可能です。
☑️トップブロータイプで複数ブラケットを取り付ける際は追加加工の軸追加を推奨します。
☑️サイドブロータイプで複数ブラケットを取り付ける際は固定金具を2つ使うことを推奨します。


■アタッチメント

NZTS (SUS)・NZTA (アルミ)

・フラットエアノズル対応

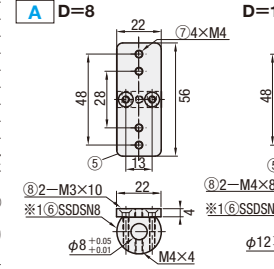

・その他ノズル対応

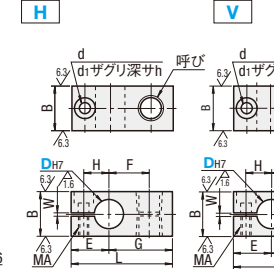

D	呼び	B	L	E	G	H	F	MA	d	h	W	付属ボルト	
8	M5	12	27	11	16	7	10	M3	3.5	6.5	3.5	1	SCB3-8
12	Rc(PT) 1/8	18(※19)	40	15	25	10	16	M4	4.5	8	4.5	1.5	SCB4-10

※NZTSの場合
☑️公差はスリット加工前の公差です

■トップブロータイプ

型式	7桁以内	L	W	¥基準単価			
				CTTA	CTTT	CTTV	CTAV
CTT CTA	A H V	50	50	2,700	2,320	2,120	1,920
			100	2,750	2,380	2,170	1,980
			150	2,800	2,440	2,220	2,050
			200	2,850	2,500	2,270	2,120
			250	2,900	2,560	2,320	2,180
			300	2,960	2,620	2,370	2,250
	100	50	2,830	2,470	2,240	2,080	
		100	2,880	2,530	2,300	2,150	
		150	2,930	2,590	2,350	2,220	
		200	2,980	2,650	2,400	2,280	
		250	3,030	2,710	2,450	2,350	
		300	3,080	2,770	2,500	2,420	
150	50	2,930	2,590	2,350	2,220		
	100	2,980	2,650	2,400	2,290		
	150	3,030	2,710	2,450	2,350		
	200	3,080	2,770	2,500	2,420		
	250	3,140	2,830	2,550	2,480		
	300	3,190	2,890	2,600	2,550		
200	50	3,060	2,740	2,470	2,380		
	100	3,110	2,800	2,530	2,450		
	150	3,160	2,860	2,580	2,520		
	200	3,210	2,920	2,630	2,580		
	250	3,260	2,980	2,680	2,650		
	300	3,310	3,040	2,730	2,720		
250	50	3,160	2,860	2,580	2,520		
	100	3,210	2,920	2,630	2,580		
	150	3,260	2,980	2,680	2,650		
	200	3,310	3,040	2,730	2,720		
	250	3,360	3,100	2,780	2,780		
	300	3,420	3,160	2,830	2,850		
300	50	3,260	2,980	2,680	2,650		
	100	3,310	3,040	2,730	2,720		
	150	3,360	3,100	2,780	2,780		
	200	3,420	3,160	2,830	2,850		
	250	3,470	3,220	2,880	2,910		
	300	3,520	3,280	2,940	2,980		

■サイドブロータイプ

型式	7桁以内	L	W	¥基準単価			
				CSSA	CSSH	CSAA	CSAV
CSS CSA	A H V	50	50	2,300	2,530	1,840	1,650
			100	2,600	2,660	1,960	1,790
			150	2,700	2,760	2,060	1,900
			200	2,830	2,880	2,190	2,040
			250	2,930	2,980	2,290	2,150
			300	3,040	3,080	2,380	2,260

■アタッチメント

型式	7桁以内	¥基準見積単価			
		NZTS		NZTA	
NZTS NZTA	D	A	H・V	A	H・V
		8	1,490	1,060	1,030
		12	1,580	1,900	1,120

■エアノズル対応表

種類	アタチメント	対応ノズルTYPE	該当ページ	呼び			
トップブロー	A	AFTSP・AFTSF・AFTSA・AFTSS AFTAD・AFTADA・AFTRW・AFTRSW	P.1511~1516	-			
		H			PNZRF・ABNZL・ABNZN・ABNZMN ABNZLN・ABNK・ABNX	P.1525~1529	M5
					V		
	サイドブロー		H	AFTR・AFTRA・PNZRF・ACNA ABNZ・ABNZM・ABNZL・ABNZML ABNK			
		V		ABNKH・ABNXH・PNMC・PNMS DKNZ・DKNZN・DKNZP・DKNZNP SGPPN			
				SUTPN・FGSPPN・FSUTPN SGPPW・SUTPW・FSUTPW・SLTW SLTR・SLTRS			
NZRF・NZRVFS・NZRCS・NZRS NZRAJ							

☑️対応ノズルTYPEはカタログ掲載欄に記載しております。

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~5 6~10 11~20 21~

値引率 基準単価 5% 10% お見積り

出荷日 通常 お見積り

☑️NZTSはスライド割引対象外となります。
☑️NZTAの数量スライド価格と出荷日はP.1534
☑️表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式

Type 7桁以内

CTT CSS A H - 300 - 100

型式

Type D No.

NZTS 12 - H

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

☑️ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~3	4~
出荷日	通常	お見積り

☑️表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

