

# MOTOR COVER FOR CONVEYOR コンベヤ用モータカバー






専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

CAD データフォルダ名: 17\_Conveyors



RoHS 10

型式	M材質	S表面処理
MOCV-S152-135	アルミ材	塗装
MOCV-S195-156	SPCC	
MOCV-C173-183	アルミ材	
MOCV-C152-135		
MOCV-C195-156		

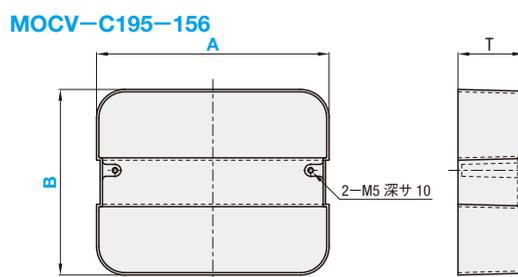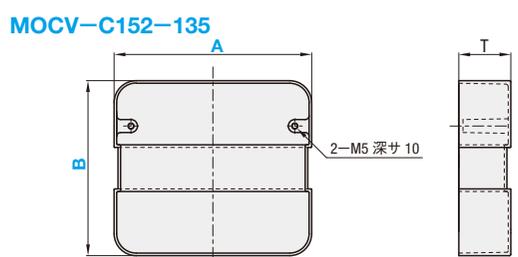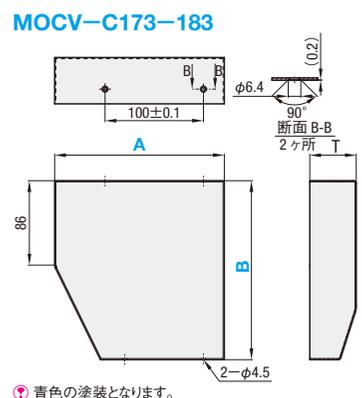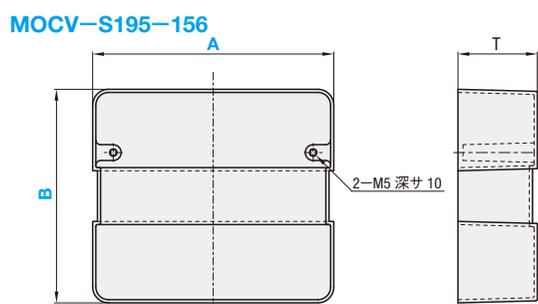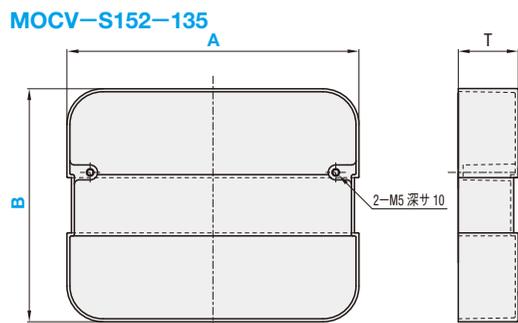

詳細寸法は E カタログにてご確認ください。

型式	A	B	T	対応モータ W	対応コンベヤ	¥基準単価
MOCV	S152	135	50	6W・25W	SVKA SVKB	2,750
					CVSFA	
					CVSFB	
	S195	156	55	6W・25W・40W	CVSFD CVSSA	2,100
					CVSPA	
					CVGTA	
C152	135	50	6W・25W	CVGTA	3,170	
C195	156	55	25W・40W	CVGTB	3,600	

Order 注文例 型式 - A - B  
MOCV - S152 - 135

Delivery 出荷日 5 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えは WOS にてご確認ください。

# SKELETON MOTOR COVER FOR CONVEYOR コンベヤ用モータカバー -窓付きタイプ-

CAD データフォルダ名: 17\_Conveyors

特長: コンベヤ駆動部の「見える化」を実現。メンテナンス用に樹脂プレート単品でも購入可能。





RoHS 10

駆動種類	型式	M材質	S表面処理
ヘッド駆動タイプ	MOCVW	①本体:アルミ材 ②窓:ポリカーボネート ③NBR:スポンジ	本体:塗装
中間駆動タイプ	MSCPD1W		



●ヘッド駆動タイプ

MOCVW-S152-135  
MOCVW-S195-156

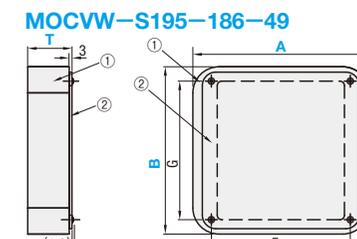
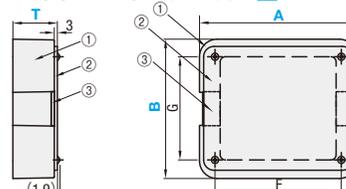


●中間駆動タイプ

MSCPD1W-L1

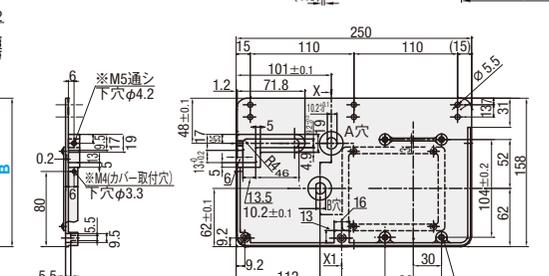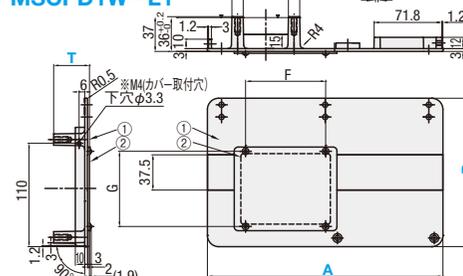

MSCPD1W-L2

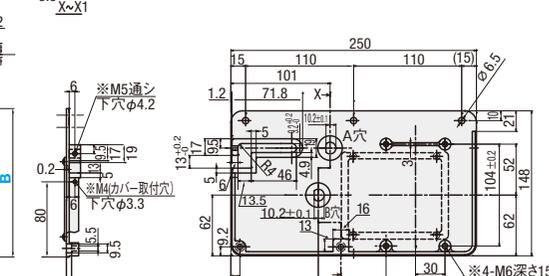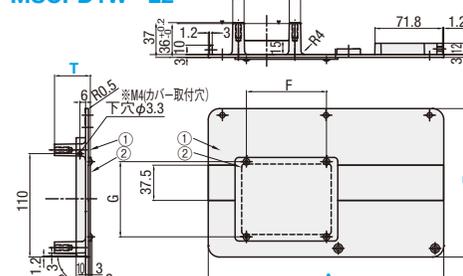

●ヘッド駆動タイプ

型式	A	B	T	F	G	対応コンベヤ	¥基準単価
MOCVW	S152	135	43	122	100	SVKA SVKB CVSC CVSFA CVSFC CVGA CVGB	4,500
						CVGTA	
						CVSD CVSFB CVSFD CVSSA CVGC CVGD	
	S195	156	43	155	124	CVGTB	4,800
						CVSE CVSF	
S195	186	49	154			10,000	

●中間駆動タイプ

型式	形状選択	A	B	T	F	G	対応コンベヤ	¥基準単価
MSCPD1W	L1	250	158	38	85	80	SVKN SVKR CVGN CVGR CVGP CVGW	4,500
MSCPD1W	L2		148					

Order 注文例 型式 - A - B - T 形状選択  
MOCVW - S152 - 135 - 43 MSCPD1W - L1

Delivery 出荷日 5 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えは WOS にてご確認ください。

Example 使用例 MOCVW-S152-135-43 MSCPD1W-L1

