



# KEYLESS TIMING PULLEYS -T10- 面圧タイミングプーリ T10タイプ



●カタログ規格外品はこちら P.137  
●CADデータフォルダ名: 19\_Timing Pulleys

●タイミングベルトは P.1556、ロングタイミングベルトは P.1559 をご参照ください。



Type	ベルト幅						材質*		表面処理	
	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	プーリ	フランジ	プッシュ	
TTLA	●	●	●	●	●	●	アルミ	S45C	白アルマイト	
TTLK	●	●	●	●	●	●	アルミ	S45C	硬質アルマイト	
TTLN	●	●	●	●	●	●	アルミ	S45C	無電解ニッケルメッキ	
TTPL	●	●	●	●	●	●	S45C	SPCC	S45C	
TTLG	●	●	●	●	●	●	相当	相当	無電解ニッケルメッキ	

軸穴径 (mm)	最大許容トルク・N・m		D		(L)
	SH7/2	SH7/2	SH7/2	SH7/2	
12	48	23	32	31	10.5
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	12
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	13
18	154	48	43	40	14
19	163	49	45	42	14
20	171	97	46	46	14
22	186	110	48	47	14
24	206	121	50	49	14
25	216	124	52	51	15
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	16
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	17
38	686	—	70	—	19
40	725	—	71	—	19
42	757	—	74	—	20
45	1490	—	84	—	24.5
48	1600	—	87	—	24.5
50	1660	—	89	—	24.5

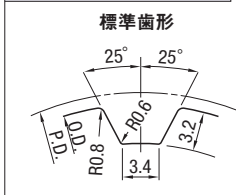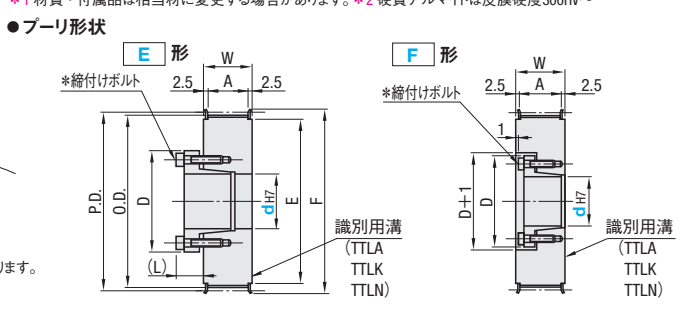

歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:10.0mm)

mm	呼び					
	T10150	T10200	T10250	T10300	T10400	T10500
A	17	22	27	32	43	53
W	22	27	32	37	48	58

●軸穴に表面処理が付かない場合があります。  
●プッシュはスタンダードタイプ(STプッシュ)とショートタイプ(SHプッシュ)の2種類があります。参照 P.1511  
●歯数34、50、60は切削フランジとなります。  
●フランジカメラズ、締付けボルトの本数とサイズは P.1511 をご参照ください。

Type	型式	歯数	種類・呼び幅	プーリ形状	軸穴径 dh7範囲 1mm単位指定												P.D	O.D	F	E
					E形						F形									
					T10150	T10200	T10250	T10300	T10400	T10500	T10150	T10200	T10250	T10300	T10400	T10500				
					STプッシュ						SHプッシュ									
15					12			12・14	12					12	47.75	45.90	52	36		
16					12	14~15	15	12・14~17	12	12	12	12	15	12	50.93	49.05	58	40		
17					12	14~17	15~17	12・14~17	12	12	12	15	12	54.11	52.26	61	45			
18					12	14~17	15~17	12・14~17	12	12	12	15	12	57.30	55.45	61	45			
19					12	14~17	15~17	12・14~17	12	12	12	15	12	60.48	58.63	67	50			
20					12	14~17	15~17	12・14~20・22	12	12	12	15	12	63.66	61.80	67	50			
21					12	14~17	15~17	12・14~20・22	12	12	12	15	12	66.84	64.99	74	58			
22					14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	70.03	68.15	80	60			
23					14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	73.21	71.36	83	63			
24					14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	76.39	74.55	87	67			
25					14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	79.58	77.70	87	67			
26					14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	14~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	82.76	80.90	90	60			
27					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	85.94	84.09	95	75			
28					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	89.13	87.25	95	75			
29					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	92.31	90.46	99	80			
30					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	95.49	93.65	104	84			
31					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	98.68	96.83	104	84			
32					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	101.86	100.00	111	90			
33					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	105.04	103.19	115	95			
34	T10150				16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	108.23	106.40	119	100			
35	T10200				16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	111.41	109.56	123	102			
36	T10250				16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	114.59	112.75	127	105			
37	T10300				16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	117.77	115.92	127	105			
38	T10400				16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	120.96	119.11	131	110			
39	T10500				16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	124.14	122.29	131	110			
40					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	127.32	125.45	135	115			
41					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	130.51	128.66	140	120			
42					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	133.69	131.84	140	120			
43					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	136.87	135.02	144	125			
44					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	140.06	138.20	152	130			
45					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	143.24	141.39	152	130			
46					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	146.42	144.57	160	140			
47					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	149.61	147.76	160	140			
48					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	152.79	150.95	160	140			
49					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	155.97	154.12	165	150			
50					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	159.15	157.30	170	150			
51					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	162.34	160.49	170	150			
52					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	165.52	163.67	180	155			
53					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	168.70	166.85	180	155			
54					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	171.89	170.04	185	160			
55					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	175.07	173.22	185	160			
56					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	178.25	176.40	190	170			
57					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	181.44	179.59	190	170			
58					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	184.62	182.77	200	175			
59					16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	—	16~20	22・24・25	15~20・22・24・25	14~20・22・24・25	187.80	185.95	200				