


規格追加
赤字表示
追加

SHAFTS -ONE SIDE FEMALE SCREW TYPE-


シャフト
一片端めねじ

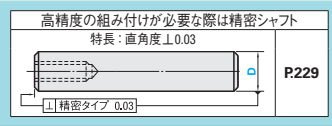

軸端部の直角度精度が高い(L 0.03)、精密シャフトはP.229をご覧ください。スパナ溝付・キリ穴付タイプはP.159を参照ください。



Table with columns: Type, D公差g6, D公差h5, D公差f8, 材質, 硬度, 表面処理. Lists various shaft types like SFJT, SSFJT, PSFJT, etc.

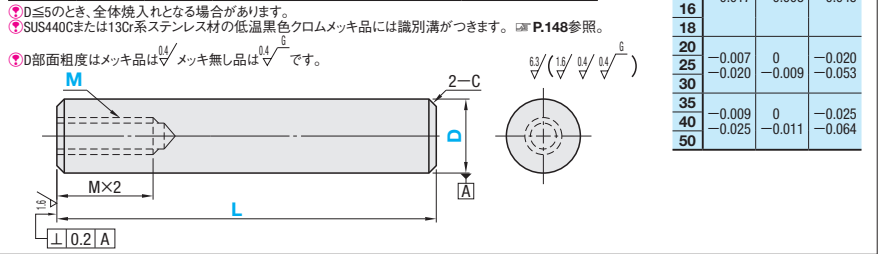

軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性が有ります。

- 全長硬度保証シャフト P.161
L寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P.147
低温黒色クロムメッキの特長 P.162

Table with columns: 型式, Type, D, L (指定1mm単位), M (並目) 選択, C. Lists shaft specifications and options.

Alterations table with columns: Alterations, Code, Spec., ¥/1Code. Lists modification options like LKC, FC, WFC, MSC.

追加加工詳細 P.149 table with columns: Alterations, Code, Spec., ¥/1Code. Lists additional processing options like RC, WRC, KC, WKC, MD.

価格改訂
値下げ価格
新価格
スライド割引率変更

2日目納期短縮
大口対応
BIG ORDER
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133
SUJ2相当 D公差g6 D6・D12・D16・D20

Table showing quantity discounts for different shaft diameters and types.

その他の
標準対応
個別対応
数量区分
数量 1~4 5~12 13~19 20~49 50~100 101~

Large table with columns: 型式, Type, D, 規格L, L51, L101, L151, L201, L251, L301, L351, L401, L451, L501, L551, L601, L651, L701, L751, L801, L851, L901, L951, L1000, L1100, L1200, L1300, L1400, L1500. Lists prices for various shaft types and diameters.

Table with columns: 型式, Type, D, 規格L, L51, L101, L151, L201, L251, L301, L351, L401, L451, L501, L551, L601, L651, L701, L751, L801, L851, L901, L951, L1000, L1100, L1200, L1300, L1400, L1500. Lists prices for RSFJT and PSFJT shafts.

Table with columns: 型式, Type, D, 規格L, L51, L101, L151, L201, L251, L301, L351, L401, L451, L501, L551, L601, L651, L701, L751, L801, L851, L901, L951, L1000, L1100, L1200, L1300, L1400, L1500. Lists prices for PSSFGT shafts.