

FINGERTIP PLASTIC BLOCK CHAINS -STRAIGHT TYPE-

ワンタッチブロックチェーン

—ストレートタイプ—

CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets


●特長: チェーンの脱着が簡易な商品です。SUSピンが不要な為、従来品より安価です。




型式		仕様	材質	色	滑り摩擦係数f1	使用温度(°C)
標準	アタッチメント					
CHER	CHEA	一般用	POM	白	0.14~0.18	-5~65
CHERS	CHEAS	超低摩擦	POM+潤滑剤	クリーム	0.12~0.15	-5~65
CHERC	CHEAC	導電性・耐熱	POM+ガラス繊維	黒	0.20~0.24	-20~120
CHERY	CHEAY	耐薬品	フッ素樹脂	半透明	0.18~0.22	-20~80

●標準

●1列
CHER
CHERS
CHERC
CHERY

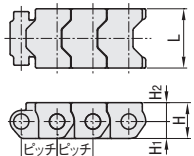


●2列

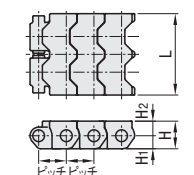


●アタッチメント

●1列
CHEA
CHEAS
CHEAC
CHEAY

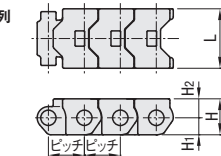

●2列

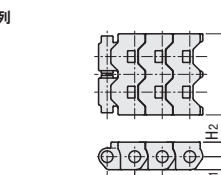

●許容張力と参考重量

呼び	許容張力(N)				参考重量(kg/m)
	CHEA	CHERS	CHEAC	CHEAY	
40	390	320	460	380	0.28
40W	390	320	460	380	0.47

- ①適合チェーン選定方法P.1652
- ②呼び40Wのチェーンに適合するスプロケットはこちらP.1659
- ③チェーンの曲げ角度は決まっており、使用するスプロケットを歯数14以上でご選定ください。
- ④アタッチメントはフラッププレート(P.1654)をセットでご利用ください。
- ⑤許容張力・耐食性の一覧はこちらP.1651
- ⑥リンクを外す際に傷が付くことがあります。

型式		リンク数	列数	ピッチ	W	L	H1	H2	H
Type	呼び								
標準 CHER CHERS CHERC CHERY	アタッチメント CHEA CHEAS CHEAC CHEAY	リンク数指定 1~99	1	12.7	7.95	21	6	6.7	12.7
	リンク数固定 20 100								
		リンク数固定(バラ) 20-NA	2	14.4	37.4				

①リンク数20-NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。


●リンク数固定タイプ

型式	Type	呼び	¥基準単価 (単位: 20リンク)				¥基準単価 (単位: 100リンク)			
			CHEA	CHERS	CHEAC	CHEAY	CHEA	CHERS	CHEAC	CHEAY
標準 CHER CHERS CHERC CHERY	アタッチメント CHEA CHEAS CHEAC CHEAY	40	1,260	1,480	2,040	3,400	5,400	6,300	8,700	14,400
		40W	1,900	2,220	2,900	4,840	8,000	9,500	12,300	20,600

●リンク数指定タイプ

型式	Type	呼び	¥基準単価 (単位: 1リンク)			
			CHEA	CHERS	CHEAC	CHEAY
標準 CHER CHERS CHERC CHERY	アタッチメント CHEA CHEAS CHEAC CHEAY	40	81	95	130	217
		40W	121	142	186	310

①リンク数固定の方が安くご購入いただけます。

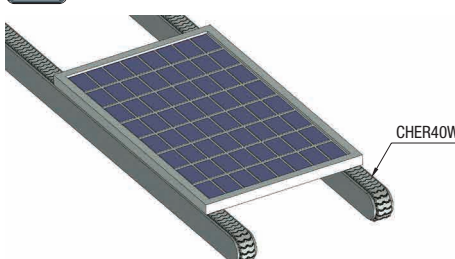

Order 注文例

型式	リンク数
CHER40	100
CHEA40W	93

Delivery 出荷日

5 日目出荷

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

②ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134

③3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~10	11~20	21~30
値引率	基準単価	5%	10%

④表示数量を超えてはWOSIにてご確認ください。


FINGERTIP PLASTIC FLAT CHAINS -STRAIGHT TYPE-

ワンタッチフラットチェーン

—ストレートタイプ—

CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets


●特長: 組み合わせにより、幅広搬送が可能です。セット品は2列までですが、3列以上の組み合わせも可能です。

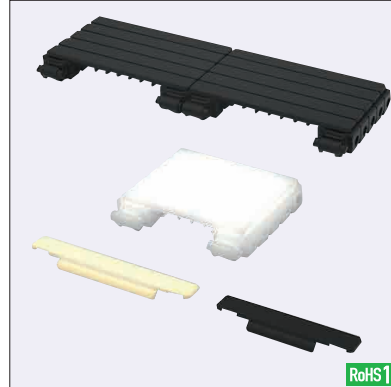

型式		仕様	材質	色	滑り摩擦係数f1	使用温度(°C)
セット	フラップ					
CHEF	CHEP	一般用	POM	白	0.14~0.18	-5~65
CHEFS	CHEPS	超低摩擦	POM+潤滑剤	クリーム	0.12~0.15	-5~65
CHEFC	CHEPC	導電性・耐熱	POM+ガラス繊維	黒	0.20~0.24	-20~120
CHEFY	CHEPY	耐薬品	フッ素樹脂	半透明	0.18~0.22	-20~80


●フラットチェーンセット

CHEF
CHEFS
CHEFC
CHEFY

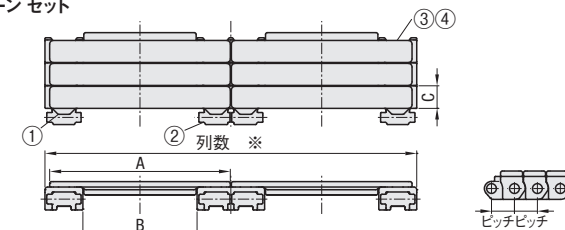

●フラッププレート

CHEP
CHEPS
CHEPC
CHEPY

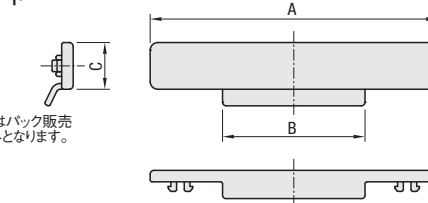

①フラッププレートはバック販売(20個入り)のみとなります。

●セット部品表(仕様: 一般用の場合)

部品番号	商品型式	呼び	
		40	40W
①	CHEA40	2個	2個
②	CHEA40W	—	1個
※③	CHEP40-75	1個	2個
※④	CHEP40-100	1個	2個

※A75の場合③が該当し、A100の場合④が該当します。

●許容張力と参考重量

呼び	許容張力(N)				参考重量(kg/m)	
	CHEF	CHEFS	CHEFC	CHEFY	A75	A100
40	390	320	460	380	0.86	0.94
40W	390	320	460	380	1.65	1.81

- ①適合チェーン選定方法P.1652
- ②呼び40Wのチェーンに適合するスプロケットはこちらP.1659
- ③チェーンの曲げ角度は決まっており、使用するスプロケットを歯数14以上でご選定ください。
- ④セットはフラッププレートとワンタッチブロックチェーンのアタッチメントタイプ(P.1653)のセットです。
- ⑤許容張力・耐食性の一覧はこちらP.1651
- ⑥リンクを外す際に傷が付くことがあります。

●フラットチェーンセット

型式	Type	呼び	A	リンク数	列数	ピッチ	B	C	¥基準単価 (単位: 1パック)			
									CHEP	CHEPS	CHEPC	CHEPY
セット CHEF CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	12.7	リンク数指定 1~99	1	12.7	37.2	12.2	840	1,040	1,280	2,140
		100		リンク数固定 20			62.2		960	1,200	1,480	2,480
	40W	75	リンク数固定(バラ) 20-NA	2	37.2	62.2	960	1,200	1,480	2,480		
		100	20-NA		62.2		960	1,200	1,480	2,480		

①リンク数20-NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。②フラッププレートはバック販売(20個入り)のみとなります。

●フラットチェーンセット(リンク数固定タイプ)

型式	Type	呼び	A	¥基準単価 (単位: 20リンク)				¥基準単価 (単位: 100リンク)			
				CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY	CHEP	CHEPS	CHEPC	CHEPY
セット CHEF CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	12.7	3,500	4,200	5,400	9,000	15,000	17,800	22,800	38,100
		100		3,660	4,380	5,620	9,380	17,700	21,200	27,900	46,400
	40W	75	5,400	6,420	8,300	13,840	23,000	27,300	35,100	58,700	
		100	5,560	6,600	8,520	14,220	23,600	28,100	36,100	60,400	

●注文方法
リンク数固定タイプと、リンク数固定タイプ(バラ)orリンク数指定タイプを組み合わせでご注文ください。
(例)CHEF40-75を338リンク注文する場合
注文方法1: リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数固定(20リンク)×1本+リンク数固定(20リンクバラ)
×1袋=52,000円
注文方法2: リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数指定(38リンク)×1本=53,500円

Order 注文例

型式	A	リンク数
CHEF40	75	100
CHEP40	100	—

Delivery 出荷日

5 日目出荷

①ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134

②3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~10	11~20	21~30
値引率	基準単価	5%	10%

④表示数量を超えてはWOSIにてご確認ください。



①チェーン
②スプロケット