

SPROCKETS FOR BLOCK CHAINS / CORNER DISK

ブロックチェーン用スプロケット/コーナードISK



CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets



■特長: 2列のブロックチェーンとカーブチェーン用のスプロケットです。リターン搬送の際に使用します。

■ブロックチェーン用スプロケット

CHEE □
CHEE □ □



RoHS10

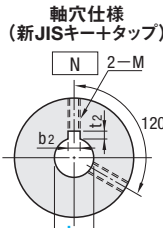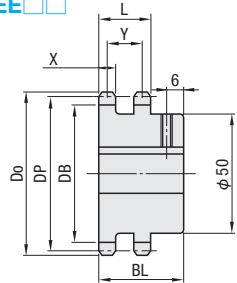

●歯先とキー溝のズレは±0.5mm

軸穴径 d	キー溝 b2×t2	セットスクリーン M
20	6×2.8	6
25	8×3.3	8
30	8×3.3	8

Type	材質	表面処理
CHEES	S45C	ユニクロメッキ
CHESS	SUS304	—
CHEER	S45C	ユニクロメッキ
CHEERS	SUS304	—

▲セットスクリーン

型式 Type	dh7	歯数	Do	Dp	歯底距離 DB	L	BL	X	Y	参考質量 (kg)	適用チェーン	¥基準単価	
												スチール	ステンレス
スチール CHEES ステンレス CHESS	20	16	68	65.1	57.15	21.4	35	7	14.4	0.6	CHER □40W CHEA □40W CHEF □40W (P.1653・1654) CHEE □40W (P.1658)	2,160	7,480
	25												4,640
	30												4,640
スチール CHEER ステンレス CHEERS	20	16	95	85.61	73.7	37	57.3	7	30	1.3	CHEC □60 CHECA60 CHEAC □60 CHEFR □60 (P.1655・1656)	3,250	8,250
	25												8,250
	30												8,250

Order 注文例
型式 CHEES20

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: カーブチェーンのコーナーで使用される商品です。

■コーナードISK

CDTR

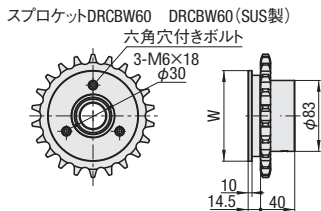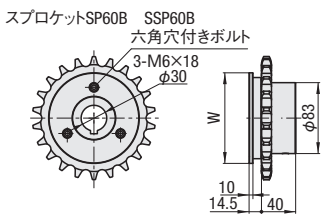

Type	材質
CDTR	ポリアセタール

■付属品	
スプロケットセット	六角穴付きボルト
SET1	S45C相当 (歯先高周波焼入)
SET3	四三酸化鉄皮膜
SET2	SUS304相当
SET4	—

●カーブチェーン (P.1655・1656) とセットでご利用ください

型式 Type	R	スプロケットタイプ	コーナードISK W	スプロケット		¥基本単価
				品番	カタログページ数	
CDTR	67	SET1	106.1	SP60B22-N-30	P.1670	5,990
		SET2		SSP60B22-N-30	P.1674	11,200
		SET3		DRCBW60-22	P.1677	8,100
		SET4		DRCBW60-22 (SUS製)	14,980	
	91	SET1	154.7	SP60B30-N-35	P.1670	7,700
		SET2		SSP60B30-N-35	P.1674	16,980
		SET3		DRCBW60-30	9,900	
		SET4		DRCBW60-30 (SUS製)	18,500	

Order 注文例
型式 CDTR - R 67 - スプロケットタイプ SET1

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

TOP CHAINS / SPROCKETS AND IDLERS FOR TOP CHAINS

トップチェーン/スプロケット・アイドラー



CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: 容器や梱包されたワークの搬送に使用されます。長距離搬送が可能な商品です。


■トップチェーン

TPCH

(図は4リンクです)



RoHS10

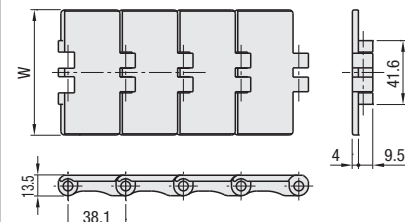

●連結用のピン (SUS430相当) が付属します。

型式	仕様	材質	色	滑り摩擦係数f1	使用温度 (°C)	許容張力 (KN)
TPCH	一般用	POM	茶色	0.14~0.18	-5~65	1.65
TPCHS	超低摩擦	POM+潤滑剤	クリーム	0.12~0.15	-5~65	1.57
TPCHC	導電性・耐熱	POM+ガラス繊維	黒	0.20~0.24	-20~120	1.50
TPCHY	耐薬品	フッ素樹脂	半透明	0.18~0.22	-20~80	1.57

- 付属のピンで連結することにより360リンク以上の長さにすることも可能です。
- スプロケット・アイドラーはチェーンの呼びに関係なく共通になります。
- トップチェーンの選定資料、摩擦係数表については、P.2459をご参照ください。
- リンク数が1ユニットリンク数を超えた場合、ユニットと端数リンクで分割して荷造りします。
- 例) TPCH826-240の場合、160(リンク)×1(ユニット)+80(リンク)の2分割構成となります。

チェーン価格計算例
TPCH826-100
140円(1リンク基準単価) × 100(リンク数) = 14,000円

型式 Type	呼び	リンク数 指定	W	質量 (kg/m)	1ユニット リンク数 160 (周長 6,096mm)	¥基準単価 (単位: 1リンク)			
						TPCH	TPCHS	TPCHC	TPCHY
TPCH TPCHS TPCHC TPCHY	826	20~360	82.6	0.85	160 (周長 6,096mm)	140 ×リンク数	165 ×リンク数	215 ×リンク数	359 ×リンク数
	1143		114.3	1.03		180 ×リンク数	212 ×リンク数	277 ×リンク数	462 ×リンク数

Order 注文例
型式 TPCH826 - リンク数 300

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
値引率	基準単価	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Delivery 出荷日
3 日目出荷

■トップチェーン用スプロケット

TPSP



RoHS10

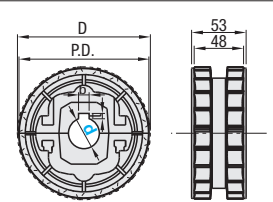

●スプロケット軸穴仕様

軸穴呼び	d	b	t	推奨軸
25	24.9	8	3.4	φ25h9
30	29.9	8	3.4	φ30h9
40	39.9	12	3.4	φ40h9


材質
スプロケット: ガラス強化ナイロン

■トップチェーン用アイドラー

TPDR



RoHS10

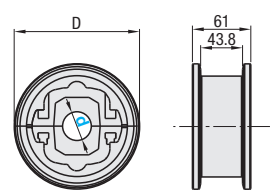

●アイドラー軸穴仕様


軸穴呼び	d	推奨軸
25	25.3	φ25h9
30	30.3	φ30h9
40	40.3	φ40h9

材質
アイドラー: ガラス強化ナイロン

Order 注文例
●スプロケット 型式 TPSP21 - 軸穴径 25
●アイドラー 型式 TPDR23 - 軸穴径 30

Delivery 出荷日
2 日目出荷
●ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134
●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Example 使用例
NLA (P.1249)

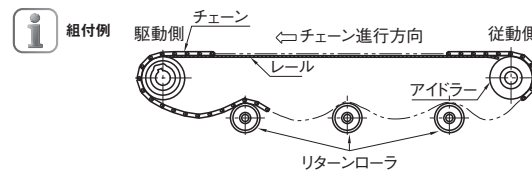

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●チェーンは5つ以上の場合、お見積り

