

DOUBLE SPEED CHAINS-SPROCKETS ALUMINUM FRAMES RETURN GUIDES

倍速チェーン・スプロケット/フレーム/リターンガイド



CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: 小径ローラと大径ローラを組合わせた構造により、チェーン速度の約2.5倍の速度でワークを搬送できます。フリーフローのコンベヤに適しています。

■倍速チェーン WCHE

(図は4リンクです)


ジョイントリンク
◎最終リンクは、ジョイントリンクとして付属します。

◎使用温度: -10℃~80℃
◎材質: フレート・ピン: スチール
ローラ: 特殊エンブラ

◎倍速チェーンの選定資料は、P.2459をご参照ください。

型式	リンク数指定	ピッチ	ローラ				プレート		ピン			最大許容張力	増速比	概略重量	ユニット	
Type	呼び	P	R1	R2	W1	W2	a	g	f	h	m	(kN)		kg/m	リンク数	
(チェーン) WCHE	3	4~550	19.05	11.91	18.3	7.0	4.1	8.8	1.2	3.28	11.2	12.95	0.55	2.54	0.4	160(周長3048mm)
	4	4~410	25.40	15.88	24.6	9.0	6.0	11.7	1.5	3.97	15.2	16.75	0.88	2.55	0.8	120(周長3048mm)
	5	4~350	31.75	19.05	30.0	11.4	7.0	14.6	2.0	5.08	19.45	20.90	1.37	2.57	1.3	96(周長3048mm)

型式	呼び	¥基準単価	1~10コ	カット費	
Type	呼び	リンク数	1ユニット未満	リンク数 1ユニット以上	(+基準単価)
(チェーン) WCHE	3	120 × リンク数	100 × リンク数	¥470	
	4	120 × リンク数	100 × リンク数		
	5	150 × リンク数	130 × リンク数		

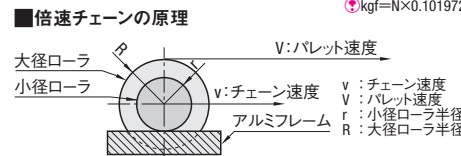

Order 注文例: 型式 WCHE3 - リンク数 200

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

◎在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10	大口 11~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■倍速チェーン用スプロケット WESP

軸穴仕様 S (粗加工) 軸穴仕様 H (丸穴) 軸穴仕様 N (新JISキー+タップ)

軸穴径 D	キー溝穴 b2×t2	セットスクリュー M
15	5×2.3	6
20	6×2.8	6
25・30	8×3.3	8

◎呼び3歯数9の場合、セットスクリューはM5
◎材質 S45C相当
◎付属品 セットスクリュー (軸穴仕様Nのみ)

型式	歯数	軸穴径D			Dp	Do	T	H	L	l	A	¥基準単価 1~10コ			
Type	呼び	S仕様	H仕様 (H7)	N仕様 (H7)								軸穴仕様 S	軸穴仕様 H	軸穴仕様 N	
(スプロケット) WESP	3	9	14	15 20	15 20	55.70	63	3	33	22	4	15.3	1,760	2,590	2,880
	4	10	14	15 20	15 20	61.65	68	3	37	25	5	15.3	1,770	2,530	2,950
	5	10	19	20 25	20 25	82.20	93	4	52	40	8	21.5	2,010	2,960	3,320

Order 注文例: 型式 WESP3 - 歯数 10 - 軸穴仕様・内径 H15 S-19

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133


Price 価格

数量区分: 小口 1~10, 大口 11~

出荷日: 通常, お見積り

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

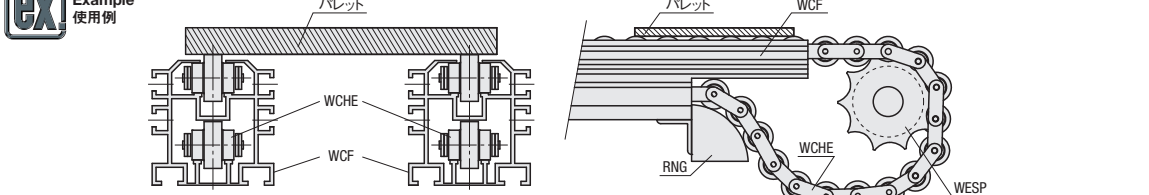

■倍速チェーン用フレーム WCF

汎用の六角ナットが適合します。

◎材質: フレーム: A6063S-T5
プラトッパカバー: 高密度ポリエチレン
アルマイト処理

型式	L	概略質量	¥基準単価	
Type	呼び	指定10mm単位	kg/m	/m
WCF	3	500~3000	1.39	2,710
	4	500~3000	2.49	4,870
	5	500~3000	3.17	6,540

Order 注文例: 型式 WCF3 - L 1000

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~4	大口 5~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 WCF3 - L 1000 - (FLC・FRC・YA・YB・ZA・ZB) FLC

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

◎在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

Alterations Code	フレームカット		側面溝ザグリ追加	
	FLC・FRC	YA・YB・ZA・ZB	YA・YB・ZA・ZB	
Spec.	フレームの端部をカットします。	側面溝の任意の位置にナット挿入用のザグリ穴を追加します。左端面からの距離をYA・YB (Y側)、ZA・ZB (Z側) で指定します。	指定例	型式 加工穴 適用穴 (6横)
	FLC (駆動側) FRC (従動側)	指定方法 YA・YB (Y側), ZA・ZB (Z側)	指定方法 ZA50-ZB200	WCF3 φ12 M6 or M5 WCF4 φ12 M6 or M5 WCF5 φ16 M8
¥/1Code	FLC: WCF3 1,400, WCF4 1,700, WCF5 2,100 FRC: WCF3 700, WCF4 900, WCF5 1,100		YA: 300, YB: 300, ZA: 300, ZB: 300	

■リターンガイド RNG

Alteration 追加加工: 型式 RNG3 - (SET)

Alterations Code: プラケットセット SET

リターンガイドにプラケットをセットして出荷します。指定方法 SET

◎ボルトは付属しません。◎材質 A6063T5

型番	呼び	A	B	C	D	E	M	r	R	F	G	¥基準単価
RNG	3	34	9	22	6	31	M6	54	60	25	3	1,770
	4	50	12	30	8	30	M8	52	60	25	3	1,920
	5	44	14	20	10	52	M8	54	64	25	3	2,080

Order 注文例: 型式 RNG3

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。