


TENSIONER UNITS

# テンショナーユニット

—長穴・調整ねじタイプ—


CADデータフォルダ名: 21\_Chains\_and\_Sprockets

■特長: アイドラーの位置をねじで調整・固定できるため、チェーンの張り側にもご使用いただけます。

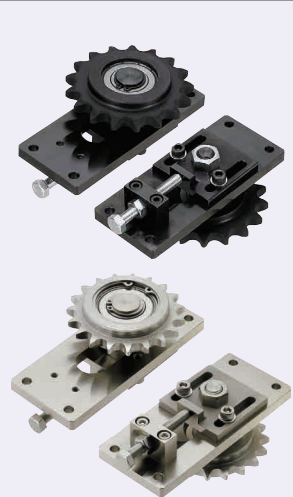

●アイドラーは別売です。 RoHS10

Type	M材質				S表面処理	(適用アイドラー)
	取付プレート	テンションピン	スライドプレート	テンションブロック		
TNSR	SS400-D	S45C	S45C	SS400-D	四三酸化鉄皮膜	・チェーンアイドラー □ P.1676・1678
TNSN			(精密鍛造)		無電解ニッケルメッキ	・タイミングベルト用歯付アイドラー □ P.1531~1542
						・タイミングベルト用アイドラー □ P.1543
						・平ベルト用アイドラー □ P.1458

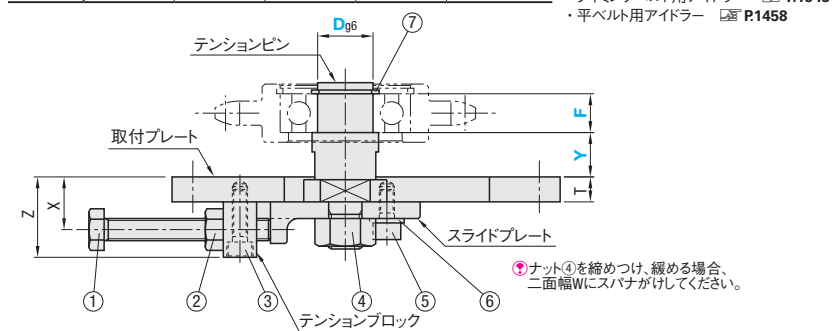

●ナット④を締めつけ、緩める場合、二面幅Wにスナナかけてください。

■テンションピン詳細寸法


Dg6	V	d	t	P	H	W	M (並目)
10	13	9.6	5	13	15	11	M8
12	15	11.5	5	16	20	13	M10
15	20	14.3	8	17	24	19	M12
17	22	16.2	8	17	24	19	M12
20	24	19			24	22	M16

■TNSR付属品

Dg6	①	②	③ (2本)	④	⑤ (2本)	⑥ (2枚)	⑦
10	調整ねじ	ナット	六角穴付ボルト	ナット	六角穴付ボルト	平産金	C型止め輪
12	M6×55	LBNR6	CB4-16	LBNR8	CB5-10	PWF5	STWN10
15	M8×60	LBNR8	CB5-22	LBNR10	CB5-14	PWF6	STWN12
17	M8×60	LBNR8	CB5-22	LBNR12	CB6-16	PWF6	STWN17
20							STWN20

■TNSN付属品

Dg6	①	②	③ (2本)	④	⑤ (2本)	⑥ (2枚)	⑦
10	調整ねじ	ナット	六角穴付ステンレスボルト	ナット	六角穴付ステンレスボルト	平産金	C型止め輪
12	M6×55	SLBNR6	M4×16	SLBNR8	M5×10	SPWF5	STWS10
15	M8×60	SLBNR8	M5×22	SLBNR10	M5×14	SPWF6	STWS12
17	M8×60	SLBNR8	M5×22	SLBNR12	M6×16	SPWF6	STWS17
20							STWS20

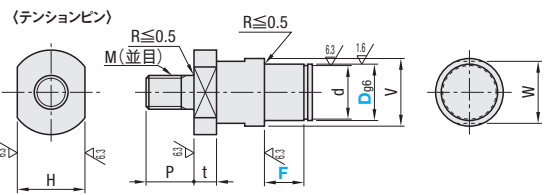

使用可能箇所について P.1683

型式	指定1mm単位			ST (スリット)	A	B	T	J	C1	C2	E	G	K	S	X	Z	N	¥基準単価	
	Type	Dg6	Y															F	TNSR
TNSR TNSN	10				120	50	6	24	55	50	35	42.0	22.5	57.5	14	21	5.5	4,850	5,170
	12	10~50	8~50	25	125	55	9	31	57.5	52.5	40	48.5	27	62.5	19	29	6.6	4,900	5,190
	15			25	140	60	9	30	70	55	40	48.5	27	62.5	19	29	6.6	6,900	7,460
	17	12~60	10~50	30														8,550	9,300
	20			30														8,600	9,310

●D=10・12のとき Y+F≤80  
 D=15~20のとき Y+F≤120  
 ●F寸法はアイドラーに付属しているベアリング部分の幅と合わせてください。(F寸法の公差は0~+0.1mm)

Order 注文例

型式	Y	F
TNSR20	Y15	F12
TNSN15	Y20	F32

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Delivery 出荷日 5 日目出荷

在庫 B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

TENSIONERS / SLIDEPLATES FOR TENSION

# テンショナー/テンション用スライドプレート

—リンクバータイプ—



CADデータフォルダ名: 21\_Chains\_and\_Sprockets

■特長: 側板に穴を開けるだけで簡単に取付けられるテンショナーです。場所を取らずに設置可能です。



●アイドラーは別売です。 RoHS10

Type	M材質	S表面処理	(適用アイドラー)
TNSRL	S45C	四三酸化鉄皮膜	・チェーンアイドラー □ P.1676・1678
TNSNL		無電解ニッケルメッキ	・タイミングベルト用歯付アイドラー □ P.1531~1542
			・タイミングベルト用アイドラー □ P.1543
			・平ベルト用アイドラー □ P.1458
			・支点用ピン □ P.949~951

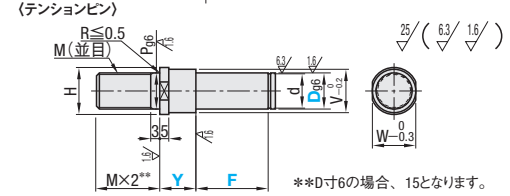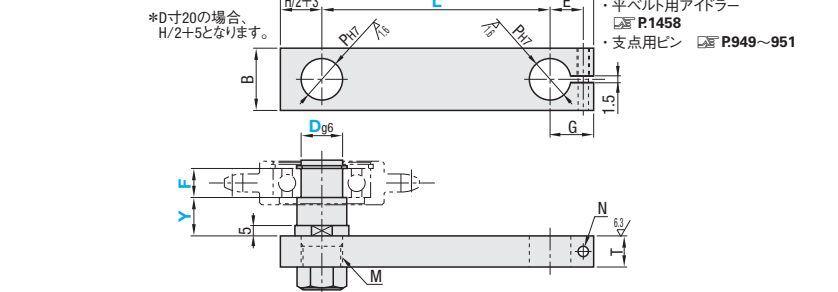

■テンションピン詳細寸法

Dg6	V	d	H	W	P	M (並目)
6	8	5	10	8	6	M6
8	10	7	12	10	8	M8
10	13	9.6	15	13	10	M10
12	15	11.5	17	14	12	M12
15	18	14.3	20	17	12	M12
17	20	16.2	23	20	16	M16
20	24	19	26	24	20	M20

■付属品


Type	A付属品	M材質
TNSRL	C型止め輪・六角穴付ボルト	スチール
TNSNL	ナット・ワッシャ	ステンレス

型式	指定1mm単位			L	ℓ	B	T	E	G	N	付属ボルト	¥基準単価	
	Type	Dg6	Y									F	TNSRL
TNSRL TNSNL	6				L+20						M6×25	2,500	3,000
	8				L+23	25	10	7	12	8	14	2,580	3,100
	10		6~75		L+25.5						9	2,780	3,230
	12	7~50		30~200	L+27.5						10	3,000	3,540
	15				L+31	30	12	12	18			3,150	3,660
	17				L+34.5						14	3,580	4,000
	20		10~75		L+40	35	15	15	22		9	3,960	4,460

■テンション用スライドプレート



Type	M材質	S表面処理	(調整ねじ)
SDPT	S45C (精密鍛造)	四三酸化鉄皮膜	調整ねじ □ P.1838
			調整ねじブロック □ P.1841

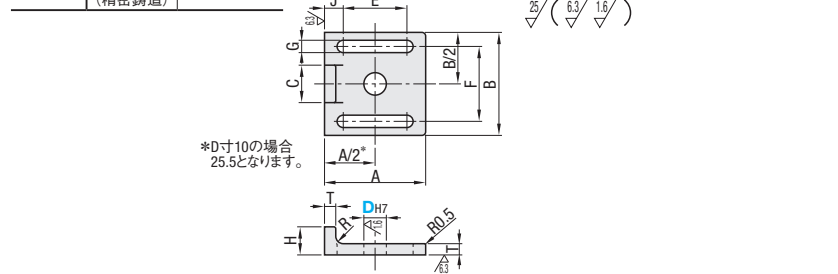

型式	Type	DH7	A	B	H	F	E	G	T	C	J	¥基準単価
												大口
SDPT	8		45	44	12	30	28	5.5	5	15	8.5	1,770
	10		50	50	15	35	29	5.5	6	20	11	1,970
	12		54	55	15	40	34	6.6	6	20	10	2,170

Order 注文例 SDPT8

Delivery 出荷日 3 日目出荷


在庫 A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

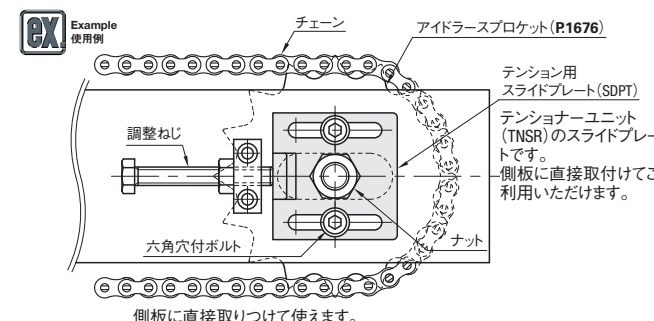

側板に直接取りつけて使えます。