

TURN BUCKLES

ターンバックル

—スタンダードタイプ/ロングタイプ/おねじタイプ—


● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: チェーンの端部に接続させることで、テンションを調節したり、ワークを吊り下げることが出来ます。




Type			部品	材質	S表面処理	H硬度
スタンダードタイプ	ロングタイプ	おねじタイプ				
STRT	LSTRT	STBT	ジョイント	SUM22L	—	—
			取付部	S45C	四三酸化鉄皮膜	35~40HRC
			ナット	SS400	—	—
STRTS	—	—	ジョイント	SUS303相当	—	—
			取付部	SUS303相当	—	—
			ナット	SUS304相当	—	—

●スタンダードタイプ
●ロングタイプ

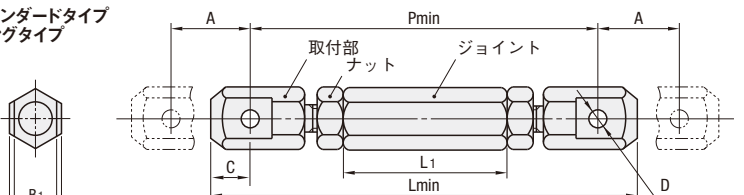

●おねじタイプ

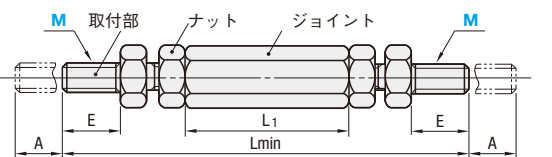

■スタンダードタイプ

Type	呼び	Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	質量 (g)	¥基準単価	
											STRT	STRTS
STRT STRTS	11	40	36.4	4	2.4	5	1.8	20	1.7	6.6	1,050	—
	15	46	41.6	5	3.4	6	2.2	22	—	9.6	1,050	—
	*25	62	56	7.5	4.8	7	3	33	2.4	18	1,050	1,870
	*35	85	76	10	7.4	10	4.5	43	3.7	44	1,230	2,100
	*40	110	98	13	11.2	13	6	55	4	105	1,520	2,700
	*50	135	120	16	13.8	17	7.5	67	5.2	215	2,100	4,350
	60	161	143	20	17.8	19	9	81	6	330	2,760	—
80	201	177	21	22.6	24	12	95	8	680	4,380	—	

●STRTSは*の付いたサイズのみとなります。

■ロングタイプ

Type	呼び	Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	質量 (g)	¥基準単価	
											LSTRT	—
LSTRT	25	102.6	96.6	22.4	4.8	7	3	69	2.4	57	1,370	—
	35	143	134	33	7.4	10	4.5	95	3.7	134	1,680	—
	40	175	163	39	11.2	13	6	115	4	283	2,140	—
	50	200	185	40	13.8	17	7.5	126	5.2	411	2,870	—
	60	275	257	66	17.8	19	9	185	6	918	4,350	—
	80	341	317	80	22.6	24	12	225	8	1741	7,250	—

■おねじタイプ

Type	M(並目)	Lmin	E	A	L1	質量 (g)	¥基準単価
STBT	3	46	6	5	22	7.6	830
	4	64	8	7.5	33	16	830
	6	89	12	10	43	40	1,010
	8	116	16	13	55	115	1,420
	10	143	20	16	67	185	2,080
	12	171	24	20	81	290	2,690
16	217	32	21	95	600	4,720	

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

型式

STRT40

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~5	6~9	10~30
値引率	基準単価	10%	20%

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Example 使用例

チェーンを回転させず、反復運動させる時のテンション調整用として

●ターンバックル部品の単体販売はP.1688をご覧ください。

バランスウェイト 開閉扉

扉を吊り下げ、開閉を行う機構として

COMPONENTS FOR TURN BUCKLE


ターンバックル部品

● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: ターンバックル構成部品を単品で購入出来ます。



Type			部品	材質	S表面処理	H硬度
スタンダードタイプ	ロングタイプ	おねじタイプ				
右ねじ	左ねじ	右ねじ	本体	S45C	四三酸化鉄皮膜	35~40HRC
			ナット	SS400	—	—
			ジョイント	SUS303相当	—	—
SRC-R	SRC-L	LSRC-R	本体	SUS303相当	—	—
			ナット	SUS304相当	—	—
			ジョイント	SUS303相当	—	—

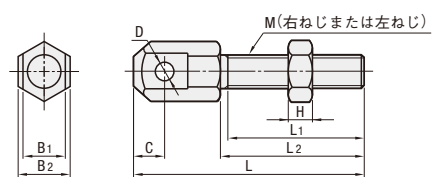

■スタンダードタイプ

Type	呼び	M(並目)	L1	L2	L	C	D	B1	B2	H	最大荷重 (kN)		質量 (g)	¥基準単価	
											SRC-R・L	SRCS-R・L		SRC-R・L	SRCS-R・L
SRC-R (右ねじ)	15	3	10	12	20.6	2.2	1.7	3.4	6	1.8	0.44	—	2.8	440	—
	*25	4	16.5	18	28.2	3	2.4	4.8	7	2.4	0.78	0.68	5	440	770
SRC-L (左ねじ)	*35	6	23.5	25	40	4.5	3.7	7.4	10	3.6	1.96	1.57	12	490	860
	*40	8	31	33	52.5	6	4	11.2	13	5	3.53	2.84	30	580	1,100
SRCS-R (ステンレス右ねじ)	*50	10	39	41	65	7.5	5.2	13.8	17	6	5.68	4.51	60	800	1,770
	60	12	47	49	78	9	6	17.8	19	7	8.23	6.57	100	1,040	2,400
SRCS-L (ステンレス左ねじ)	80	16	57	60	98	12	8	22.6	24	10	15.4	12.3	210	1,600	3,660

●SRCS-Rに呼び15はありません。SRCS-Lは*の付いたサイズのみになります。

●組み合わせるチェーンの許容張力も合わせてご確認ください。


■ロングタイプ

Type	呼び	M(並目)	L1	L2	L	C	D	B1	B2	H	最大荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価	
													LSTRT	—
LSRC-R (右ねじ)	25	6	35	38	48.2	3	2.4	4.8	7	3.6	0.78	11	640	—
	35	8	50	54	69	4.5	3.7	7.4	10	5	1.96	27	680	—
	40	10	60	64.5	84	6	4	11.2	13	6	3.53	56	790	—
	50	12	65	71	95	7.5	5.2	13.8	17	7	5.68	94	980	—
	60	16	100	106	135	9	6	17.8	19	10	8.23	218	1,390	—
	80	20	119	127	165	12	8	22.6	24	12	15.4	414	2,260	—

■おねじタイプ



Type			部品	材質	S表面処理	H硬度
おねじタイプ	右ねじ	左ねじ				
HSB-R	HSB-L	—	本体	S45C	四三酸化鉄皮膜	35~40HRC
			ナット	SS400	—	—

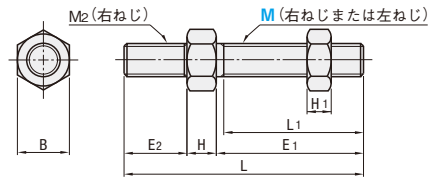


Type	M(並目)	L1	E1	M2	E2	H	H1	L	B	質量 (g)	¥基準単価	
											HSB-R	HSB-L
HSB-R (右ねじ) HSB-L (左ねじ)	4	16.5	18	M4	8	3.2	2.4	29.2	7	4	270	—
	6	23.5	25	M6	12	5	3.6	42	10	10	330	—
	8	31	33	M8	16	6.5	5	55.5	13	25	470	—
	10	39	41	M10	20	8	6	69	17	45	710	—
	12	47	49	M12	24	10	7	83	19	80	900	—
	16	57	60	M16	32	13	10	105	24	170	1,600	—

■めねじタイプ



Type		材質	S表面処理
めねじタイプ	おねじタイプ		
SJN	SJNS	SUM22L	四三酸化鉄皮膜
SJN	SJNS	SUS303	—

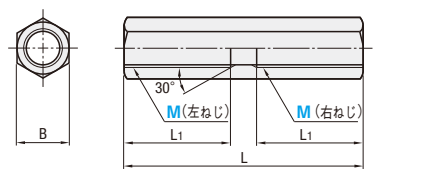

Type	M(並目)	L	L1	B	質量 (g)	¥基準単価	
						SJN	SJNS
SJN SJNS (ステンレス)	3	22	9	6	4	290	—
	4	33	14	7	8	290	—
	*6	43	19	10	20	350	540
	*8	55	25	13	45	480	710
	*10	67	31	17	95	660	1,140
	12	81	38	19	130	890	—
	16	95	45	24	260	1,520	—

●SJNSは*の付いたサイズのみとなります。

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~5	6~9	10~30
値引率	基準単価	10%	20%

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。