

LOCATING PINS -SMALL HEAD RESIN TYPE-

# 位置決めピン

一樹脂小頭タイプ


●特長：ワークの傷付きを防止する樹脂製の位置決めピンです。

◎CADデータフォルダ名：22\_Locating\_Pins

◎カタログ規格外品はこちら P.137

Type		頭部形状選択	材質	使用雰囲気温度	
P寸指定	P・L・B寸指定				
JPZS	FJPZS	A (テーパ) FA (フラット) Q (球面)	ポリアセタール(黒)	-45~95℃	
MJPZS	MFPZS		MCナイロン(青)	-40~120℃	
DJPZS	DFPZS		導電性MCナイロン(CDR2)(黒)	-40~120℃	
JKPZS	FKPZS		PEEK(自然色アイポリ)	-50~250℃	

◎お選び頂けない組み合わせがあります。価格表をご参照の上、ご遠慮ください。◎ポリアセタール・MCナイロン・導電性MCナイロン・PEEKの特性値 P.999・1000  
◎外径公差は室温での測定結果です。(ポリアセタール・MCナイロンはスタンダードグレードを参照ください)

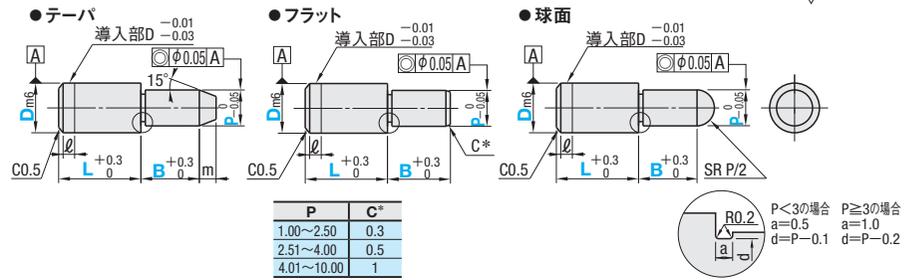

RoHS 10

■P寸指定タイプ

Type	頭部形状選択	D	D寸公差 m6	P 指定0.01mm単位	L	B
JPZS MJPZS DJPZS JKPZS	A (テーパ) Q (球面)	2	+0.008 +0.002	1.00~2.00	4	2
		3		1.00~3.00	5	3
		4		2.00~4.00	10	5
		5	+0.012 +0.004	2.00~5.00		
		6		2.00~6.00	15	6
		8	+0.015 +0.006	3.00~8.00		
		10		3.00~10.00	8	

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

Type	形状部選択	D	D寸公差 m6	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	D	m	ℓ
FJPZS MFPZS DFPZS FKPZS	A (テーパ) FA (フラット) Q (球面)	2	+0.008	1.00~2.00	2~4	2.0~10.0	2	0.5	0
		3	+0.002	1.00~3.00	3~6	2.0~10.0	3		
		4		2.00~4.00	4~8	2.0~10.0	4	1	
		5	+0.012 +0.004	2.00~5.00	5~10	2.0~10.0	5	2	1
		6		2.00~6.00	6~12	2.0~12.0	6	3	
		8	+0.015	3.00~8.00	8~16	2.0~15.0	8		
		10	+0.006	3.00~10.00	10~20	3.0~20.0	10		

Order 注文例: 型式 MFPZSQ6 - P5.50 - L10 - B5.0

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準価格	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

在庫 A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■P寸指定タイプ

D	¥基準単価							
	テーパ				球面			
	JPZSA	MJPZSA	DJPZSA	JKPZSA	JPZSQ	MJPZSQ	DJPZSQ	JKPZSQ
2	540	1,050	1,170	1,560	-	1,150	1,230	-
3	580	1,060	1,180	1,580	-	1,170	1,250	-
4	630	1,140	1,270	1,710	-	1,260	1,350	-
5	680	1,230	1,370	1,830	-	1,350	1,450	-
6	720	1,310	1,460	1,950	-	1,440	1,600	-
8	760	1,390	1,610	2,070	-	1,530	1,770	-
10	790	1,470	1,900	2,190	-	1,620	2,020	-

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

D	¥基準単価											
	テーパ				フラット				球面			
	FJPZSA	MFPZSA	DFPZSA	FKPZSA	FJPZSFA	MFPZSFA	DFPZSFA	FKPZSFA	FJPZSQ	MFPZSQ	DFPZSQ	FKPZSQ
2	640	1,280	1,430	1,900	630	1,280	1,370	1,900	700	1,410	1,510	2,100
3	680	1,300	1,450	1,930	640	1,300	1,390	1,930	710	1,430	1,530	2,120
4	740	1,400	1,560	2,080	690	1,400	1,500	2,080	760	1,540	1,650	2,290
5	810	1,500	1,670	2,230	740	1,500	1,600	2,230	820	1,650	1,770	2,320
6	850	1,600	1,780	2,250	790	1,600	1,710	2,250	870	1,760	1,960	2,470
8	890	1,700	1,970	2,390	840	1,700	1,890	2,390	920	1,860	2,150	2,550
10	930	1,800	2,330	2,530	890	1,800	2,240	2,530	980	1,980	2,470	2,620

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準価格	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+7日(+8日)	

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。◎標準対応大口以上はストック対応なし  
◎2日目出荷品は( )内納期となります。

PUSH PINS

# ワーク押えピン(プッシュピン)

一ストレートタイプ/小頭タイプ




●特長：ワーク押えに使用される樹脂製のピンです。

◎CADデータフォルダ名：22\_Locating\_Pins

◎カタログ規格外品はこちら P.137

Type		材質	使用雰囲気温度		
フラット	球面				
PPFJ	PPRJ	PPQJ	PPTJ	ポリアセタール(白)	-45~95℃
PEPFJ	PEPRJ	PEPQJ	PEPTJ	PEEK(自然色アイポリ)	-50~250℃
PMPFJ	PMPRJ	PMPQJ	-	導電性MCナイロン(CDR2)(黒)	-40~120℃

◎ポリアセタール・PEEK・導電性MCナイロンの特性値 P.999・1000

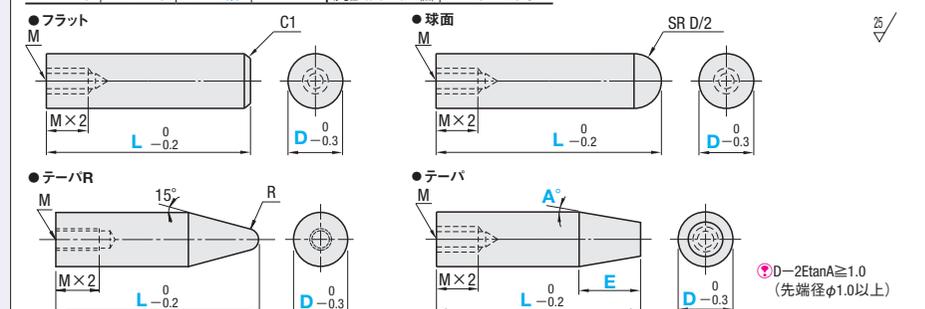


RoHS 10

型式 Type	D	L 指定0.5mm単位			M (並目)	R	型式 Type	D	L 指定0.5mm単位			E	A (並目)	M (並目)
		フラット	球面	テーパ					指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位			
フラット PPFJ PEPFJ PMPFJ	6	10.0~100.0	14.0~100.0	3	1	テーパ PPTJ PEPTJ	6	14.0~100.0	18.0~100.0	5.0 ≤ E ≤ 40 かつ E ≤ L - M × 3	1~45	3		
	8	12.0~100.0	18.0~100.0	4	1.5									
	10	13.0~100.0	20.0~100.0	5	2									
	12	16.0~100.0	26.0~100.0	6	3									
	20	19.0~100.0	34.0~100.0											
25	20.0~100.0	50.0~100.0												

D	¥基準単価																					
	L10.0~59.5								L60.0~100.0													
	PPFJ	PPRJ	PPQJ	PPTJ	PEPFJ	PEPRJ	PEPQJ	PEPTJ	PMPFJ	PMPRJ	PMPQJ	PPFJ	PPRJ	PPQJ	PPTJ	PEPFJ	PEPRJ	PEPQJ	PEPTJ	PMPFJ	PMPRJ	PMPQJ
6	670	700	710	700	2,010	2,100	2,130	2,100	1,470	1,540	1,560	830	860	880	860	2,490	2,580	2,640	2,580	1,820	1,890	1,930
8	730	760	770	760	2,190	2,280	2,310	2,280	1,600	1,670	1,690	910	940	960	940	2,730	2,820	2,880	2,820	2,000	2,060	2,110
10	780	810	830	810	2,340	2,430	2,490	2,430	1,710	1,780	1,820	1,000	1,030	1,050	1,030	3,000	3,090	3,150	3,090	2,200	2,260	2,310
12	830	910	930	910	2,490	2,730	2,790	2,730	1,820	2,000	2,040	1,160	1,190	1,210	1,190	3,480	3,570	3,630	3,570	2,550	2,610	2,660
15	910	940	960	940	2,730	2,820	2,880	2,820	2,000	2,060	2,110	1,330	1,360	1,390	1,360	3,990	4,080	4,170	4,080	3,070	2,920	2,990
20	1,000	1,030	1,050	1,030	3,000	3,090	3,150	3,090	2,200	2,260	2,310	1,500	1,530	1,560	1,530	4,500	4,590	4,680	4,590	3,300	3,360	3,430
25	1,170	1,200	1,220	1,200	3,510	3,600	3,660	3,600	2,570	2,640	2,680	1,670	1,700	1,730	1,700	5,010	5,100	5,190	5,100	3,670	3,740	3,800

■小頭タイプ

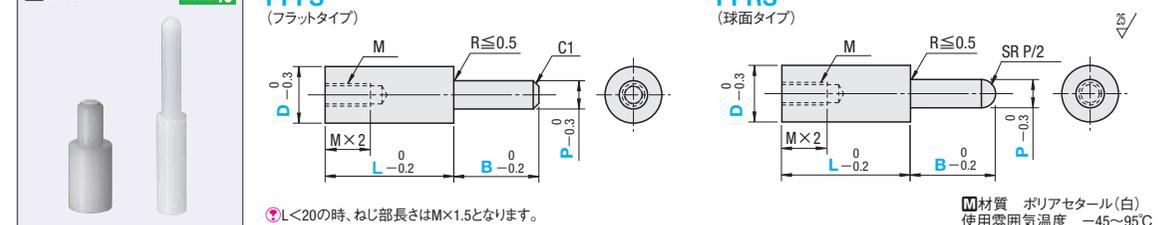

型式 Type	D	P 指定0.5mm単位			L 指定0.5mm単位	B 指定0.5mm単位	M (並目)	¥基準単価	
		指定0.5mm単位	指定0.5mm単位	指定0.5mm単位				L10.0~59.5	L60.0~100.0
(フラットタイプ) PPFS	6	3.0~6.0	10.0~100.0	3	880	960			
	8	4.0~8.0	11.0~100.0	4	960	1,050			
	10	5.0~10.0	11.0~100.0	5	1,050	1,160			
	12	6.0~12.0	13.0~100.0	6	1,210	1,350			
(球面タイプ) PPRS	15	8.0~15.0	13.0~100.0	5	1,390	1,600			
	20	10.0~20.0	14.0~100.0	6	1,560	1,810			
	25	13.0~25.0	14.0~100.0	6	1,730	1,990			

Order 注文例: ストレートタイプ PPFJ10 - L40 - E10 - A5

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

在庫 A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準価格	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+7日(+8日)	

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。◎標準対応大口以上はストック対応なし  
◎2日目出荷品は( )内納期となります。

Alteration 追加加工: PPFJ10 - L40 - E10 - A5 (HSC・SC) SC15

Code	HSC	SC
Spec.	M部にネジインサート加工します。 指定方法 HSC	2面幅加工 SC: 指定1mm単位 ◎SC+ℓ+D/2 ≤ L ◎SC > M×3 指定方法 SC15
¥/1Code	500	400

位置決めピン