

FLANGED LOCATING PINS -FLAT TYPE- / HEIGHT ADJUSTING BLOCKS

フランジ付位置決めピン/基準ブロック

-マウントタイプ-

価格改訂

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド引率変更

●ピンが上下に浮き沈むタイプ「テーパ可動ピンユニット」もございます。ご覧ください。(P.1927)

●カタログ規格外品はこちら P.137


■フランジ付マウントタイプ



材質	硬度	フランジ形状	ピン形状	スタンダード	フランジコンパクト
SCM415	浸炭焼入硬度 55HRC~(深度0.7~0.8)	丸	ダイヤ	FLPDC	-
		二面	丸	FLPAQ	FSPAQ
			ダイヤ	FLPDQ	FSPDQ

●寸法により、取り付けボルトの頭がフランジ面より上に出る場合があります。

(*) L=13~18の時 h=4
L=19~23の時 h=7

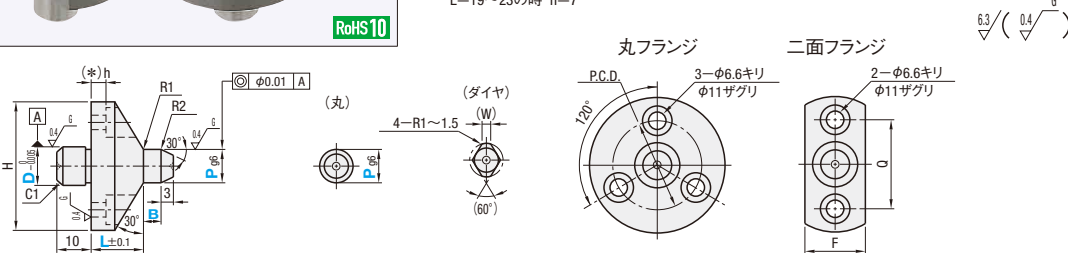

■スタンダードタイプ

型式	Type	D _{-0.005}	指定1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位	H	(W)	P.C.D.	Q	F	¥基準単価		
											FLPDC	FLPAQ	FLPDQ
FLPDC (丸)	10	10	15~23	6.00~13.00	3~7	44	2.5	30	30	21	5,980	6,280	6,970
FLPAQ (二面)	12	12	15~23	13.00~16.00	3~7	48	4	33	33	24	6,200	6,460	7,200
FLPDQ (二面)	16	16	15~23	16.00~20.00	3~7	56	5	41	41	28	6,680	7,000	7,800

■フランジコンパクトタイプ

型式	Type	D _{-0.005}	指定1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位	H	(W)	P.C.D.	Q	F	¥基準単価	
											FSPAQ	FSPDQ
FSPAQ (二面)	12	12	13~23	6.00~13.00	3~7	38	2.5	25	25	17	5,660	6,400
FSPDQ (二面)	16	16	13~23	13.00~16.00	3~7	42	4	29	29	21	6,120	6,920
	20	20	13~23	16.00~20.00	3~7	46	5	33	33	25	6,620	7,420

Order 注文例: 型式 - L - P - B
FLPDQ12 - L18 - P14.25 - B7

Alteration 追加加工: 型式 - L - P - B - (KC)
FLPDQ12 - L18 - PK2 - B7 - KC

Delivery 出荷日: 5 日日出荷

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準単価	5%	15%	23%
出荷日	通常	通常	通常	お見積り

Alteration 追加加工: 二面フランジタイプ ダイヤ向き変更

Spec. 90° 規格位置を0°とし90°移動した位置にダイヤ向き変更加工を行います。

●二面フランジのダイヤ形状のみ適用


¥/1Code 300

●ワークなどの着座確認ができる着座確認用穴付タイプもございます。


■基準ブロック



●スタンダードタイプ

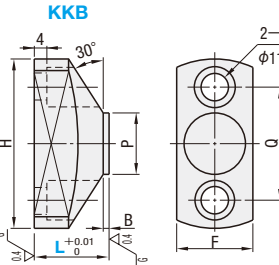

●着座確認用穴付タイプ

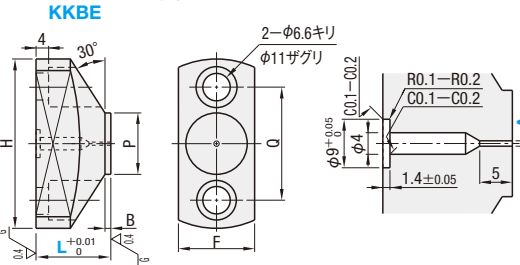

■スタンダードタイプ

型式	Type	L	P	B	H	Q	F	¥基準単価
KKB	15	15	20	2	50	36	22	4,200
	20	20	20	2	50	36	22	4,290
	25	25	20	2	50	36	22	4,450

■着座確認用穴付タイプ

型式	Type	L	A 選択	P	B	H	Q	F	¥基準単価
KKBE	15	15	1	20	2	50	36	22	4,700
	20	20	1.5	20	2	50	36	22	4,790
	25	25	2	20	2	50	36	22	4,950

Order 注文例: 型式 - A
KKB15 - 1

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	お見積り

Alteration 追加加工: 抜きタップ加工

Spec. P寸部に抜きタップを追加します。

D	M (並目)
6.0~10.0	M3
10.1~15.0	M4
15.1~20.0	M5
20.1~28.0	M6
28.1~39.0	M8

●D≧6.0の場合に適用
●L+B≦M×5の場合は、下穴が貫通する事があります。

¥/1Code 300

LOCATING PINS FOR OPENING ROBOT CHUCK / PLATE CENTERING PINS

開閉チャック取付用位置決めピン/プレート位置合わせピン

2日目納短縮

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

●カタログ規格外品はこちら P.137

●CADデータフォルダ名: 22_Locating_Pins


●特長: 開閉チャックの取り付けに使用できます。

■開閉チャック取付用位置決めピン




材質	S 表面処理	Type		
		段付タイプ	ザグリタイプ	めねじタイプ
S45C相当	無電解ニッケルメッキ	IPMA	IPZA	IPTA
SUS304	-	SIPMA	SIPZA	SIPTA


●段付

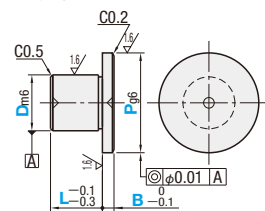

●ザグリ

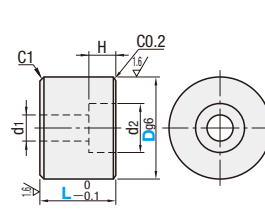

●めねじ

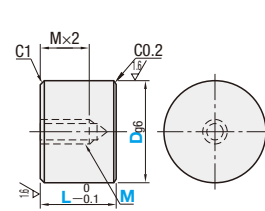

●B寸法によってセンター穴がなくなる場合があります。 ●SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。

■段付タイプ

型式	指定0.1mm単位			¥基準単価	
	Type	D	L	B	
IPMA SIPMA	5	6.0~15.0			1,300 1,760
	6	7.0~20.0			1,430 1,930
	8	10.0~20.0	5.0~10.0	1.0~10.0	1,500 2,030
	10	12.0~25.0			1,580 2,130
	12	16.0~32.0			1,660 2,230

■ザグリタイプ

型式	指定0.1mm単位			¥基準単価	
	Type	No.	D	L	
IPZA SIPZA	3	10.0~15.0	5.0~30.0	3.5 6.5 3.5	1,370 1,850
	4	10.0~32.0	6.0~30.0	4.5 8.0 4.5	1,560 2,110
	5	12.0~32.0	7.0~30.0	5.5 9.5 5.5	1,810 2,440

■めねじタイプ

型式	指定0.1mm単位			¥基準単価	
	Type	M	D	L	
IPTA SIPTA	3	10.0~20.0			1,440 1,960
	4	10.0~32.0	3.0~30.0		1,770 2,400
	5	12.0~32.0			1,970 2,680

*L寸がM×4以下の場合、タップまたは下穴が貫通する場合があります。

Order 注文例: 型式 - P - L - B
IPMA8 - P13.0 - L9.0 - B1.5

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	お見積り

Example 使用例

■プレート位置合わせピン



材質	S 表面処理	型式	
		小口	大口
S45C相当	無電解ニッケルメッキ	CMPA	BCMPA
S45C相当	四三酸化鉄皮膜	BCMPA	SCMPA
SUS304	-	SCMPA	SCMPA

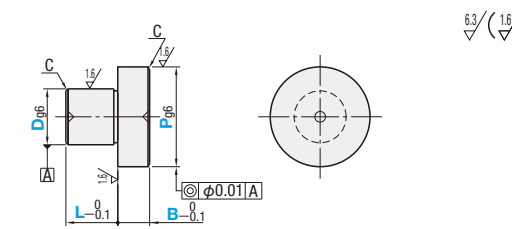

●SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
●B寸法によってセンター穴がなくなる場合があります。

型式	指定0.1mm単位				C	¥基準単価		
	D	P	L	B		CMPA	BCMPA	SCMPA
CMPA BCMPA SCMPA	2.0~9.0	3.0~10.0			0.2	2,470	2,150	2,530
	9.0~24.0	10.1~25.0	5.0~20.0		0.5	3,270	2,840	3,350
	15.0~39.0	25.1~40.0			1	3,700	3,220	3,800

●D≦P-1 ●L≦D×5 ●B≦P×5

Order 注文例: 型式 - D - P - L - B
CMPA - D5.0 - P7.0 - L9.0 - B1.5

Delivery 出荷日: 2 日日出荷

Alteration 追加加工: 抜きタップ加工

Spec. P寸部に抜きタップを追加します。

D	M (並目)
6.0~10.0	M3
10.1~15.0	M4
15.1~20.0	M5
20.1~28.0	M6
28.1~39.0	M8


●D≧6.0の場合に適用
●L+B≦M×5の場合は、下穴が貫通する事があります。

¥/1Code 300

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	お見積り

Example 使用例

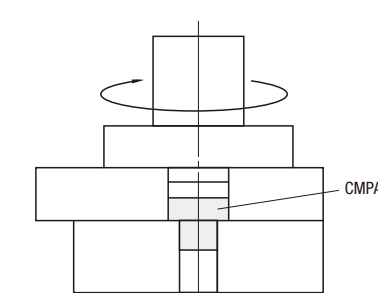

薄物のセンター合わせをする時に適しています。

22 位置決めピン
治具
フック
ユニット