

LOCATING PINS -SMALL DIAMETER TYPE-

小径位置決めピン

ツバ付・圧入タイプ




CADデータフォルダ名: 22_Locating_Pins

ツバ付・圧入タイプ



RoHS10

材質	硬度	Type							
		公差固定				公差選択			
		フラット	球面	テーパR	テーパ	フラット	球面	テーパR	テーパ
SK95 (SK4) 相当	50~58HRC	SFSST	SPSST	STSST	SXSSST	SFPST	SPPST	STPST	-
SUS304	-	SFSSS	SPSSS	STSSS	SXSSS	SFPSS	SPPSS	-	SXPSS

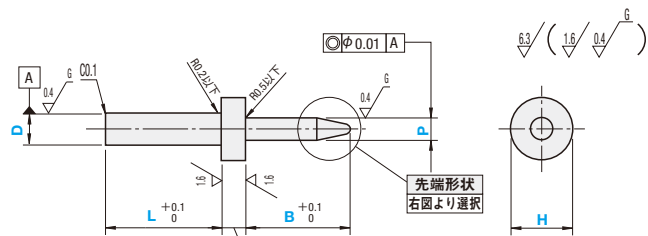

先端形状選択	
フラット SF	テーパR ST
球面 SP	テーパ SX

☑SUS304は研磨無しの場合がございます。

公差固定タイプ

型式	D	D寸公差 m6	L	P	P寸公差	B	H	T	E	R
			指定0.5mm単位	指定0.1mm単位		指定0.5mm単位	指定0.1mm単位	指定0.5mm単位	指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ)	
フラット 球面 テーパR テーパ	1	+0.008 +0.002	2.0~5.0	1.0~2.9	0	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	0.5~5.0	0.2
SFSST SPSST STSST SXSSST	2		4.0~10.0	1.0~4.0	-0.01		2.1~7.0			0.2
SFSSS SPSSS STSSS SXSSS	3		6.0~10.0	1.5~6.0		1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0		0.3
	4	+0.012 +0.004	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4

☑P<H ☑D<H ☑球面の場合、B-1≥P/2 ☑テーパRの場合、B-1≥1.85P-2.75R ☑テーパの場合、B≥E+1 P≥E

公差選択タイプ

型式	D	D寸公差	L	P	B	H	T	E	R
			指定0.1mm単位	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ)	
フラット 球面 テーパR テーパ	P	+0.005 0	1 2.0~5.0	1.00~2.90	1.0~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	0.2	
SFPST SPPST STPST	Q	±0.002	2 4.0~10.0	1.00~4.00		2.10~7.00		0.2	
SFPSS SPPSS	R	0 -0.005	3 6.0~10.0	1.50~6.00	1.0~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.3	
SXPSS			4 8.0~10.0	2.00~7.00	4.10~9.00			0.4	

☑P<H ☑D<H ☑球面の場合、B-1≥P/2 ☑テーパRの場合、B-1≥1.85P-2.75R ☑テーパの場合、B≥E+1 P≥E

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	大口	大口	大口		
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+6日	お見積り

公差固定タイプ

D	¥基準単価							
	フラットタイプ (SFSS□)		球面タイプ (SPSS□)		テーパRタイプ (STSS□)		テーパタイプ (SXSS□)	
	SFSST	SFSSS	SPSST	SPSSS	STSST	STSSS	SXSSST	SXSSS
1	1,280	1,680	1,320	1,720	1,320	1,720	1,690	2,080
2	1,120	1,470	1,150	1,500	1,150	1,500	1,430	1,860
3	1,020	1,330	1,040	1,360	1,040	1,360	1,290	1,690
4	920	1,200	940	1,220	940	1,220	1,160	1,520

公差選択タイプ

D	¥基準単価							
	フラットタイプ (SFP□)		球面タイプ (SPP□)		テーパRタイプ (STP□)		テーパタイプ (SXP□)	
	SFPST	SFPSS	SPPST	SPPSS	STPST	STPSS	SXPST	SXPSS
1	1,630	2,120	1,580	2,070	1,580	-	-	2,350
2	1,420	1,850	1,380	1,800	1,380	-	-	2,110
3	1,290	1,680	1,250	1,640	1,250	-	-	1,920
4	1,160	1,520	1,130	1,470	1,130	-	-	1,820

型式	L	P	B	H	T	E
SXSSS4	L10.0	P6.2	B5.0	H8.0	T3.0	E3.0
SPPSTP2	L8.0	P2.0	B4.0	H3.5	T5.0	

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+6日	お見積り

型式	L	P	B	H	T	E
SFSST3	L8.0	P3.0	B6.0	H5.0	T2.0	

Alterations Code	導入部加工	C面取りサイズ変更
	GDC	CC

Spec. 導入部加工します。指定方法 GDC 導入部D^{-0.01}_{-0.03}

D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。指定方法 CC C0.3

☑D≥2に適用 ☑GDCとCCの併用不可

¥/1Code 200 200

LOCATING PINS -SMALL DIAMETER TYPE-

小径位置決めピン

ツバ付・おねじタイプ




CADデータフォルダ名: 22_Locating_Pins

ツバ付・おねじタイプ



RoHS10

材質	硬度	Type						
		公差固定			公差選択			
		フラット	球面	テーパR	テーパ	フラット	球面	テーパR
SK95 (SK4) 相当	50~58HRC	SFSNT	SPSNT	STSN	SXSN	-	SPPNT	STPNT
SUS304	-	SFSNS	SPSNS	STSNS	SXSNS	SFPNS	SPPNS	STPNS

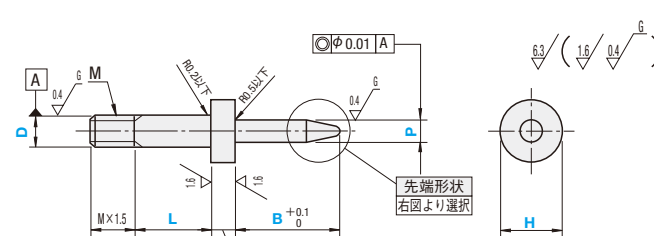

先端形状選択	
フラット SF	テーパR ST
球面 SP	テーパ SX

☑L=0の場合、おねじにニゲ加工が付きま。 ☑SUS304は研磨無しの場合がございます。

公差固定タイプ

型式	D	D寸公差	L	P	P寸公差	B	H	T	E	R	M
			指定0.5mm単位	指定0.1mm単位		指定0.5mm単位	指定0.1mm単位	指定0.5mm単位	指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ)		
フラット 球面 テーパR テーパ	2	0	0	1.0~4.0	0	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0	0.5~5.0	0.2	M2
SFSNT SPSNT STSN SXSN	3	-0.005	1.0~10.0	1.5~6.0	-0.01		3.1~8.0			0.3	M3
SFSNS SPSNS STSNS XSNS	4			2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4

☑P<H ☑D<H ☑球面の場合、B-1≥P/2 ☑テーパRの場合、B-1≥1.85P-2.75R ☑テーパの場合、B≥E+1 P≥E

公差選択タイプ

型式	D	D寸公差	L	P	B	H	T	E	R	M
			指定0.1mm単位	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ)		
フラット 球面 テーパR	P	+0.005 0	2	1.00~4.00		2.10~7.00		0.2	M2	
SFPNT SPPNT	Q	±0.002	3	1.50~6.00	1.0~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.3	M3	
SFPNS SPPNS	R	0 -0.005	4	2.00~7.00		4.10~9.00		0.4	M4	

☑P<H ☑D<H ☑球面の場合、B-1≥P/2 ☑テーパRの場合、B-1≥1.85P-2.75R ☑テーパの場合、B≥E+1 P≥E

型式	L	P	B	H	T	E
SPSNT3	L3.5	P2.5	B10.5	H4.2	T5.5	
SXPNSQR2	L2.0	P3.2	B8.0	H4.00	T3.0	E3.0

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+6日	お見積り

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+6日	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

公差固定タイプ

D	¥基準単価							
	フラットタイプ (SFSN□)		球面タイプ (SPSN□)		テーパRタイプ (STSN□)		テーパタイプ (SXSN□)	
	SFSNT	SFSNS	SPSNT	SPSNS	STSN	STSNS	SXSN	SXSNS
2	1,180	1,550	1,210	1,580	1,210	1,580	1,340	1,750
3	1,080	1,400	1,100	1,440	1,100	1,440	1,220	1,590
4	970	1,260	1,000	1,290	1,000	1,290	1,100	1,430

公差選択タイプ

D	¥基準単価					
	フラットタイプ (SFPN□)		球面タイプ (SPPN□)		テーパRタイプ (STPN□)	
	SFPNT	SFPNS	SPPNT	SPPNS	STPNT	STPNS
2	-	1,960	1,460	1,900	1,460	1,900
3	-	1,770	1,320	1,720	1,320	1,720
4	-	1,600	1,200	1,550	1,200	1,550