


規格追加
赤字表示
追加

SHAFTS - BOTH SIDES MALE SCREW TYPE-

シャフト
一両端おねじ

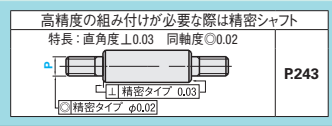

価格改訂
大口対応 BIG ORDER
ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス
http://fa.misumi.jp


軸端部の直角度精度が高い(L 0.03)、精密シャフトはP.243をご覧ください。両端おねじ逃げ付きタイプはP.191を参照ください。スパナ溝付・キリ穴付タイプはP.189を参照ください。



Table with columns: Type, D公差g6, D公差h5, 材質, 硬度, S表面処理. Lists various shaft types like SFAM, SSFAM, PSFAM, etc.

Table with columns: D公差, D, g6, h5, f8. Lists tolerance values for different diameters.

D公差のとき、全体焼入れとなる場合があります。 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス材の低温黒色クロムメッキ品には識別溝が付きま。 P.148参照。

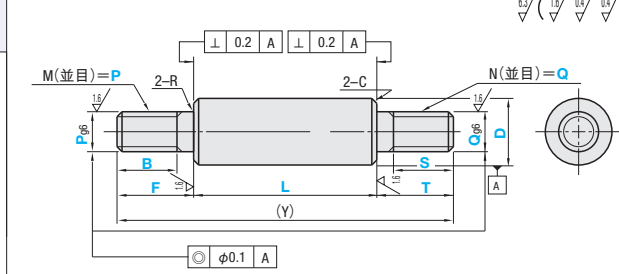

- 軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性がります。 P.148
- 寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P.147
- 低温黒色クロムメッキの特長 P.162

Table with columns: Type, D, L, 指定1mm単位, B・S, P・Q 選択, Max., R, C, 並目ねじ寸法. Lists shaft specifications and thread options.

Table with columns: D, g6, h5, f8. Lists tolerance values for different diameters.

低温黒色クロムメッキ品はD≦30、Y≦1000です。 B=0・S=0の場合、ねじ加工を行いません。 D>P(Q) ●低温黒色クロムメッキ品 ●L(Y)≧501の場合、B(S)≧10が必要。 P.134

Order 注文例 SFAM20 - 300 - F30 - B20 - P8 - T20 - S15 - Q10 SF - SSFAM20 - 400 - F30 - B20 - P8 - T20 - S15 - Q10 脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日 3 日日出荷 ストックA早割 即日発注 800円(税別) PM 3:00迄 ストックA 即日発注 800円(税別) PM 6:00迄 P.134

Alteration 追加加工 SFAM30 - 300 - F40 - B30 - P20 - T50 - S40 - Q16 - LKC

●低温黒色クロムメッキ品 8 日日出荷

Alterations table with columns: Alterations, Code, Spec., ¥/1Code. Lists various shaft modifications like LKC, WSC, FC, WFC.

Alterations table with columns: Alterations, Code, Spec., ¥/1Code. Lists modifications like RC, WRC, PMC-PMS, QMC-QMS, PC, QC.

Price 価格 数量スライド価格 (P.1末清切り捨て) P.133 ●SUJ2相当 D公差g6 D6~D12

●SUJ2相当 D公差g6 D6~D12 数量区分 小口 大口 個別対応

●その他 数量区分 小口 大口 個別対応

Main price table with columns: 型式, Type, D, 最短L, L51, L101, L151, L201, L251, L301, L401, L451, L501, L551, L601, L651, L701, L751, L801, L851, L901, L951, L1001, L1101, L1201, L1301, L1401, L1491. Lists prices for various shaft types and diameters.

D公差h5は、上記価格に¥390プラス。

Table with columns: 型式, Type, D, 最短L, L101, L201, L401, L601, L801. Lists prices for RSFAM and RSSFAM shafts.

Table with columns: 型式, Type, D, 最短L, L101, L201, L401, L601, L801, L1001, L1201, L1491. Lists prices for PSFGM and PSSFGM shafts.

1 シャフト