

INDEXING PLUNGERS -STANDARD TYPE-

インデックスプランジャ -スタンダードタイプ-

価格改訂

- 値下げ価格
新価格
スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 24_Plungers

特長: 先端形状を変更することで用途に応じた使い分けが可能となります。

スタンダードタイプ


Table with columns for part number (ねじ), material, body, pin, spring, and lock nut. Includes sub-tables for return and rest position types.

M5・6・8Lは、ピン硬度40~45HRCとなります。使用温度: -20℃~80℃。




リターンタイプ

PXA, SXPA, PXK, SXPK

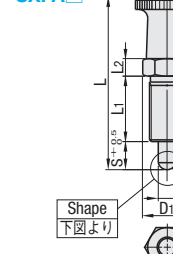



ロックナット付

PXK, SXPK

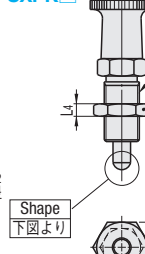

レストポジションタイプ

PXYA, SXYA, PXYK, SXYK

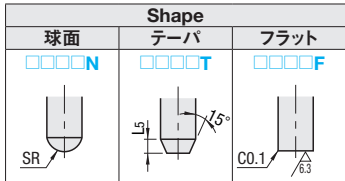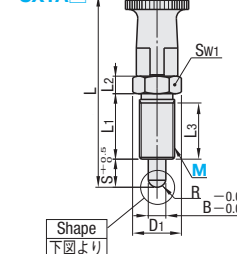

質量 (g)

Mass table showing weight in grams for various sizes and materials.

Main specification table for standard indexing plungers with columns for type, size, dimensions, and load capacity.

M寸にLのついたサイズは従来品に比べてストロークが長くなっています。ねじ元のニギは、M5・6:なし、M8~16:ありとなります。

Order and delivery information for return type plungers.

Price table for return type plungers.

Order and delivery information for rest position type plungers.

Price table for rest position type plungers.

リターンタイプ


Load capacity table for return type indexing plungers.

レストポジションタイプ

Load capacity table for rest position type indexing plungers.

リターンタイプとレストポジションタイプの特長

- リターンタイプ: ①通常は、ノズが突き出した状態です。②ノズを引くと、ノズが引込みます。③ノズを放すと、内蔵スプリングの力で、ノズが突き出した状態に戻ります。
レストポジションタイプ: ①通常は、ノズが突き出した状態です。②ノズを引くと、ノズが引込みます。③ノズを引いたまま90度回転させると、ノズを引込んだままロックできます。④ロックを解除するには、ノズをわずかに引きながら90度回転させます。⑤ノズを放すと、内蔵スプリングの力で、ノズが突き出した状態に戻ります。

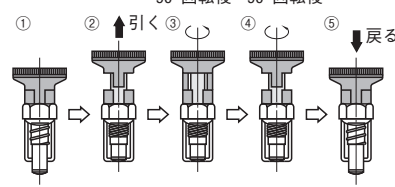

INDEXING PLUNGERS -FLANGED / TAPPED TIP TYPE-

インデックスプランジャ -フランジ付タイプ・先端タップタイプ-

CADデータフォルダ名: 24_Plungers


特長: フランジがあることにより、左右方向の調整が可能なインデックスプランジャです。

フランジ付タイプ



Table with columns for part number, material, body, pin, spring, and lock nut for flanged types.

M8・8Lはピン硬度40~45HRCとなります。レストポジションタイプ

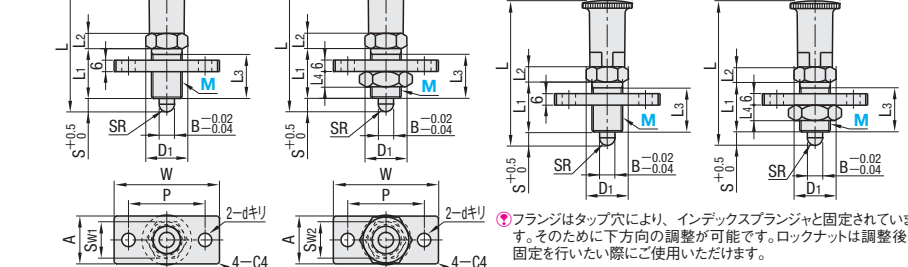

フランジはタップ穴により、インデックスプランジャと固定されています。そのために下方向の調整が可能です。ロックナットは調整後、固定を行いたい際にご使用いただけます。

Main specification table for flanged indexing plungers.

M寸にLのついたサイズは従来品に比べてストロークが長くなっています。

Order and delivery information for flanged plungers.

Price table for flanged plungers.



Order and delivery information for tapped tip plungers.

Price table for tapped tip plungers.

Quantity discount table for flanged plungers.

Load capacity table for flanged plungers.

Load capacity table for tapped tip plungers.

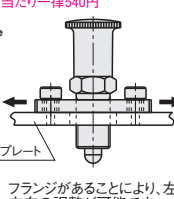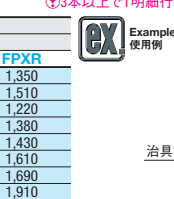

Quantity discount table for tapped tip plungers.


特長: 先端にアタッチメントを取付けることにより、ピン径や長さを変更したり、ワークをクランプしたりすることができます。

先端タップタイプ



Table with columns for part number, material, body, pin, spring, and lock nut for tapped tip types.

リターンタイプ

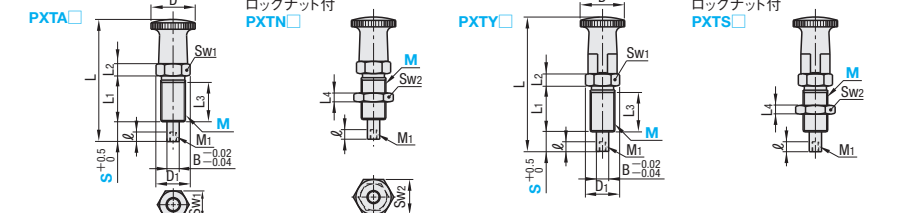

Main specification table for tapped tip indexing plungers.

M寸にLのついたサイズは従来品に比べてストロークが長くなっています。

Order and delivery information for tapped tip plungers.



Price table for tapped tip plungers.

Quantity discount table for tapped tip plungers.

Quantity discount table for tapped tip plungers.

Quantity discount table for tapped tip plungers.

Load capacity table for tapped tip plungers.

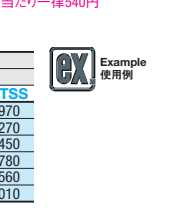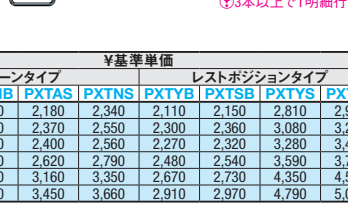

Quantity discount table for tapped tip plungers.