

価格改訂

価格改訂

TOGGLE CLAMPS トグルクランプ

—下面押さえ・ハンドル立型(ストレートベース)—

TOGGLE CLAMPS トグルクランプ

—下面押さえ・ハンドル立型 ロングアームタイプ(フランジベース)—

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：25_Clamps

CADデータフォルダ名：25_Clamps

■特長：MC04-5Siはストレートベースで先端溶接タイプです。

1N=0.101972kgf

■下面押さえ・ハンドル立型 (ストレートベース)

型式	MC04-1S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	441
自重(g)	60
アーム開閉角度	104°
ハンドル開閉角度	62°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	670



(クランプ状態)

■下面押さえ・ハンドル立型 (ストレートベース)

型式	MC04-2S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	882
自重(g)	170
アーム開閉角度	98°
ハンドル開閉角度	62°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	740






(クランプ状態)

■下面押さえ・ハンドル立型 先端溶接タイプ (ストレートベース)

型式	MC04-5S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	2270
自重(g)	355
アーム開閉角度	107°
ハンドル開閉角度	60°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	980



(クランプ状態)

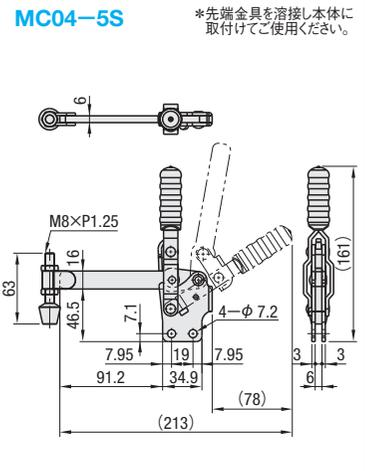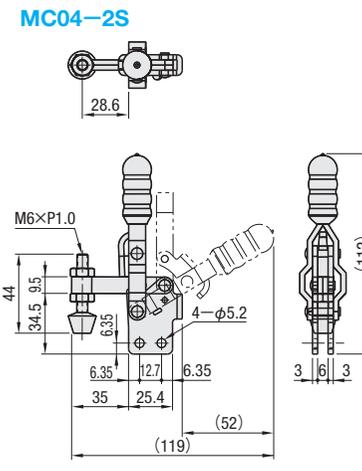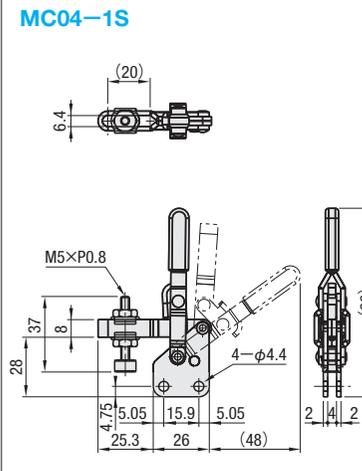

■下面押さえ・ハンドル立型 (ストレートベース)

型式	MC04-3S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	2205
自重(g)	355
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	59°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	930





(クランプ状態)

■下面押さえ・ハンドル立型 (ストレートベース)

型式	MC04-4S
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	3332
自重(g)	635
アーム開閉角度	118°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	1,970



(クランプ状態)

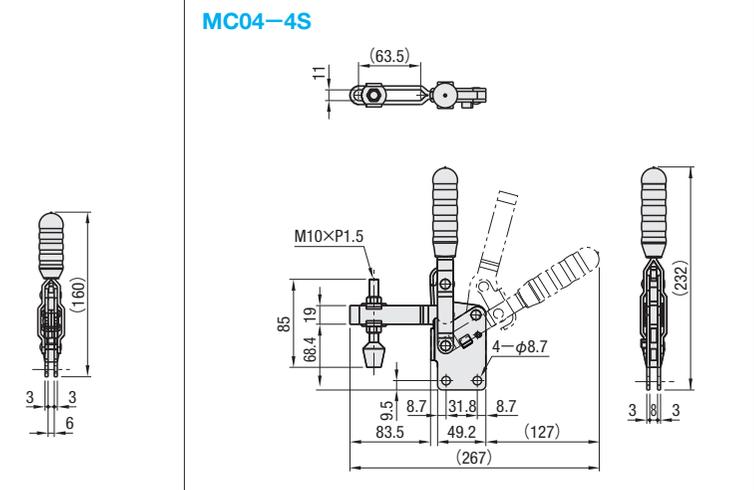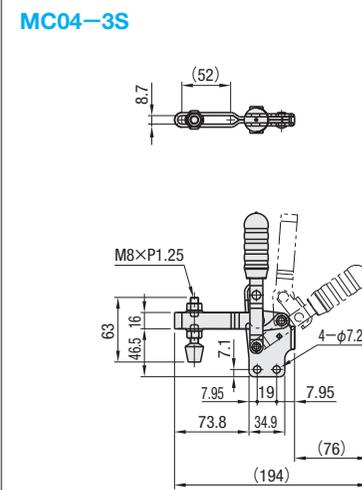

■下面押さえ・ハンドル立型 ロングアームタイプ(フランジベース)

型式	MC04-1L
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	186
自重(g)	75
アーム開閉角度	104°
ハンドル開閉角度	62°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	800





(クランプ状態)

■下面押さえ・ハンドル立型 ロングアームタイプ(フランジベース)

型式	MC04-2L
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	392
自重(g)	175
アーム開閉角度	98°
ハンドル開閉角度	62°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	790



(クランプ状態)

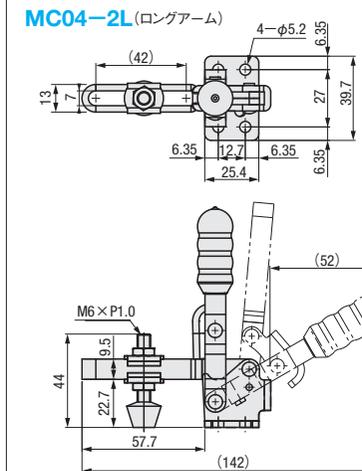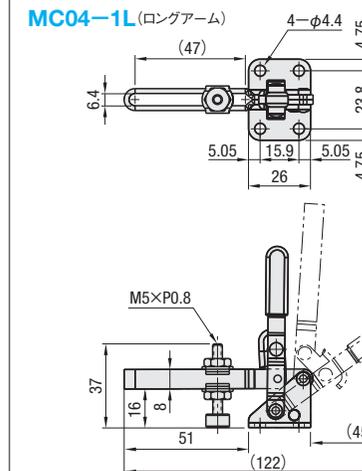

■下面押さえ・ハンドル立型 ロングアームタイプ(フランジベース)

型式	MC04-3L
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	784
自重(g)	370
アーム開閉角度	105°
ハンドル開閉角度	59°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	1,280





(クランプ状態)

■下面押さえ・ハンドル立型 ロングアームタイプ(フランジベース)

型式	MC04-4L
本体材質	SS400
表面処理	三価クロメート
締圧力(N)	1078
自重(g)	815
アーム開閉角度	118°
ハンドル開閉角度	73°
付属品	ゴム付ボルト 材質 NBR 硬度 ショアA70
¥基準単価	1,750



(クランプ状態)

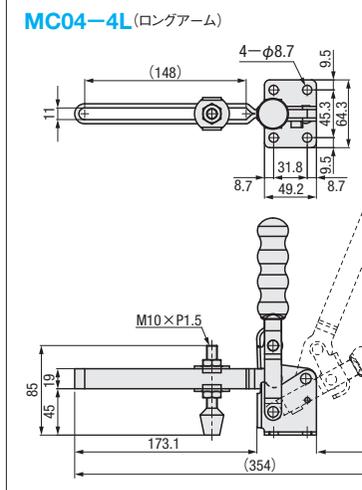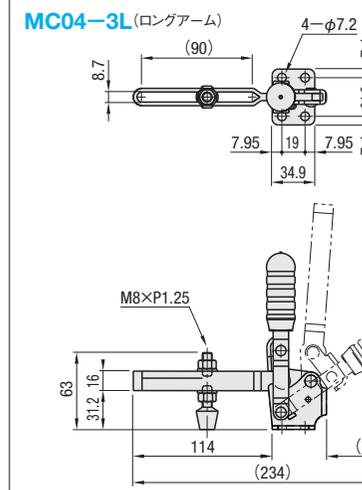

Order 注文例

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

●MC04-1S・MC04-2S・MC04-3S

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

●MC04-4S・MC04-5S


数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 約 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

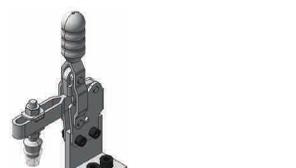

Order 注文例

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

●MC04-1L・MC04-2L・MC04-3L

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

●MC04-4L


数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 約 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

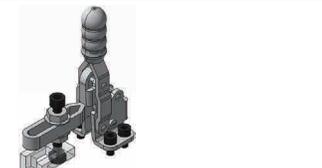

25
トグルクランプ
フランジベース