

COMPONENTS FOR INSPECTION -LOCATING KIT / CONSTRUCTION BALLS / PADS / COVERS-

検査治具用小物部品

一治具位置決めキット・コンストラクションボール・パッド・カバー

CADデータフォルダ名: 26_Inspections

●特長: 治具着脱部の位置決めにご利用できます。(下記使用例ご参照)



治具位置決めキット



形状		Type	材質・硬度・表面処理			
カラー部 プッシュ部 ローレット	ストリッパ ボルト形状		カラー部	ストリッパ ボルト	螺ネジ付のみ	
有	レンチ用 螺ネジ付	KJLP KJLPC KJLPN	SS400	SCM435 33~38HRC	SS400 三価クロム	パネ用鋼 45~50HRC
無	レンチ用 螺ネジ付	KJLPNC				

※レンチ用ストリッパボルトのみ必要な場合、GMSB (P.254)をご注文ください。

●ストリッパボルト (レンチ用)

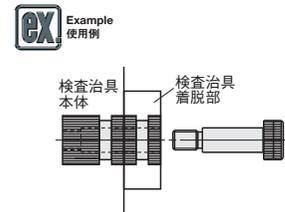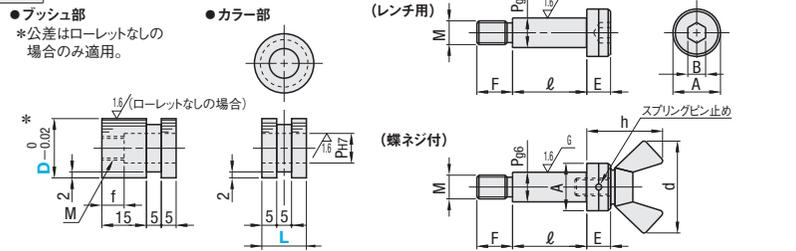

型式 Type	D	L	内径・ネジ				ストリッパボルト				螺ネジ				¥基準単価			
			P	M	f	F	長さ ℓ	E	A	B	h	d	KJLP	KJLPC	KJLPN	KJLPNC		
KJLP KJLPC KJLPN	12	15	6	M4	6	7	30	4	9	3	15	21	660	800	610	750		
		25	6	M4	6	7	40	4	9	3	15	21	720	840	650	790		
		20	15	10	M8	8	12	25	8	16	6	24	31	680	840	630	790	
		30	10	M8	8	12	40	8	16	6	24	31	700	860	650	810		

Order 注文例: 型式 - L, KJLP20 - 15

Delivery 出荷日: 3 日目出荷, ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~100
値引率	10%	15% 23%
出荷日	通常	お見積り

コンストラクションボール

CRB

※溶接加工による接着のため、横荷重には適しません。

材質 SUS440C
硬度 HRC56

コンストラクションボール用パッド

CRBP

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜

コンストラクションボール用カバー

CRBC

材質 SPCC
表面処理 四三酸化鉄皮膜

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
平取り加工	HT	カラー・プッシュの側面を、一面平取りします。	400
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ※カラー・プッシュのみ適用	300

型式 Type	P	T	D	(L)	L ₁	d	¥基準単価 1~49コ 50~100コ	
CRB	12	10	6	25.73	15.723	2.03	5,000	4,000
	20	20	10	43	23	3	8,500	7,500

Example 使用例: 検査治具

検査治具の精度管理に使用します。

型式 Type	No.	T	D	対応ボール	¥基準単価 1~49コ 50~100コ	
CRBP	12	12	6	CRB12	2,500	2,000
	20	22	10	CRB20	2,800	2,300

型式 Type	No.	A	(B)	C	対応ボール	¥基準単価 1~49コ 50~100コ	
CRBC	12	25	21	25	CRB12	1,000	900
	20	35	31	30	CRB20	1,000	900

Order 注文例: 型式 CRB20, CRBP20, CRBC12

Delivery 出荷日: 3 日目出荷, ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

Price 価格: 数量別出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~49	50~100
値引率	5%	10% 15%
出荷日	通常	お見積り

COMPONENTS FOR INSPECTION -CLIPS WIRES CHAINS-



検査治具用小物部品

一ピン止めクリップ・ピン用ワイヤ・ピン用チェーン

CADデータフォルダ名: 26_Inspections

●特長: 検査治具用差し込みピンを使用しない時のピン設置場所としてご利用できます。

ピン止めクリップ

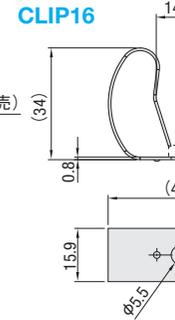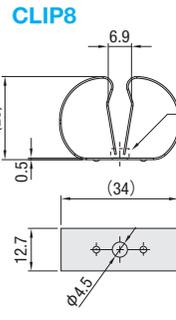

型式 Type	No.	固定できる ピンの太さ	¥基準単価		¥スライド単価	
			1~9コ	10~29コ	30~49コ	50~100コ
CLIP	8	φ8・10・12	440	320	220	150
	16	φ16・20・25	540	390	280	200

Order 注文例: 型式 CLIP8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量別出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

Example 使用例: 差しピンを使わない時のピン設置場所として使います。

クリップ取付けボルトの締め付けの強さを調整できます。

差し込みピン用ワイヤ

KJW

KJWB

材質 SUS304

差し込みピン用チェーン

KJWCH

材質 リング部: SUS304
その他: SWRM
表面処理 ニッケルメッキ

型式 Type	D	L 指定50mm単位	通用 ボルト	¥基準単価			
				KJW	KJWB	KJW2	KJWCH3
KJW KJWB	1	300~700	M5	860	—	980	—
				720	840	780	920

*特にD寸指定の無い場合はD=2の商品をお届けします。
*KJWBはD(ワイヤ径)にビニールコーティング約0.5ミリ厚みがプラスになります。

型式 Type	No.	A	B	C	R	対応する 差し込みピン持ち手径	¥基準単価
KJWCH	1	14	2	5	7	8・10	800
	2	17	4	6	8.5	12	
	3	21	6	7	10.5	16	
	4	25	8	8	12.5	20	
	5	30	10	9	15	25	
	6	36	12	10	18	30	

Order 注文例: 型式 KJW2, KJWCH3

Delivery 出荷日: 3 日目出荷, ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

Price 価格: 数量別出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10% 15%
出荷日	通常	お見積り

26 検査治具