

MiSUMi
C-VALUECONTACT PROBES / RECEPTACLES - 2.54mm MINIMUM CENTERS -
コンタクトプローブ/リセプタクル
ー最小取付ピッチ2.54mmシリーズー最大類似品
55%OFF

類似品比較ポイント | 交換目安回数:10万回～30万回

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ2.54mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ2.54mm

RoHS 10

TP604
NP604
NP604HD
コンタクト
プローブ

NR604
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	ブランジャ	C1730B	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	洋白	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	*ステンレス	—

 
*NP604HDは、スプリングが材質SWPとなります。
*TP604は、ボールが入っており材質は真鍮となります。

■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルは
プローブ抜きめ付です。


●TP604 先端形状パターン



●NR604 末端形状パターン



 ●NP604・NP604HD 先端形状パターン



■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ2.54mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ2.54mm

RoHS 10

NP60SF
NP60S
NP60H
NP60HD
コンタクト
プローブ

NR60
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	ブランジャ	C1730B	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	洋白	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	*ステンレス	—
④	ボール	黄銅	金メッキ仕上

*1 先端形状AH・THは先端全長が11.4, SHは13.4になります。
*2 NP60HDは、スプリングが材質SWP、
表面処理が金メッキ仕上になります。


■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルは
プローブ抜きめ付です。

●NP60SF・NP60S・NP60・NP60HD 先端形状パターン


●NP60HDには先端形状Jがありません。 *先端形状Cは、ブランジャが材質SK4になります。

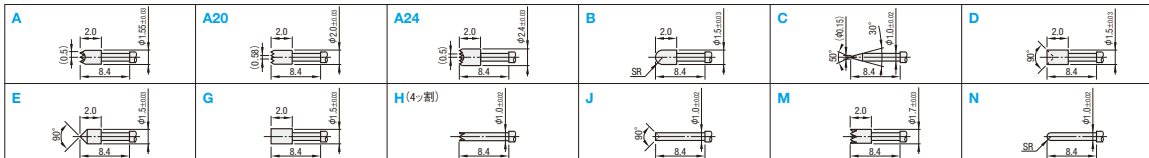

●NP60H 先端形状パターン

●TH形状の材質は*1: SWP、*2: SK4になります。

 ●NR60 末端形状パターン



■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧 初期 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換 目安回数	¥基準単価 1～69本	¥スライド単価 70～99	¥スライド単価 100～500
TP604	D19・E19	2.54mm	4mm	36gf	3A	50mΩ	30万回	143	133	128
NP604	A・B・C・D19・ E・ER			10gf				133	123	108
NP604HD				39gf				133	123	108
NP60SF	A・A20・A24・ B・C・D・E・ G・H・J・M・N			20gf				133	123	108
NP60S		6.4mm	6.4mm	100gf				143	133	118
NP60	AH・SH・TH			150gf				133	123	108
NP60H				30gf				10万回	133	123
NP60HD	A・A20・A24・B・C・ D・E・G・H・M・N			170gf				10万回	133	123

●表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル



型式	リード線 色選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用 電圧	使用 リセプタクル	リード線長さ400mm ¥基準単価 1～69本	¥スライド単価 70～99	¥スライド単価 100～500	リード線長さ1000mm ¥基準単価 1～69本	¥スライド単価 70～99	¥スライド単価 100～500
NRB604	W(白) R(赤) BL(青)	400 1000	φ1.0	φ0.08×40本	250V	NR604-C	194	184	174	378	368	357
NRB60			φ1.0	φ0.08×40本		NR60-C	194	184	174	378	368	357

●表示数量超えはお見積り

●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 200円/1本

3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1～500 501～

出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

類似部品ページ P.2049

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

類似品比較ポイント | 交換目安回数:20万回 便利でお得なバック販売

■コンタクトプローブ
バック販売 (50本パック)

■リセプタクル
バック販売 (50本パック)

NPE100 コンタクトプローブ

NRE100 リセプタクル

■コンタクトプローブ

部品	材質	S表面処理
①ブランジャ	BeCu	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

■コンタクトプローブ
バック販売 (50本パック)

■リセプタクル
バック販売 (50本パック)

NPM100 コンタクトプローブ

NRM100 リセプタクル

■コンタクトプローブ

部品	材質	S表面処理
①ブランジャ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SUS304	—

■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

■コンタクトプローブ
バック販売 (50本パック)

■リセプタクル
バック販売 (50本パック)

NPT2 コンタクトプローブ

NRT2 リセプタクル

■コンタクトプローブ

部品	材質	S表面処理
①ブランジャ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

型式	先端形状	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換 目安回数	¥基準単価 (50本パック)	¥先端形状価格(基準価格+)
NPE100	V-B-A1-VH	2.54mm	6.4mm	284gf	3A	30mΩ	20万回	2,900	500
NPM100	V-B-A1-VH	2.54mm	6.35mm	113gf	3A	50mΩ	20万回	2,900	900
NPT2	V-B-A1-D・F	2.54mm	4.2mm	113gf	3A	50mΩ	20万回	1,800	—

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量 1～20(1パック)	小口	大口
数量 21～(1パック)	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



注文例

型式 — 先端(末端)形状

NPT2 — V

NRM100 — SC



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。