

ADJUSTABLE PLATES

XY軸取付プレート




- ：値下げ価格
- ：新価格
- ：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：28_Stage5

■特長：長方形のステージの面を正方形に変更できる取付プレートです。

■アジャスタブルプレート

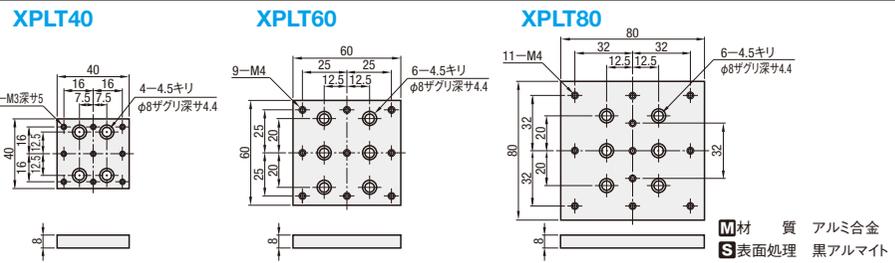

●適用可能なステージは、P.2106のプレートステージ対応表にてご確認ください。

型式	No.	¥基準単価
XPLT	40	3,930
XPLT	60	4,750
XPLT	80	5,850

Order 注文例

型式 XPLT40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~20 21~
値引率	基準単価	10% 20%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

■特長：送りの早いステージ(下段ステージ)と細かく送るステージ(上段ステージ)の組合せに使えるXY軸取付プレートです。X軸に大きく動かしてY軸で細かく送る際に便利です。

■XY軸取付プレート

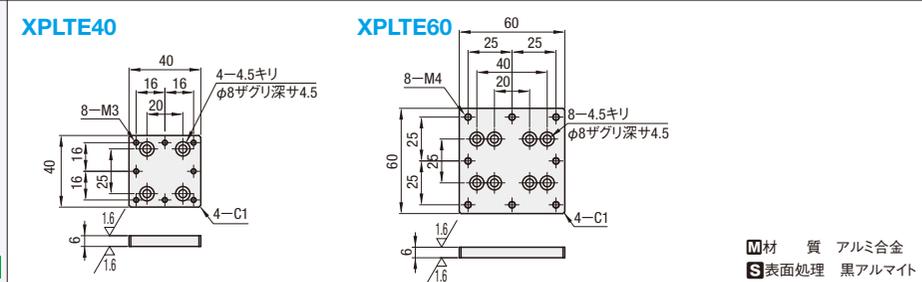

●適用可能なステージは、P.2106のプレートステージ対応表にてご確認ください。

型式	No.	¥基準単価
XPLTE	40	2,600
XPLTE	60	2,900

Order 注文例

型式 XPLTE40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~20 21~
値引率	基準単価	10% 20%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

■特長：ステージを2段組み合わせるためのプレートです。ハンドルの勝手違いや送り機構の異なる組み合わせが可能です。

■XY軸ジョイントプレート

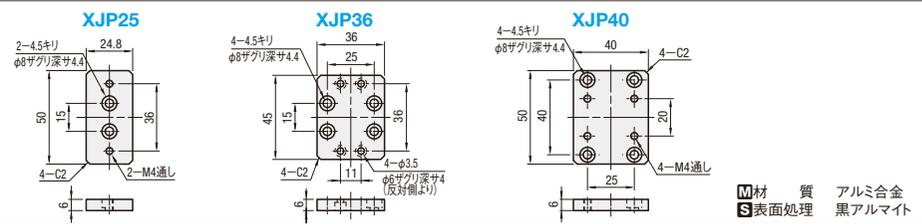

●適用可能なステージは、P.2106のプレートステージ対応表にてご確認ください。

型式	No.	付属品	¥基準単価
XJP	25	SCB4-6(4本)	2,800
XJP	36	SCB4-6(4本) SCB3-6(4本)	3,190
XJP	40	SCB4-6(8本)	3,300

Order 注文例

型式 XJP25

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。


■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~20 21~
値引率	基準単価	10% 20%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

■特長：ロングステージ同士が組付けられる取付プレートです。2軸でのご使用の際にご利用ください。

■XY軸取付プレート

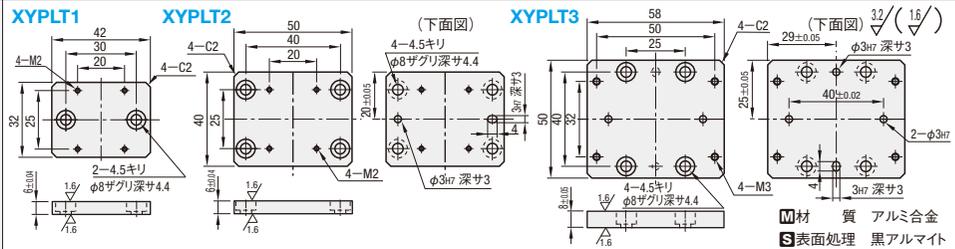

型式	No.	適用ステージ組合せ	¥基準単価
XYPLT	1	XLWG・XLSL・ZLWG	3,750
XYPLT	2	XLONG (P2099)	4,350
XYPLT	3	XLONG (P2099)	3,900

Order 注文例

型式 XYPLT1

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~20 21~
値引率	基準単価	10% 20%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

HIGH PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER -LONG TRAVEL-/LINEAR GUIDE

【高精度】X軸クロスローラ/リニアガイド -ロングストローク-




- ：値下げ価格
- ：新価格
- ：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：28_Stage5

ステージに関するよくあるお問い合わせはこちら P.2078

■特長：クロスローラガイドによる高精度ロングストロークステージです。XLP60はハンドルを2つ使用して粗微動調整(3mm/0.5mm)することが可能です。

■X軸 ロングストローク

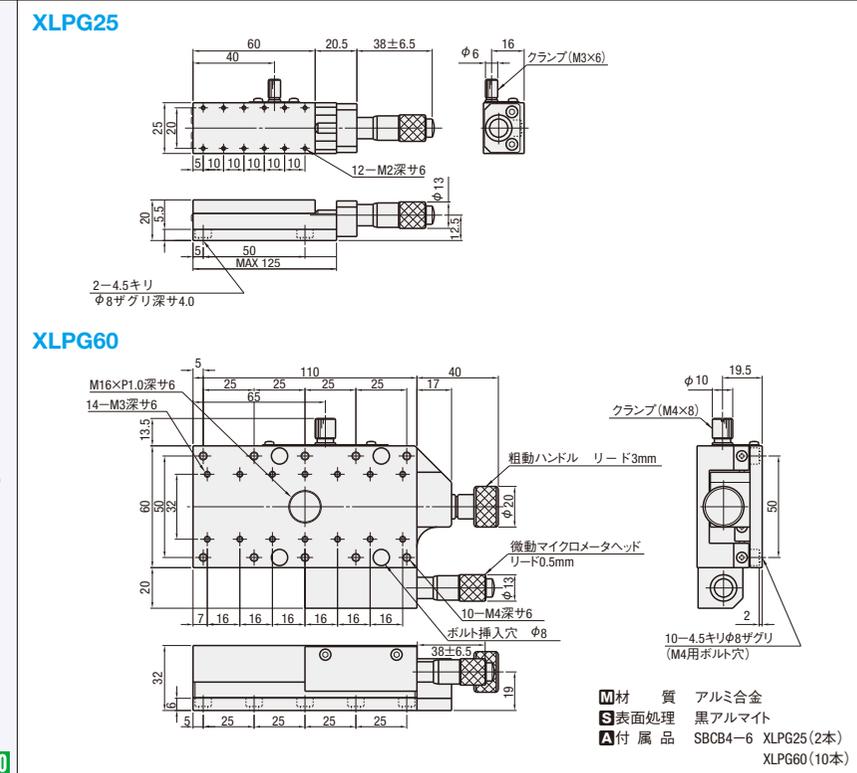

型式	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度				許容モーメント荷重 (N・m)			モーメント剛性 (N/°・cm)			平行度	自重 (kg)	¥基準単価	
				水平	真直度	平行度	ピッチング	ヨーイング	ピッチング	ヨーイング	ローリング	ピッチング	ヨーイング				ローリング
XLPG	25	25×60	±6.5mm	19.6	3μm	10μm	25"	15"	3.8	3.2	1.5	0.19	0.19	1.38	30μm	0.1	28,770
	60	60×110	*粗動±20mm 微動±6.5mm	78.4	3μm	10μm	25"	15"	8.1	7.0	5.3	0.02	0.03	0.07	30μm	0.8	47,080

●最小読取(マイクロメータヘッド)：10μm/目盛 *XLP60の最大移動量は52mmです。

●ハンドルカバーHDCVR13(別売)：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。 P.2194

Order 注文例

型式 XLPG25

Delivery 出荷日

5 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10 11~
値引率	基準単価	5% 10%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはお見積り

Alteration 追加加工

型式 - (R)

XLPG25 - R

5 日日出荷

●ストック不可

●XLPG25のみ適用

Alteration クランプ位置変更(左右勝手違い)

Spec.

Code R

¥/1Code 無料

●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

プレート ステージ対応表

型式	面サイズ (mm)	適用ステージ											
		Type	No.	適用ステージ	適用プレート								
XPLT	40	XWG40 (P2094)	XYW60 (P2129)	ZWG40 (P2144)	XLWG (P2098)	ZLWG (P2146)	XLSL (P2092)	ZLSL (P2149)	XSSL (P2091)	XSSL (P2091)	XSP (P2094)	REG40-60 (P2171)	XPLTE40
	60	XWG60-90-140 (P2094)	XYW60-90-140 (P2129)	ZWG60-90-140 (P2144)	XSLC (P2090)	XSLC (P2090)	XSB (P2096)	REG60 (P2171)	XPLTE60				
	80	XWG80-90-140 (P2094)	XYW80-90-140 (P2129)	ZWG80-90-140 (P2144)	XSLC (P2090)	XSLC (P2090)	XSB (P2096)	REG60 (P2171)	XPLTE80				

ステージ対応表

下段	上段	XSSL	XSL	XSLC	XSP
XSSL・XSSLC	XSLP36	-	-	XJP25	-
XSL・XSLC (P2090)・XSB (P2096)	-	-	XJP40	-	-
XSP (P2094)	XJP36	-	-	XJP25	-
XWG40 (P2094)	XJP36	-	-	XJP25	-
XWG60-90 (P2094)	-	-	XJP40	-	-

適用ステージ		適用プレート
(主な)下段ステージ	(主な)上段ステージ	型式
XWG	XFG40-M (P2101), XEG40 (P2087)	XPLTE40
XLSL	XSG-40 (P2111), XCRS40 (P2107)	XPLTE60
XDT5	XPB-40 (P2108), XFES40 (P2086)	
XFFT	XLBS40 (P2109)	
XDT5	XEG60 (P2087), XEE60 (P2087)	
XFFT	XSG-60 (P2111), XCRS60 (P2107)	
XFFT	XPB-60 (P2108), XFES60 (P2086)	
XFFT	XLBS60 (P2109)	

●※1のタイプはNo.140の選択ができません。

●※2のNo.はXFFT以外は選択ができません。

28 ステージユニット