

STRUT CLAMPS FOR SENSOR



# 光電センサ取付用クランプ

CADデータフォルダ名: 30\_Sensors

■特長: 一般的な光電センサの取付ピッチに対応しているため、購入後すぐに取付けられます。



Type	タップ穴	材質	S表面処理	A付属品
KSTK	KSYK	SS400	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト (M4又はM5×1本)
KSTM	KSYM		無電解ニッケルメッキ	
KSTW	KSYW	A6063	白アルマイト	タップ穴: M2.6×2本 通し穴: M3×2本
KSTB	KSYB		黒アルマイト	
KSTS	KSYS	SUS304	-	-

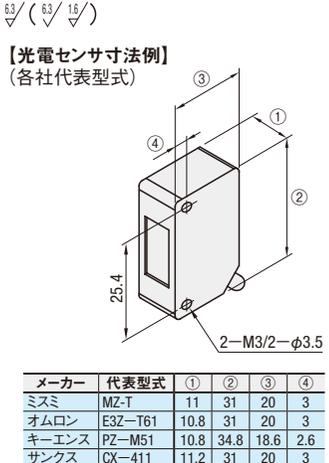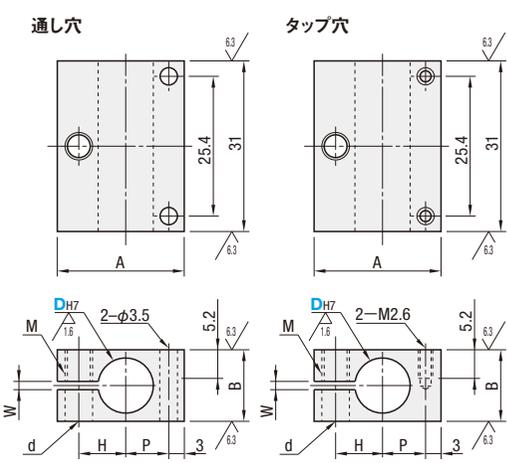

■通し穴

型式		¥基準単価												
Type	DH7	A	B	H	P	W	M	d	KSTK	KSTM	KSTW	KSTB	KSTS	
KSTK KSTM KSTW KSTB KSTS	10	+0.015 0	22	13	8	7.8	1.5	M4	4.5	970	1,050	1,180	1,180	1,540
	12	+0.018 0	25	16	9.5	8.8		M5	5.5	990	1,090	1,250	1,250	1,630
	15	+0.018 0	28	19	11	10.3				1,050	1,150	1,310	1,310	1,800

① DH7公差はスリット加工前の公差です。  
② かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。

■タップ穴

型式		¥基準単価												
Type	DH7	A	B	H	P	W	M	d	KSYK	KSYM	KSYW	KSYB	KSYS	
KSYK KSYM KSYW KSYB KSYS	10	+0.015 0	22	13	8	7.8	1.5	M4	4.5	990	1,070	1,250	1,250	1,640
	12	+0.018 0	25	16	9.5	8.8		M5	5.5	1,030	1,120	1,290	1,290	1,750
	15	+0.018 0	28	19	11	10.3				1,080	1,190	1,340	1,340	2,000

① DH7公差はスリット加工前の公差です。  
② かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例: 型式 **KSYM10**

Price 価格


Delivery 出荷日: **3** 日目出荷

在庫情報: ストック T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄  
ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

③ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~12
値引率	5%	10%

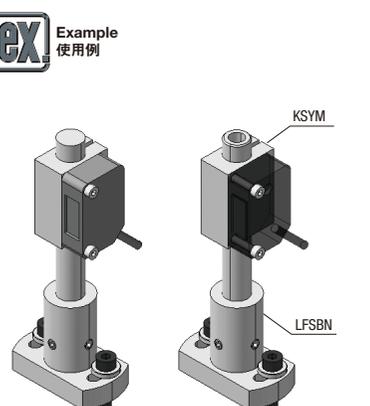

■取付可能センサ一覧

メーカー	検出方法	型式
ミスミ	透過型	MZ-T/MZL-T
	反射型(帰帰・拡散・広角)	MZ-R/MZ-D/MZ-□□/ MZL-R/MZL-D
オムロン	透過型	E3Z-T61(K/A)/T8(K)
	反射型(帰帰・拡散)	E3Z-R61(R8)/D6□/D8□
キーエンス	透過型	PZ-M5□(P)
	反射型(帰帰・マルチ)	PZ-M6□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P)
サンクス	透過型	CX-41□(P)
	反射型(ミラー・拡散)	CX-48□(P)/49□(P)/42□(P)

\*一部外形寸法が上記光電センサ寸法例と異なるものがありますが、取付ピッチは同寸となります。  
④ 光電センサ P2253~2258

BASE FOR SENSOR

HOLDER PIPES

# センサ取付用ベース/ホルダーパイプ


—コの字形タイプ—

CADデータフォルダ名: 30\_Sensors

■特長: センサなどを取付けたデバイス用支柱をプレートに後付けできます。



Type	材質	S表面処理	A付属品
KBSW	アルミ	白アルマイト	六角穴付ボルト 1本
KBSB		黒アルマイト	

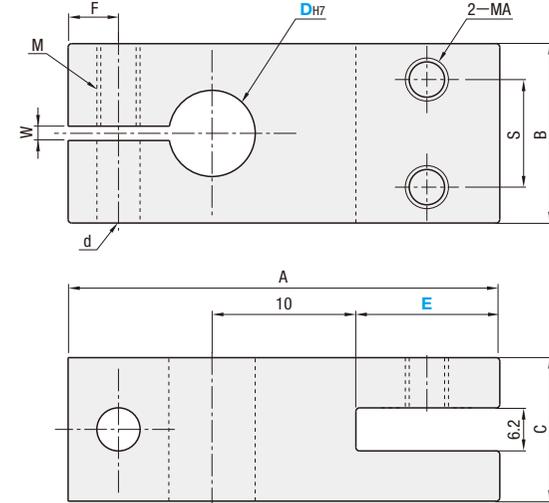

型式		E	A	B	C	F	S	W	M (並目)	d	MA (並目)	¥基準単価
KBSW KBSB	8	+0.015 0	15	45	20	15	8	7	M6	6.5	M4	1,420
			20	50		20	7					1,450
			15	45		20	7					1,520
	10	+0.018 0	15	45	25	22	7	10	M8	8.5	M6	1,780
			20	50		25	6					
			15	45		20	50					

① DH7公差はスリット加工前の公差です。  
② かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例: 型式 **KBSW12 - 20**

Price 価格


Delivery 出荷日: **3** 日目出荷

在庫情報: ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

③ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~12
値引率	5%	10%

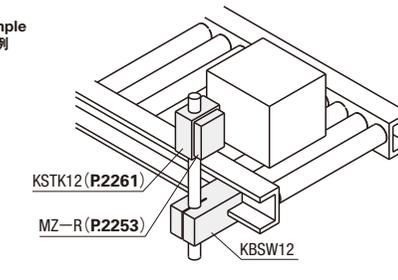

■特長: 光電センサや近接センサのホルダとしてご利用いただけます。

■ホルダーパイプ

HLPY

コードプロテクタ

④ コードプロテクタが付属します。

材質 SS400  
S表面処理 無電解ニッケルメッキ

型式		L		¥基準単価	
Type	H	L150	L250	L150	L250
HLPY	4.5	150	250	680	840
	5.5				

Order 注文例: 型式 **HLPY4.5 - 150**

Price 価格

Delivery 出荷日: **3** 日目出荷

在庫情報: 在庫品 翌日出荷 P.133

④ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%

30 センサ スイッチ 関連