


HOLDERS FOR PROXIMITY SENSOR DOG SHAFTS DOG SHAFT BRACKETS
近接センサ用ホルダ/ドグシャフト/ドグシャフトブラケット

2日目納期短縮
大口対応
BIG ORDER

CADデータフォルダ名: 30_Sensors



●特長: P.2279~P.2284のスイッチセンサ用レール アルミタイプ(No.4)と一緒にお使いいただけます。

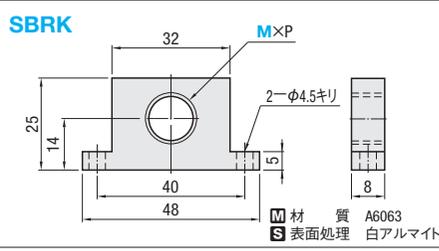

型式	Type	No.	M	M×P (細目)	¥基準単価	¥スライド単価
SBRK	4	8	12	8×1.0 12×1.0	1,100	870

Order 注文例
型式 M
SBRK4 - 8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

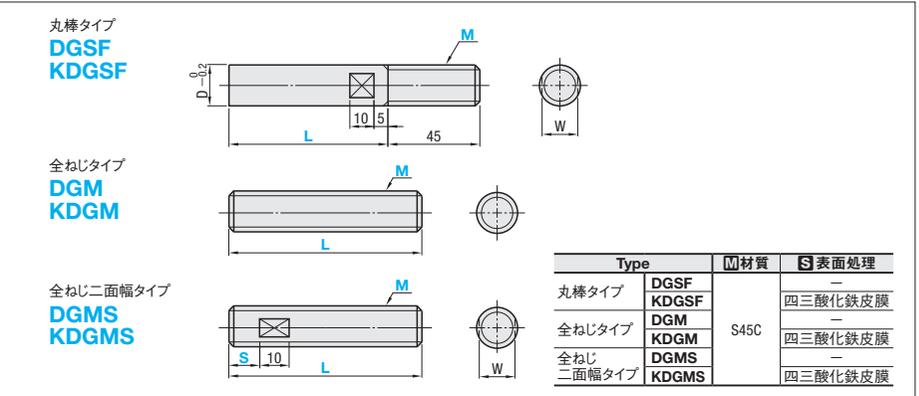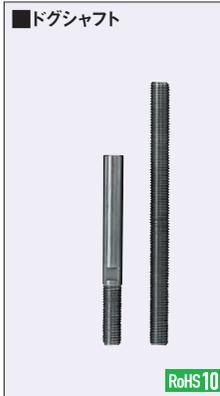

型式	M(並目)	L	D	W	DGFSF ¥基準単価				KDGSF ¥基準単価			
					指定5mm単位	L50~100	L105~200	L205~400	L405~600	L50~100	L105~200	L205~400
丸棒タイプ DGFSF KDGSF	10 12 16	50~500 50~600	10 12 16	8 10 12	580 640 680	600 680 770	730 820 990	760 880 1,070	660 760 860	740 830 1,020	900 1,000 1,310	1,000 1,190 1,600

型式	M(並目)	L	D	W	DGM ¥基準単価			KDGM ¥基準単価		
					指定5mm単位	L50~100	L105~200	L205~400	L50~100	L105~200
全ねじタイプ DGM KDGM	10 12 16	50~400	450 480 510	520 550 640	700 790 980	590 610 660	680 730 830	930 1,030 1,310		

型式	M(並目)	L	S	W	DGMS ¥基準単価			KDGM ¥基準単価		
					指定5mm単位	指定1mm単位	L50~100	L105~200	L205~400	L50~100
全ねじ二面幅タイプ DGMS KDGM	10 12 16	50~400	0≤S≤L-10	8 10 14	780 800 820	840 860 940	990 1,070 1,240	940 950 1,010	1,020 1,070 1,160	1,250 1,340 1,600


Order 注文例
型式 L - S
DGFSF10 - 150
DGMS16 - 300 - 100

Price 価格
数量区分
標準対応
小口 大口
数量 1~19 20~24 25~29 30~50 51~
割引率 標準価格 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常 +1日

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

注文締切
ストークA早割 翌日出荷 200円/1本 明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律200円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

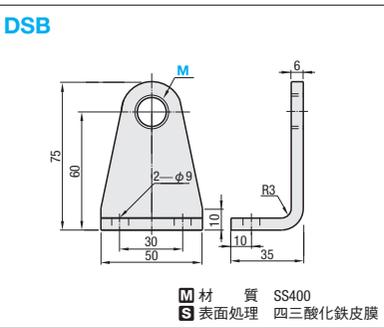

型式	Type	M(並目)	¥基準単価	¥スライド単価
DSB		10 12 16	900	860

Order 注文例
型式 DSB12

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例
DGM
DSG
DSB


DOGS FOR PROXIMITY SENSOR
近接センサ用ドグ
-止めねじタイプ・スリットタイプ-

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

リミットスイッチ用ドグ P.2295・2296



軸穴	Type	材質	S表面処理	A付属品
キリ穴円板型	DSS	S45C	四三酸化鉄皮膜	止めねじ2本
タップ穴円板型	DMG・DMGFS			止めねじ2本・黄銅ボール2個

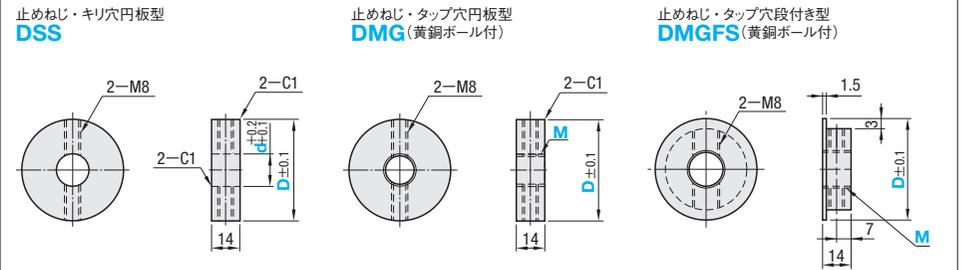

型式	Type	D	d	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~9コ	10~50	1~9コ	10~50
DSS		25 30 40 50	8 10 12 16	370	350	370	350
				420	400	500	480




型式	Type	D	M(並目)	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~9コ	10~50	1~9コ	10~50
DMG		25 30 40 50	8 10 12 16	400	380	400	380
				470	450	530	500

Order 注文例
型式 D - M
DSS 25 - 8


Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Type	材質	S表面処理	A付属品
DSG・DMS・DMSL	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本

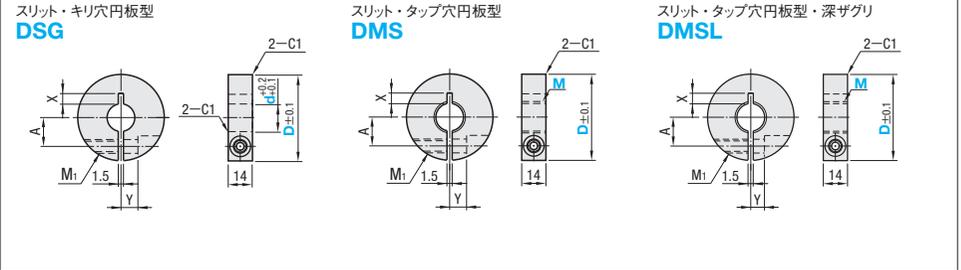

型式	Type	D	d	M1(並目)	A	X	Y	¥基準単価	
								1~9コ	10~50
DSG		30 40 50	10 12 16	M5 M6	9.0 14.0 16.5	6 7 10	6 8 10	670	640
								760	720
								840	800

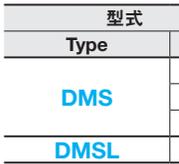

型式	Type	D	M(並目)	M1(並目)	A	X	Y	¥基準単価	
								1~9コ	10~50
DMS		30 40 50	10 12 16	M5 M6	9.0 14.0 16.5	6 7 10	6 8 10	670	640
								770	730
								870	830

Order 注文例
型式 D - M
DSG 40 - 16
DMS 30 - 10

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例
DSS
近接センサ (P.2265)

30
センサ
関連