


DIN RAILS
DINレール

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

■特長: ファイバセンサのアンプや制御板を取付けられるDINレールです。

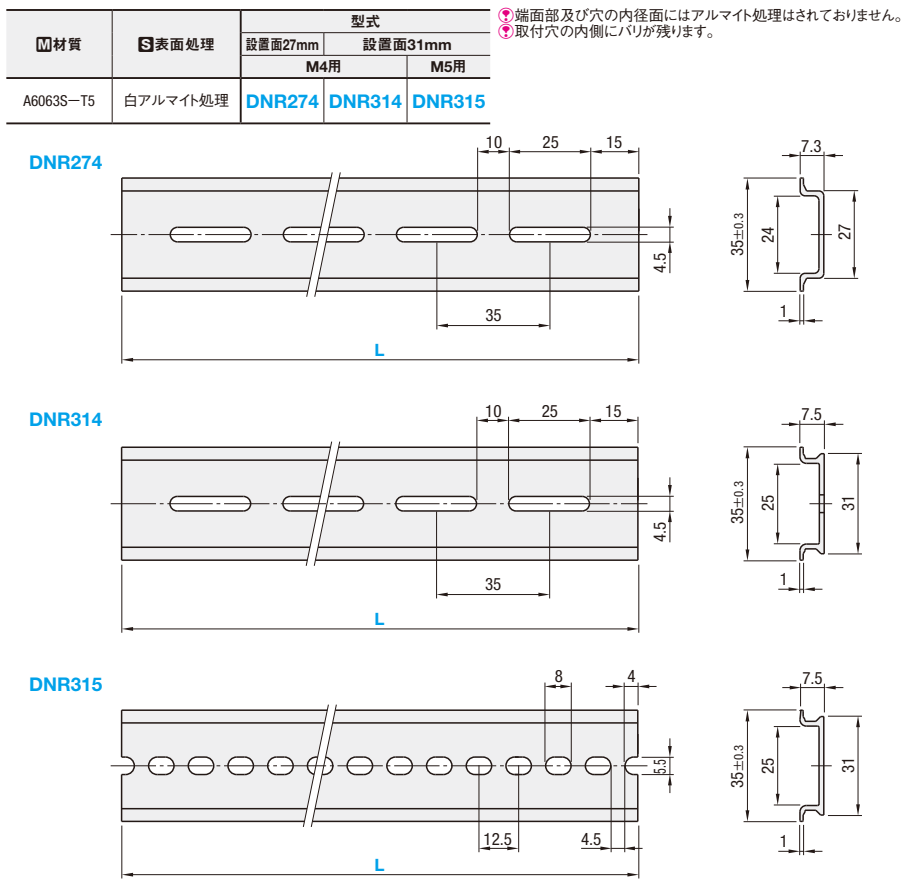


● L=100、150、200は任意の穴位置でカットされます。その為、各図面での端面からの寸法はL=1000のみで適用されます。

型式	L 選択	DNR274・314			DNR315	
		¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥スライド単価 30~50コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50コ
DNR274 DNR314 DNR315	100	400	240	180	170	150
	150	450	270	200	180	160
	200	500	300	220	200	180
	1000	900	330	240	210	190




Order 注文例
型式 - L
DNR274 - 150
DNR315 - 1000

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〻 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

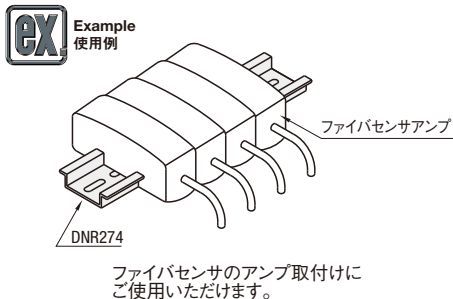

C RAILS FOR SENSOR STAYS
センサ用C型レール/簡易ステー/アースブロック

CADデータフォルダ名: 31_Sensors

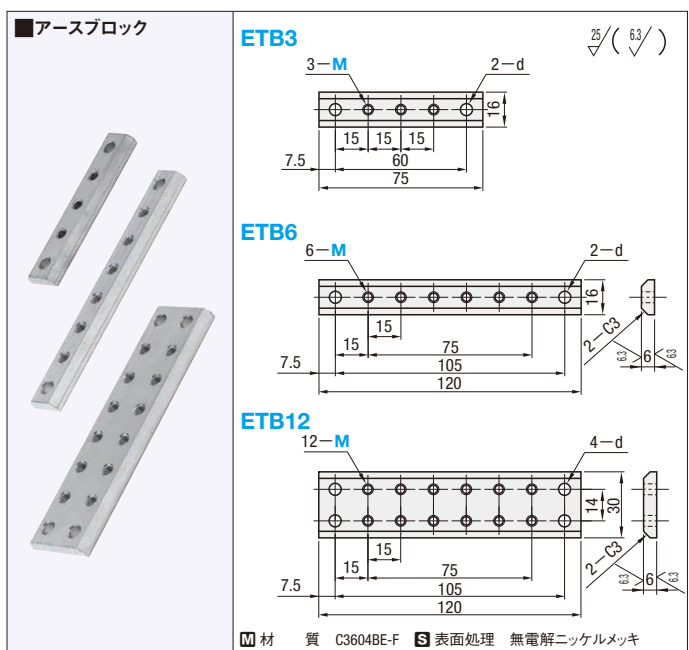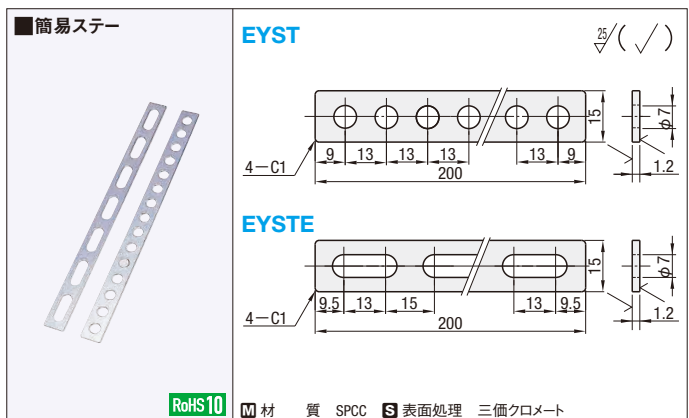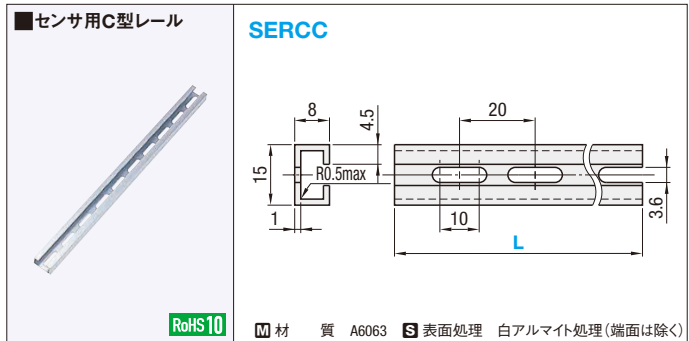

型式	L	¥基準単価 1~9本	¥スライド単価 10~
SERCC	200	1,070	1,020
	300	1,430	1,360
	500	2,000	1,900

Order 注文例
型式 - L
SERCC - 200

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〻 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	取付穴数	¥基準単価
EYST	15	314
EYSTE	7	

Order 注文例
型式
EYST


Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〻 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~19 20~34 35~100 101~
値引率 基準単価 5% 8% お見積り
出荷日 通常
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式	M	d	¥基準単価		
			ETB3	ETB6	ETB12
ETB3	4	4.5			
ETB6	5	5.5	630	840	1,730
ETB12	6	6.6			

Order 注文例
型式 - M
ETB3 - 4

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〻 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~19 20~34 35~100 101~
値引率 基準単価 5% 8% お見積り
出荷日 通常
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

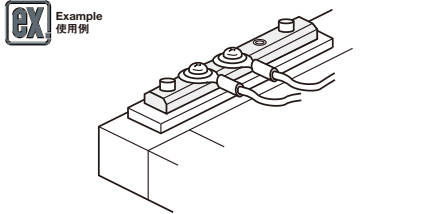

30
センサ
スイッチ
関連