



HEXAGONAL POSTS -INLAY TYPE-

六角支柱

一片端おねじ片端めねじインロー付 固定・指定

2日目納短縮
出荷

大口対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 31_Posts

■LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

Type		材質	表面処理
L寸固定	L寸指定		
NLSBK	NLSBKF	一般構造用鋼	—
LSBK	LSBKF		四三酸化鉄皮膜
PLSBK	PLSBKF	SUS304	無電解ニッケルメッキ
SLSBK	SLSBKF		—
ALSBK	ALSBKF	A2011-T8	白アルマイト
ABLSBK	ABLSBKF		黒アルマイト


公差表	
●一般構造用鋼・SUS304	
B	B寸公差
3を超え 6以下	0 -0.12
6を超え 10以下	0 -0.15
10を超え 18以下	0 -0.18
18を超え 30以下	0 -0.21
30を超え 50以下	0 -0.25

●A2011	
B	B寸公差
10以下	±0.10
10を超え 18以下	±0.18
18を超え 30以下	+0.12 -0.21

■白・黒アルマイト
おねじ推奨締付トルク表(N・m)

M	推奨トルク (0.5T系列)
3	0.315
4	0.75
5	1.5
6	2.6
8	6.2
10	12.2
12	21
16	53

◎推奨締付トルク(0.5T系列)の計算方法はWEBページをご確認ください。
◎有効かかり山数は3山以上の場合となります。

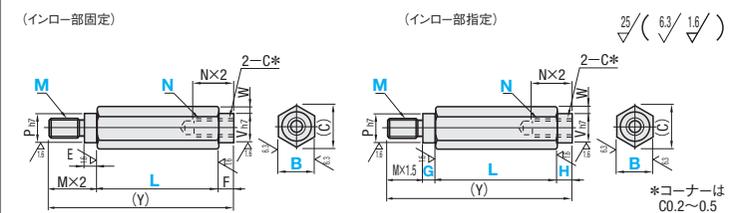

型式	Type	L	M (並目) おねじ選択	N (並目) めねじ選択	G	H	E	F	P	V	W (C)	
		指定0.5mm単位			指定1mm単位 ◎インロー指定のみ	指定1mm単位 ◎インロー指定のみ						
インロー部固定 一般構造用鋼	インロー部指定 一般構造用鋼	8	20.0~250.0	3 4 5	2~4	2~4	2	4	6	6	1	9.2
NLSBK	NLSBKF	10	20.0~350.0	3 4 5 6	2~5	2~5	2	5	8	8	1	11.5
LSBK	LSBKF	12	25.0~500.0(490.0)	4 5 6 8	2~6	2~6	3	6	10	10	1	13.9
PLSBK	PLSBKF	13	25.0~500.0(490.0)	4 5 6 8	2~6	2~6	3	6	10	10	1.5	15.0
SUS304	SUS304	14	30.0~600.0(488.5)	5 6 8 10	2~8	2~8	4	8	12	12	1	16.2
SLSBK	SLSBKF	17	30.0~600.0(488.5)	5 6 8 10	2~8	2~8	4	8	12	12	2.5	19.6
A2011	A2011	19	45.0~600.0(488.5)	5 6 8 10 12 16	2~10	2~10	5	10	16	16	1.5	21.9
ALSBK (B≤19)	ALSBKF (B≤19)	24	55.0~700.0	5 6 8 10 12 16 20	2~12	2~12	6	12	20	20	2	27.9
ABLSBK (B≤19, Y≤500)	ABLSBKF (B≤19, Y≤500)	27	55.0~800.0	5 6 8 10 12 16 20 24	2~16	2~16	7	16	24	24	1.5	31.2
		30	65.0~1000.0	5 6 8 10 12 16 20 24	2~16	2~16	8	16	28	28	1	34.6
		30W	65.0~1000.0	5 6 8 10 12 16 20 24	2~16	2~16	8	16	24	24	3	34.6
		32	65.0~1000.0	5 6 8 10 12 16 20 24	2~20	2~20	8	20	30	30	1	36.9
		32W	65.0~1000.0	5 6 8 10 12 16 20 24	2~20	2~20	8	20	24	24	4	36.9

◎黒アルマイトは全長(Y)500mmとなります。L寸の()は黒アルマイトに適用されます。

Order 注文例

型式 - L - M - N - G - H

(インロー部固定) NLSBK10 - 200 - M5 - N5

(インロー部指定) NLSBKF10 - 200 - M5 - N5 - G4 - H2

■L寸公差表

L寸	L寸公差
15 ≤ L ≤ 300	±0.1
300 < L ≤ 600	±0.3
600 < L ≤ 1000	±0.4

Delivery 出荷日

●下記以外

2 日目出荷


ご注文締切

ストーク A 早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄

ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

◎ストークA早割は1明細行当たり一律300円

◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

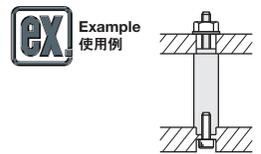

●白・黒アルマイト

5 日目出荷

ご注文締切

ストーク B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●下記以外

数量区分	標準対応								個別対応 大口
	小口	標準対応				大口			
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~300	301~500	501~600	601~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	23%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常								+1日

*インロー部指定は、右記価格表にプラス400円になります。 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎標準対応大口以上はストーク対応なし

数量区分	標準対応								個別対応 大口
	小口	標準対応				大口			
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~			
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	お見積り			
出荷日	通常								+5日目

*インロー部指定は右記価格表にプラス400円になります。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。標準対応大口以上はストーク対応なし

型式	Type	B	¥基準単価										
			最短L ~50	L50.5 ~100	L100.5 ~150	L150.5 ~200	L200.5 ~300	L300.5 ~400	L400.5 ~600	L600.5 ~800	L800.5 ~1000		
一般構造用鋼	8	1,090	1,130	1,160	1,200	1,230	—	—	—	—	—	—	—
	10	1,160	1,190	1,220	1,250	1,280	1,340	—	—	—	—	—	—
	12	1,200	1,240	1,270	1,300	1,330	1,400	1,470	—	—	—	—	—
	13	1,250	1,280	1,310	1,340	1,370	1,440	1,500	—	—	—	—	—
	14	1,310	1,360	1,410	1,460	1,510	1,610	1,710	—	—	—	—	—
	17	1,370	1,450	1,530	1,610	1,680	1,880	2,070	—	—	—	—	—
	19	1,520	1,600	1,680	1,760	1,830	2,040	2,250	—	—	—	—	—
	24	—	1,710	1,800	1,890	1,980	2,210	2,440	3,000	—	—	—	—
	27	—	1,850	1,990	2,130	2,260	2,610	2,950	3,680	—	—	—	—
	27W	—	1,850	1,990	2,130	2,260	2,610	2,950	3,680	—	—	—	—
	30	—	2,090	2,280	2,470	2,660	3,020	3,380	4,220	5,260	—	—	—
	30W	—	2,090	2,280	2,470	2,660	3,020	3,380	4,220	5,260	—	—	—
	32	—	2,370	2,600	2,830	3,060	3,470	3,870	4,840	6,050	—	—	—
	32W	—	2,370	2,600	2,830	3,060	3,470	3,870	4,840	6,050	—	—	—
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜	8	1,180	1,220	1,260	1,300	1,330	—	—	—	—	—	—	—
	10	1,250	1,290	1,320	1,360	1,390	1,450	—	—	—	—	—	—
	12	1,300	1,340	1,370	1,410	1,440	1,520	1,590	—	—	—	—	—
	13	1,350	1,390	1,420	1,450	1,480	1,550	1,620	—	—	—	—	—
	14	1,420	1,480	1,530	1,580	1,630	1,750	1,860	—	—	—	—	—
	17	1,480	1,570	1,650	1,740	1,820	2,040	2,250	—	—	—	—	—
	19	1,640	1,730	1,810	1,900	1,980	2,210	2,440	—	—	—	—	—
	24	—	1,910	2,050	2,190	2,330	2,650	2,970	3,780	—	—	—	—
	27	—	2,070	2,280	2,500	2,710	3,140	3,570	4,410	—	—	—	—
	27W	—	2,070	2,280	2,500	2,710	3,140	3,570	4,410	—	—	—	—
	30	—	2,330	2,600	2,870	3,140	3,650	4,150	5,150	6,390	—	—	—
	30W	—	2,330	2,600	2,870	3,140	3,650	4,150	5,150	6,390	—	—	—
	32	—	2,630	2,950	3,270	3,580	4,140	4,690	5,830	7,240	—	—	—
	32W	—	2,630	2,950	3,270	3,580	4,140	4,690	5,830	7,240	—	—	—
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ	8	1,330	1,380	1,420	1,460	1,500	—	—	—	—	—	—	—
	10	1,410	1,450	1,490	1,530	1,560	1,620	—	—	—	—	—	—
	12	1,460	1,500	1,540	1,580	1,610	1,690	1,770	—	—	—	—	—
	13	1,520	1,560	1,600	1,640	1,670	1,750	1,830	—	—	—	—	—
	14	1,600	1,700	1,790	1,890	1,980	2,170	2,360	—	—	—	—	—
	17	1,690	1,850	2,000	2,150	2,300	2,660	3,010	—	—	—	—	—
	19	1,860	2,050	2,230	2,410	2,590	2,990	3,380	—	—	—	—	—
	24	—	2,490	2,710	2,930	3,150	3,660	4,160	5,490	—	—	—	—
	27	—	2,800	3,120	3,440	3,760	4,410	5,050	6,350	—	—	—	—
	27W	—	2,800	3,120	3,440	3,760	4,410	5,050	6,350	—	—	—	—
	30	—	3,250	3,630	4,010	4,390	5,170	5,950	7,500	9,450	—	—	—
	30W	—	3,250	3,630	4,010	4,390	5,170	5,950	7,500	9,450	—	—	—
	32	—	3,670	4,120	4,570	5,010	5,870	6,730	8,480	10,680	—	—	—
	32W	—	3,670	4,120	4,570	5,010	5,870	6,730	8,480	10,680	—	—	—

Alteration 追加加工

型式 - L - M - N - G - H - (LKC・SC・NPC・NVC...etc.)

NLSBK10 - 200.1 - M5 - N5 - G2 - H2 - LKC - PKH7 - VKH7

Alterations	L寸公差変更	全長(L寸)精度変更	めねじ部有効長変更	V部インローカット	P部インローカット	インロー部径指定	インロー長さ変更
	Code	LKC	LVC	MD・ND	NVC	NPC	PKH VKH
Spec.	L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可 L寸 L寸公差 15 ≤ L ≤ 300 ±0.05 300 < L ≤ 600 ±0.10 600 < L ≤ 1000 ±0.15	複数注文時、各寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。 指定方法 LVC ◎L寸200かつ1明細行のご注文が20本以下の場合に適用 ◎黒アルマイトは適用不可	めねじ部の有効長をM(N)×3に変更します。 指定方法 MD6/ND6 (M≠MD・N≠NDに変更) ◎ND×4sL+FH	Mめねじ側のインロー部の加工を行いません。 指定方法 NVC ◎インロー部指定寸法はH2で指定してください。ただし、H実寸法は0となり、L寸法は指定寸法通りとなります。	Mめねじ側のPインロー部の加工を行いません。 指定方法 NPC ◎インロー部指定寸法はG2で指定してください。ただし、G実寸法は0となり、L寸法は指定寸法通りとなります。	インロー部径を指定できます。指定1mm単位 指定方法 PKH8 B/PKH・VKH B/PKH・VKH 10 7 19 15 12 8 9 24 19 13 8 9 27-27W 19~23 14 11 30-30W 24~27 17 11 32-32W 24~29 ◎B=8適用不可	インロー部長さを指定できます。指定0.5mm単位 指定方法 GLC15 HLC15 ◎2.5 ≤ GLC < Gmax×2.5 2.5 ≤ HLC < Hmax×2.5 ◎インロー固定は指定不可
¥/1Code	400	50	200	—300	—300	200	200

31 各種仕様オプション