

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ -ブラケット型ホールド部肉厚タイプ- -スタンダードタイプ-



●特長：ホールド部が肉厚の為、スタンダードタイプ(P.269)と比較して倒れ強さが向上します。 ●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■スタンダードタイプ



タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
スタンダード	STHRBN	STHSBN	STHCBN	一般構造用	四三酸化鉄皮膜
	STHRN	STHSN	STHCN	鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRN	SSTHSN	SSTHCN	SUS304	—
	SSTHRN	SSTHSN	SSTHCN	アルミ合金	—
	STHRNA	—	STHCNA	—	白アルマイト

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工を参照ください。


RoHS10

■丸フランジ

■角フランジ

■二面フランジ

●D8・10 ●D12~50

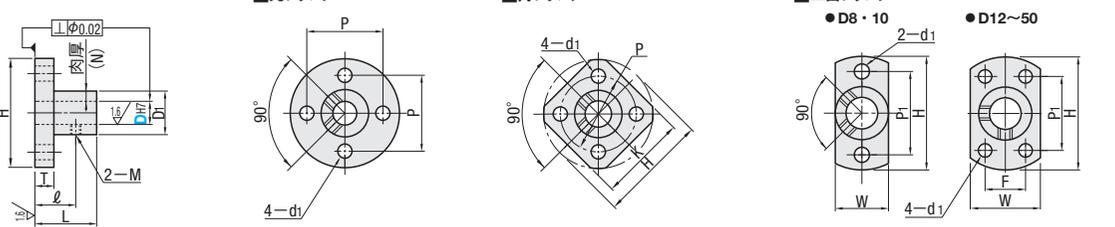

型式		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1
Type	DH7													
丸フランジ STHRBN STHRN SSTHRN (D寸*印のみ) STHRNA	8*	+0.015 0	16	15	32	5	10	M3	25	25	15	25	—	3.5
	10*	—	20	20	38	5	12	M3	30	30	20	30	—	4.5
	12*	—	24	22	40	—	15	—	32	32	25	28	16	—
	13	+0.018 0	26	24	42	—	16	—	34	34	27	28	—	—
	15	—	30	26	48	6	18	M4	38	38	29	32	18	—
	16*	—	32	28	50	—	19	—	40	39	32	33	22	—
	20*	—	35	63	—	8	20	M5	50	48	40	42	25	—
	25*	+0.021 0	40	68	—	—	23	—	55	53	45	45	30	6.6
	30*	—	45	73	—	10	24	M6	60	58	50	48	35	—
	35	—	55	89	—	—	27	—	72	70	61	58	42	—
	40	+0.025 0	70	104	—	—	30	M8	82	80	76	68	54	9
	50	—	80	114	—	12	—	—	97	90	86	73	64	—

◎白・黒アルマイト品はD寸*印のみの適用となります。

D	¥基準単価										
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ		
	STHRBN	STHRN	SSTHRN	STHRNA	STHSBN	STHSN	SSTHSN	STHCBN	STHCN	SSTHCN	STHCNA
8	1,210	1,340	1,500	1,320	1,390	1,550	2,390	1,370	1,520	1,790	1,560
10	1,340	1,520	1,580	1,440	1,550	1,710	2,470	1,520	1,680	1,850	1,740
12	1,450	1,610	1,930	1,720	1,640	1,820	2,510	1,610	1,770	2,210	1,950
13	1,570	1,740	2,090	—	1,780	1,970	2,720	1,740	1,920	2,390	—
15	1,630	1,810	2,520	—	1,970	2,180	3,060	1,900	2,120	2,920	—
16	1,740	1,930	2,690	1,980	2,100	2,320	3,260	2,030	2,260	3,110	2,490
20	1,970	2,180	3,950	2,770	2,290	2,530	4,510	2,220	2,390	4,250	2,800
25	2,110	2,340	4,510	2,860	2,450	2,710	5,460	2,420	2,680	5,090	2,860
30	2,390	2,640	4,960	2,980	2,850	3,160	5,910	2,770	3,080	5,660	3,040
35	2,780	3,260	6,430	—	3,520	4,060	7,650	3,460	3,940	7,480	—
40	3,260	3,680	8,370	—	4,360	4,880	9,680	4,280	4,770	—	—
50	3,870	4,490	9,980	—	4,990	5,650	11,420	4,890	5,540	11,240	—

Order 注文例

型式
STHRBN10
SF-SSTHSN8
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式 - (MB)
STHRBN8 - MB
STHCN20 - MB

3 日日出荷

◎3本以上で1明細行当たり一律540円
◎アルミ合金にはストック適用されません。

Alterations	六角穴付止めねじ付属
Code	MB
Spec.	六角穴付止めねじを付属します。外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。◎四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品(四三酸化鉄皮膜)◎上記以外はSUS品◎付属止めねじは2本となります。
¥/1Code	無料

Price 価格

●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ -ブラケット型ホールド部肉厚タイプ- -ガイドロングタイプ-



●特長：シャフトガイド部が長い為保持力が向上します。 ●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■ガイドロングタイプ



タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
ガイドロング	STHRBNL	STHSBNL	STHCBNL	一般構造用	四三酸化鉄皮膜
	STHRNL	STHSNL	STHCNL	鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRNL	SSTHSNL	SSTHCNL	SUS304	—
	SSTHRNL	SSTHSNL	SSTHCNL	アルミ合金	—
	—	—	—	—	白アルマイト


◎六角穴付止めねじの付属は追加加工を参照ください。

RoHS10

■丸フランジ

■角フランジ

■二面フランジ

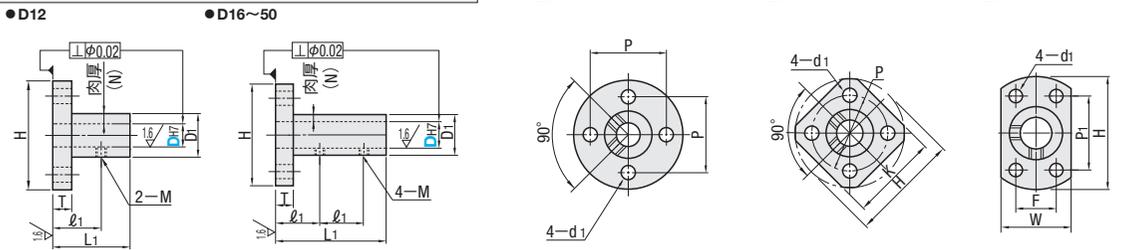

型式		ホールド部肉厚(N)	L1	D1	H	T	ℓ1	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1
Type	DH7													
丸フランジ STHRBNL STHRNL SSTHRNL	12	+0.018 0	5	30	22	40	6	15	32	32	25	28	16	4.5
	16	—	6	48	28	50	—	16	40	39	32	33	22	5.5
	20	—	—	—	35	63	—	—	50	48	40	42	25	—
	25	+0.021 0	7.5	57	40	68	8	19	55	53	45	45	30	6.6
	30	—	—	—	45	73	—	—	60	58	50	48	35	—
	35	—	—	—	55	89	—	—	72	70	61	58	42	—
	40	+0.025 0	10	75	70	104	10	25	87	80	76	68	54	9
	50	—	15	—	80	114	12	—	97	90	86	73	64	—

D	¥基準単価								
	丸フランジ			角フランジ			二面フランジ		
	STHRBNL	STHRNL	SSTHRNL	STHSBNL	STHSNL	SSTHSNL	STHCBNL	STHCNL	SSTHCNL
12	1,720	1,940	2,350	1,900	2,130	—	1,880	2,100	2,650
16	2,420	2,730	4,110	2,780	3,090	4,660	2,710	3,000	4,490
20	2,650	3,160	5,420	2,960	3,440	5,960	2,920	3,380	5,700
25	2,960	3,510	6,340	3,320	3,860	7,270	3,250	3,800	6,920
30	3,320	3,950	7,070	3,790	4,430	8,030	3,700	4,300	7,780
35	3,750	4,360	9,060	4,540	5,140	9,980	4,430	5,030	9,860
40	4,480	5,240	11,790	5,520	6,190	12,890	5,400	6,080	12,670
50	5,350	6,260	13,780	6,490	7,280	14,980	6,380	7,100	14,750

Order 注文例

型式
STHRBNL12
SF-SSTHSNL16
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式 - (MB)
STHRBN10 - MB
STHRBNL12 - MB

3 日日出荷

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	六角穴付止めねじ付属
Code	MB
Spec.	六角穴付止めねじを付属します。外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。◎四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品(四三酸化鉄皮膜)◎上記以外はSUS品◎D12は付属止めねじ2本、それ以外は4本となります。
¥/1Code	無料