



MINIATURE LINEAR GUIDES -SHORT BLOCK TYPE- ミニチュアリニアガイド —ノック穴付ショートブロック/軽予圧—

リニアガイド 総合情報サイト
大口相談はこちら





●特長：ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ



材質	MX (潤滑ユニット)の有無	L寸法	ブロック数
ステンレス鋼 56HRC~	無記入：無 -MX：有	寸法	1
		指定	2
		指定	1
		指定	2

耐熱温度：-20~80℃
●指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
SSEBSNL8-56(指定寸) ○
SSEBSNL8-55(指定寸) × ...SSEBSN8-55(寸法)にて
ご注文ください。

●表面処理
低温黒色クロムメッキ処理に対応しています。
特長、出荷日、価格、についてはP560

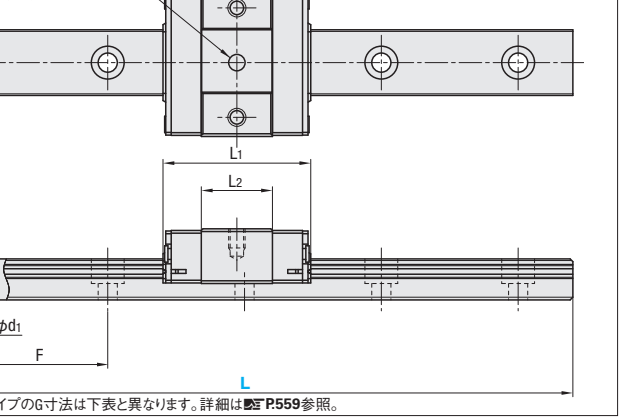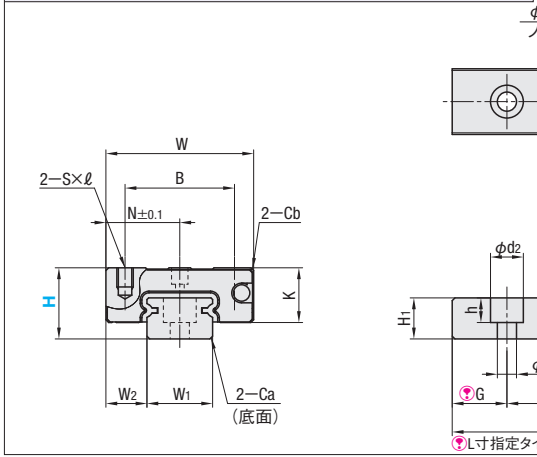

●使用上の注意
●ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。ブロックの取り扱いにはP553を参照ください。
●ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
●基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
●レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
●リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
●レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。




●付属品
●H8にはキャップボルト(M2×6)が付属します。
●その他
●リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンプレグリースPS2) 封入済み。
●寿命計算はP555参照
●MXタイプはリチウムコンプレックスグリース(JX日鉱日石エネルギー製タフリックスMP2)を封入済み。

型式	MXの有無	H	L	ブロック寸法			ノック穴寸法		ガイドレール寸法										
				W	L1	B	S×l	L2	K	Cb	N	(l1)	W1	W2	H1	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G
標準仕様 SSEBSN SSE2BSN SSEBSNL SSE2BSNL	-	8	40~310 (55)	17	19.6	12	M2×2.5	9.6	6.5	0.3	8.5	2	7	5	4.7	0.3	2.4×4.2×2.3	15	5
			35~275 (75)	20	22.9	15	M3×3	11.9	7.8	0.3	10	2.5	9	5.5	5.5	0.3	3.5×6×3.5	20	7.5
			45~970 (95)	27	27	20	M3×3.5	13	10	0.5	13.5	3	12	7.5	7.5	0.5	3.5×6×4.5	25	10
			70~990 (110)	32	32.7	25	M3×4	17.7	12	0.5	16	4	15	8.5	9.5	0.5	3.5×6×4.5	40	15

●()内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
●L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP559

H	基本定格荷重		静的許容モーメント			質量	
	C(動) kN	Co(静) kN	MA N・m	Mb N・m	Mc N・m	ブロック kg	ガイドレール kg/m
8	0.79	1.27	1.9	1.6	4.6	0.008	0.19
10	1.16	1.68	3.1	2.6	7.9	0.015	0.31
13	1.63	2.38	5.2	4.4	14.8	0.025	0.61
16	3.08	4.23	12.3	10.3	32.6	0.05	1.02

仕様	軽予圧 上級
高さHの寸法許容差	±20
高さHのペア相互差	15
幅W2の寸法許容差	±25
幅W2のペア相互差	20
A面に対するC面の走り平行度	P553
B面に対するD面の走り平行度	参照

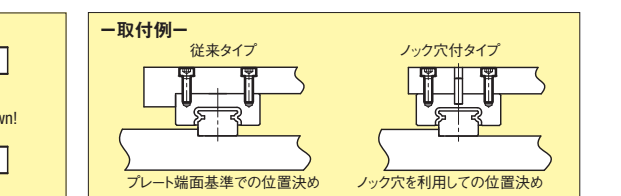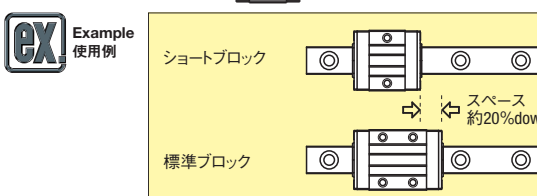 

●MX(潤滑ユニット)付き価格は、ブロック1個につきリニアガイド基準単価に+300円を加算した価格となります。
(例) SSE2BSN-MX10-95=7,620+600=8,220円

H	定寸 L	SSEBSN ¥基準単価	SSE2BSN
8	40	4,360	-
	55	4,530	6,590
	70	4,700	6,760
	85	4,890	6,940
	100	5,060	7,120
	115	5,250	7,300
	130	5,420	7,480
	145	5,610	7,670
	160	5,800	7,860
	175	5,990	8,050
	190	6,180	8,240
	205	6,370	8,430
	220	6,560	8,620
	235	6,750	8,810
	250	6,940	9,000
	265	7,130	9,190
10	280	7,320	9,380
	295	7,510	9,570
	310	7,700	9,760
	35	4,900	-
	55	4,900	-
	75	5,070	7,430
	95	5,260	7,620
	115	5,500	7,860
	135	5,710	8,080
	155	5,940	8,300
	175	6,210	8,570
	195	6,490	8,850
	215	6,770	9,140
	235	7,080	9,450
	255	7,410	9,770
	275	7,730	10,100
45	5,170	-	
70	5,170	-	
95	5,400	7,850	
120	5,630	8,080	
145	5,860	8,320	
170	6,090	8,550	
195	6,330	8,800	
220	6,580	9,040	
245	6,840	9,300	
270	7,130	9,590	
295	7,430	9,890	
320	7,670	10,100	
345	7,980	10,420	
370	8,440	10,860	
395	8,800	11,220	
420	9,220	11,650	
445	9,620	12,060	
470	9,980	12,420	
495	10,420	12,860	
520	10,820	13,260	
545	11,220	13,660	
570	11,620	14,060	
595	12,020	14,460	
620	12,420	14,860	
645	12,820	15,260	
670	13,220	15,660	
695	13,620	16,060	
720	14,020	16,460	
745	14,420	16,860	
770	14,820	17,260	
795	15,220	17,660	
820	15,620	18,060	
845	16,020	18,460	
870	16,420	18,860	
895	16,820	19,260	
920	17,220	19,660	
945	17,620	20,060	
970	18,020	20,460	
70	5,880	8,590	
110	5,880	8,870	
150	6,160	9,150	
190	6,460	9,500	
230	6,810	9,960	
270	7,260	10,510	
310	7,820	11,230	
350	8,260	11,970	
390	8,630	12,730	
430	8,970	13,510	
470	9,520	14,310	
510	10,020	15,130	
550	10,560	15,970	
590	11,270	16,840	
630	11,940	17,740	
670	12,630	18,670	
710	13,320	19,630	
750	14,010	20,620	
790	14,700	21,640	
830	15,390	22,690	
870	16,080	23,770	
910	16,770	24,880	
950	17,460	26,020	
990	18,150	27,190	

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~15 16~39 40~
値引率	基準単価	10% 10% 20%
出荷日	通常	+3日 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●注文例

型式 - L

SSE2BSN10 - 275 (潤滑ユニット付)
SSE2BSN-MX10 - 275 (Lタイプグリース入り)
SSE2BSN10L - 175 (Lタイプグリース入り)
SSE2BSN10G - 175 (Gタイプグリース入り)

●各種グリースに変更できます。
●出荷日・価格・性能についてはP559

●出荷日

5 日目出荷

●注文締切

●ストック B 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P134

●3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●ストック適用数量1~10本
●H寸8の145以上、H寸13の495以上、H寸16の710以上はストック適用不可

●L寸指定品

5 日目出荷 大口 出荷日 +3 日目出荷 数量 11~15

●ストック対応なし

●変更追加

型式 - L - (MC・RLC・LLC・B3・B4)

SSE2BSN16 - 430 - MC

5 日目出荷 ●ストック対応なし

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
タップ穴変更	MC	ガイドレール固定用ザグリ穴をタップ穴に変更 ●H寸8の131以上、H寸13の471以上、H寸16の711以上は適用不可	無料
端面レールカット	LLC	レールの端面を切断します。 指定方法 LLC H 切寸 L N 10 2.5 5 13 5 5 16 10	500
刻印側を手前(基準面を裏)として切断します。	RLC	●定寸タイプのみ適用 ●全長は切断分短くなります。 ●H寸8は適用不可 ●H寸10のL寸35 ●H寸13のL寸45は適用不可	500
3ブロック仕様	B3	1ブロックの商品にブロックを2個(3個)追加し、3ブロック(4ブロック)のセット品として出荷します。 ●L寸長さによる制限があります。 [選定最短レール長さ]を参照してください。 選定例：SSEBSN16-670-B4	下表参照
4ブロック仕様	B4		

●ブロック追加価格

H	B3: ¥/1Code		B4: ¥/1Code	
	標準	標準MX	標準	標準MX
8	3,990	-	5,980	-
10	4,220	5,120	6,330	7,530
13	4,660	5,560	6,990	8,190
16	4,950	5,850	7,430	8,630

●B3・B4指定時選定最短レール長さ

H	B3 (3ブロック)	B4 (4ブロック)
8	85	100
10	95	135
13	120	145
16	150	190

●リニアガイド用オプション部品

レール高さ調整部品	ブロック・レール固定部品
●リニアガイド用高さ調整ブロック	●リニアロック

●L寸指定(1mm単位)タイプ追加価格

H	¥基準単価	
	SSEBSNL	SSE2BSNL
8	800	800
10	900	900
13	1,000	1,000
16	1,100	1,100

●L寸指定(1mm単位)タイプ
指定したL寸よりも長く、最も近い定寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。
(例) SSEBSN13-246のとき
SSEBSN13-270(定寸タイプ) 7,130+1,000=8,130円