

規格追加  
赤文字表示

MINIATURE LINEAR GUIDES -WIDE RAIL WITH DOWEL HOLE-  
ミニチュアリニアガイド -ワイドレール-  
-ノック穴付標準ブロック/軽予圧-

リニアガイド 総合情報サイト ミスミリニアガイド 検索  
大口相談はこちら ミスミリニアガイド 大口 検索

価格改訂  
大口対応 BIG ORDER  
:スライド価格変更

CAD データフォルダ名: 08\_Linear\_Guides

類似品比較ポイント | ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ

ミスミオリジナル



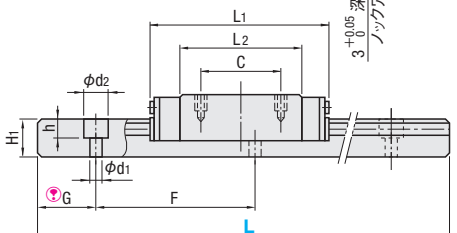


Table with columns: Material (材質), Hardness (硬度), Type (Type), MX (潤滑ユニット), L寸法 (L寸法), Block Count (ブロック数). Includes stainless steel and hardened steel options.

耐熱温度: -20~80°C  
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。  
SSEBWNL9-81 (指定寸) ○  
SSEBWNL9-80 (指定寸) × ... SSEBWN9-80 (指定寸)にてご注文ください。

表面処理  
低温黒色クロムメッキ処理に対応しています。  
特長、出荷日、価格、については P560

ブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロックとレールの単品販売はしていません。

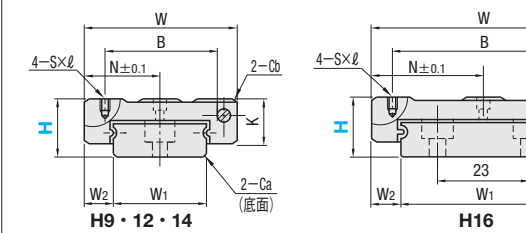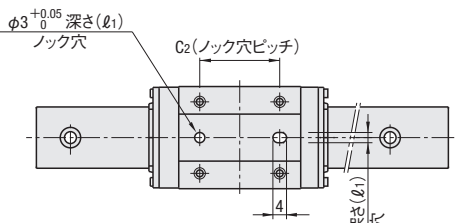

L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細は P559 参照。

■使用上の注意  
①ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。  
②ブロックの取り扱いには P553 を参照ください。  
③ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。  
④基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。  
⑤レールを彎き足して使用することは出来ません。  
⑥リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。  
レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。

Table with columns: Type, H, L, Block Dimensions (W, L1, B, C, Sxℓ, L2, K, Cb), Lock Hole Dimensions (N, C2, ℓ1, W1, W2, H1, Ca), Guide Rail Dimensions (Zaguri Hole, F, G). Includes sub-table for L寸指定タイプ.

Table with columns: H, C (動), Co (静), MA, Mb, Mc, Block Weight, Guide Rail Weight. Includes diagrams for MA, Mb, Mc forces.

Table with columns: Spec (仕様), Light Preload (軽予圧), Fine Preload (微すきま). Includes diagrams for base side and lock hole type.

Main price table with columns: H, L (寸), Base Price (SSEBWN, SSE2BWN, SSEBWNZ, SSE2BWNZ). Lists prices for various sizes from H=9 to H=16.

Price table with columns: Quantity (数量), Unit Price (単価), Price (価格). Includes quantity discounts and shipping info.

Order 注文例  
型式 - L  
SSEBWN12 - 200  
SSEBWN12L - 200 (Lタイプグリス入り)  
SSEBWN12G - 200 (Gタイプグリス入り)

Delivery 出荷日  
5 日日出荷

Stock B 3日日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P134  
③本以上で1明細行当たり一律2,160円  
④ストック適用数量1~10本  
⑤H寸9の320以上、H寸14の510以上、H寸16の710以上はストック適用不可

L寸指定品  
5 日日出荷 大 出荷日 +3 日日出荷 数量 11~15

Alteration 追加加工  
型式 - L - (MC・RLC・LLC・B3・B4)  
SSE2BWNL16 - 450 - MC  
5 日日出荷 ④ストック対応なし

Alterations table with columns: Alterations (タップ穴変更, 端面レールカット, 刻印側を事前), Code, Spec., ¥/1Code. Includes details for tapping holes and cutting.

Block addition price table with columns: H, B3, B4, H, B3, B4. Shows prices for different block configurations.

Linear guide optional parts table with columns: Position (位置), Part Name (部品名), Part Code (部品コード). Includes cranks and lock parts.

L寸指定 (1mm単位) タイプ追加価格 table with columns: H, Base Price (SSEBWNL, SSE2BWNL, SSEBWNLZ, SSE2BWNLZ). Shows additional costs for L-size specifications.

L寸指定 (1mm単位) タイプ  
指定したL寸よりも長く、最も近いL寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。  
(例) SSEBWNL14-234のとき  
SSEBWN14-270 (L寸タイプ) 9,970+1,500=11,470円

8 リニアガイド