

30度台形ねじ用ブロックナット

— トールブロックタイプ/ワイドブロックタイプ/無給油タイプ —



価格改訂
 □: 値下げ価格
 □: 新価格
 □: スライド値引率変更


CADデータフォルダ名: 11_Slide_Screws

ナットブラケット不要で使用可能です。設計時間、組立時間が短縮できます。

トールブロックタイプ



MTSBNR (右ねじ)
 MTSBNL (左ねじ)

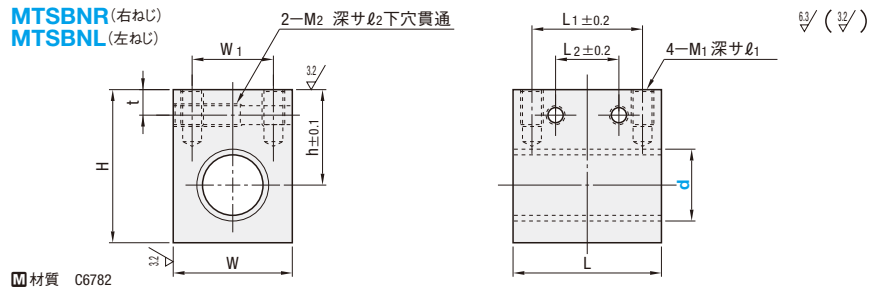

材質 C6782

型式 Type	ピッチ P	h	W	H	L	L1	L2	W1	M1	l1	M2	l2	t	動的許容推力 (kN)	質量 (g)	¥基準単価	
																MTSBNR	MTSBNL
右ねじ MTSBNR	10	2	20	20	30	24	16	—	12	M4	8	—	—	2.55	100	3,703	3,825
	12		20	20	30	24	16	—	12	M4	8	—	—	3.92	150	4,866	5,029
	14	3	23	22	34	30	21	9	13	M5	10	M5	15	4.90	140	4,958	5,121
	16		27	28	41	35	25	11	18	M5	10	M5	15	6.67	260	5,957	6,161
	18	4	29	32	45	40	30	16	22	M6	12	M6	18	8.72	380	7,446	7,691
	20		9.81	360	7,650	7,895											
22	5	30	36	48	50	40	20	26	M6	12	M6	18	7	12.36	580	8,487	8,762
25		14.22	540	8,630	8,915												
28	6	38	44	60	62	50	25	32	M8	16	M8	22	8	20.05	1050	10,272	10,608
32		22.81	970	10,578	10,925												

Order 注文例
 型式 MTSBNR28


Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

Price 価格
 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~15	16~30	31~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ワイドブロックタイプ 無給油タイプ

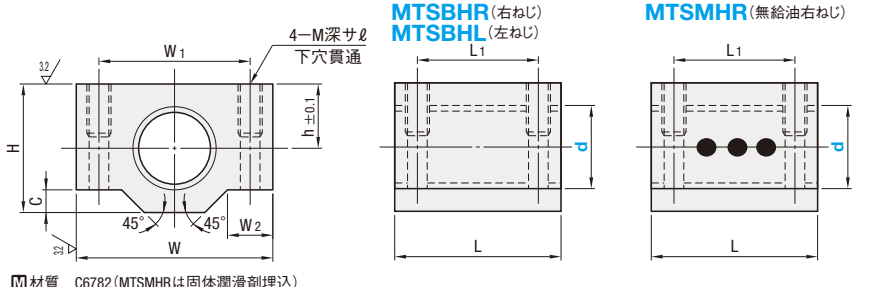

材質 C6782 (MTSMHRは固体潤滑剤埋込)

型式 Type	ピッチ P	h	W	H	L	L1	W1	W2	C	M	l	動的許容推力 (kN)	質量 (g)	¥基準単価		
														MTSBHR	MTSBHL	MTSMHR
右ねじ MTSBHR	*10	2	10	30	20	16	20	8	4	M4	8	2.55	87	3,581	5,886	
	*12	2	11	38	22	30	20	26	10	M5	10	3.92	147	4,162	7,202	
左ねじ MTSBHL	*11	3	11	38	22	30	20	26	10	M5	10	4.90	140	4,305	7,344	
	*14	3	14	44	28	35	24	32	10	M5	10	6.67	267	4,743	7,742	
無給油右ねじ MTSMHR	*18	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	8.72	375	5,335	—
	*20	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	9.81	357	5,794	9,741
無給油左ねじ MTSMHL	*22	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	12.36	670	8,303	—
	*25	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	14.22	629	8,456	15,963
MTSMHRは*のついたサイズのみ	*28	5	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	17.95	1041	9,935	—
	*32	6	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	21.08	970	10,241	19,156

無給油タイプの使用により、通常タイプよりもグリースの塗付量、塗付回数を減らすことができます。ご使用にあたっては初期なじみグリースの塗付を推奨します。


Order 注文例
 型式 MTSMHR20

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

Price 価格
 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~15	16~20	21~30
値引率	基準単価	5%	10%	18%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

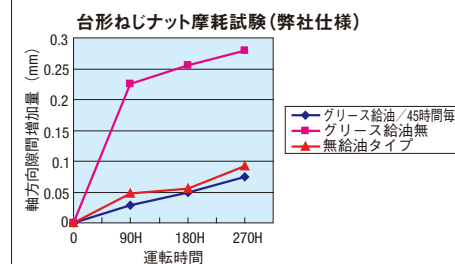

30度台形ねじ用無給油ナットの特長

ミスの無給油ナットは、右記摩耗試験より判断できますように、グリースを45時間毎に1回給油したものと同等の効果が得られます。初期なじみグリースを塗布した後は、無給油での運転が可能となります。特に、低速運転で使用時に高性能を発揮します。

試験条件: 試料 ねじ軸: MTSRW10-270
 ナット: MTSFR10・MTSMR10(無給油タイプ)
 積載荷重 220N 軸回転数 1500rpm

30度台形ねじ用ナットブラケット/ワイドブロックタイプ用スペーサ




価格改訂
 □: 値下げ価格
 □: 新価格
 □: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 11_Slide_Screws

30度台形ねじ用ナットブラケット



Type	材質	表面処理
DNBB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
DNBM		無電解ニッケルメッキ
DNBA	アルミ合金	アルマイト(白)

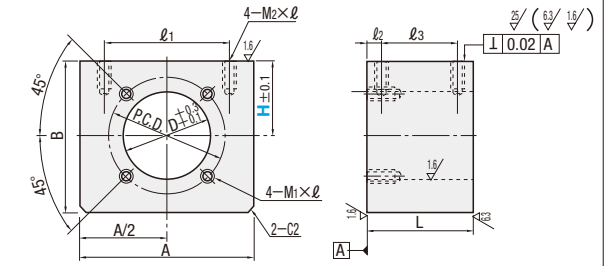

型式 Type	No.	H		A	B	P.C.D.	M1xL	D	l1	L	l2	l3	M2xL	適用ナット			¥基準単価		
		MTSFR, MTSFL	DNBB											DNBM	DNBA	MTSFR, MTSFL	DNBB	DNBM	DNBA
DNBB DNBM DNBA	264	20	25	30	40	40	H+20	26	M4x7	20	30	24	6	12	M4x8	10	1,470	1,690	1,650
	315	23	25	30	40	50	H+23	31	M5x7	22	35	30	14	18	M5x10	12・14	1,720	1,980	1,930
	386	27	30	35	50	60	H+27	38	28	45	34	18	16	16	1,970	2,270	2,210		
	426	29	30	35	40	65	H+29	42	M6x10	32	50	39	8	23	M6x12	18・20	2,210	2,540	2,480
	476	32	35	40	50	70	H+32	47	36	50	46	30	32	M6x12	22・25	2,460	2,830	2,800	
	588	40	45	50	60	80	H+40	58	44	60	48	30	30	M8x16	28・32	3,070	3,530	3,440	
	668	43	45	50	60	86	H+43	66	M8x12	52	65	52	36	36	M8x16	36	3,690	4,240	4,130
	7610	50	55	60	70	100	H+50	76	M10x14	58	75	60	40	40	M10x20	40	4,300	4,950	4,820
	8510	58	60	70	116	116	H+58	85	68	85	70	50	50	M10x20	50	4,800	5,400	5,100	

丸フランジタイプ台形ねじナット、角フランジタイプ台形ねじナットと組み合わせて使用ください。

Order 注文例
 型式 DNBB315 - H

Delivery 出荷日
 3 日日出荷
 ストックA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134
 *3本以上で1明細行当たり一律1,350円


Price 価格
 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~12	13~14	—
値引率	基準単価	5%	20%	お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
 型式 DNBB264 - H - HC22.5


Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
HC		H寸法変更 指定0.1mm単位 指定方法 HC22.5	800

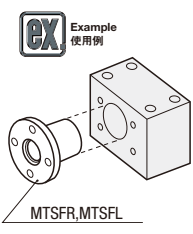

ワイドブロックタイプ用スペーサ

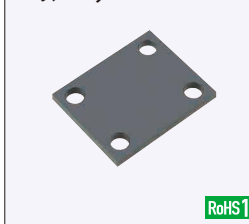

Type	材質	表面処理
MTKL	SS400	四三酸化鉄皮膜

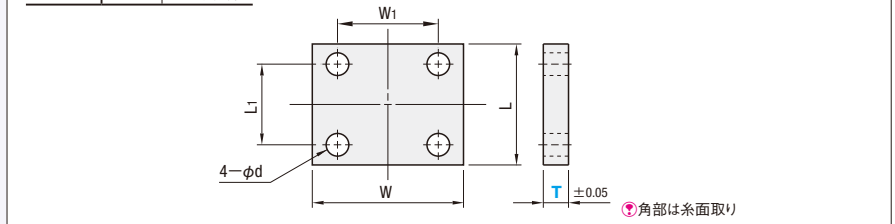

型式 Type	No.	T 指定0.1mm単位	適用台形ねじナット		W	L	W1	L1	d	¥基準単価			
			Type	内径d						T=2.5~2.9	T=3.0~4.9	T=5.0~6.9	T=7.0~9.0
MTKL	1	2.5~9.0	MTSBHR MTSMHR	10	30	24	20	16	4.5	1,650	1,660	1,690	1,750
	2			12・14	38	30	26	20	5.5	1,670	1,690	1,740	1,780
	3			16	44	35	32	24	6.5	1,680	1,720	1,770	1,830
	4			18・20	48	40	36	28	6.5	1,690	1,720	1,780	1,840
	5			22・25	62	50	46	34	9	1,750	1,810	1,860	1,960
	6			28・32	68	56	52	40	9	1,770	1,850	1,920	2,040

Order 注文例
 型式 MTKL2 - T


Delivery 出荷日
 3 日日出荷
 ストックA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134
 *3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格
 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~12	13~14	15~
値引率	基準単価	5%	20%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
 型式 MTKL

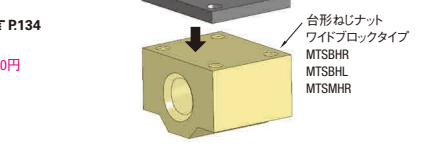

11 台形ねじ
すべりねじ