



HINGE PINS -NUT TYPE WITH FLANGE-

ヒンジピン
一ツバ付ナット止めタイプ

2日目納短縮


大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス

カタログ規格外品はこちら P.137 CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins



Table with columns: Type (L寸固定タイプ, L寸指定タイプ), 材質, 硬度, 表面処理, 付属品(1コ), 標準ナット, Uナット

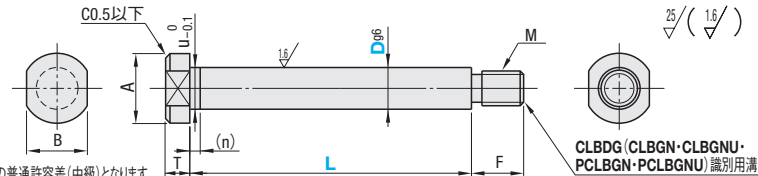

- ①寸は削り加工の普通許容差(中級)となります。
②寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
③Uナットの規格詳細は、P.278に掲載されています。
④CLBDGの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝があります。
⑤ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。

Table with columns: Type, D, L (選択), A, B, T, F, u, (n), M (並目), 付属ナット, 標準ナット, Uナット

Table with columns: Type, D, L (指定0.1mm単位), A, B, T, F, u, (n), M (並目), 付属ナット, 標準ナット, Uナット

④SCLBGHN・SCLBGHNUは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例: SCLBDG8 - 30, CLBGHN15 - 120.3, SF-SCLBGH15 - 120.3

Delivery 出荷日: 2日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格

Alteration 追加加工: CLBGHN15 - 120.3 - FC20 - MC10

Alterations table with columns: Alterations, Code, Spec, ¥/lCode

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

HINGE PINS -NUT TYPE WITH HEXAGONAL SOCKET HEAD-

ヒンジピン
一六角穴ツバ付ナット止めタイプ


大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス

カタログ規格外品はこちら P.137 CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins



Table with columns: Type (標準ナット, Uナット), 材質, 硬度, 表面処理, 付属品(1コ), 標準ナット, Uナット

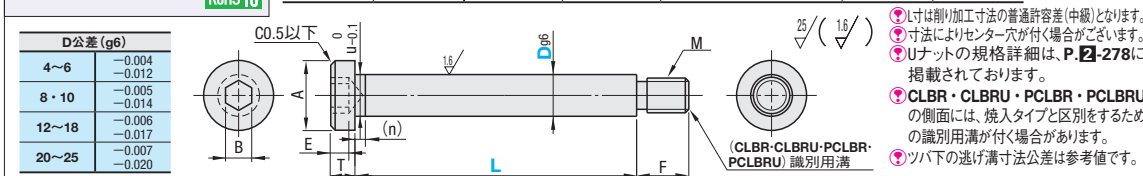

- ①寸は削り加工の普通許容差(中級)となります。
②寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
③Uナットの規格詳細は、P.278に掲載されています。
④CLBR・CLBRU・PCLBR・PCLBRUの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝が付く場合があります。
⑤ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。

Table with columns: 型式, D, L (指定0.1mm単位), A, T, F, B, E, u, (n), M (並目), 付属ナット

④SCLBRH・SCLBRHUは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例: CLBR15 - 120.3, SF-SCLBR15 - 120.3

Delivery 出荷日: 3日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格

Alteration 追加加工: CLBR10 - 50.5 - FC8

Table with columns: D, 標準ナット, 付属品, Uナット

Alteration 追加加工: CLBR10 - 50.5 - FC8

Alterations table with columns: Alterations, Code, Spec, ¥/lCode

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

Table with columns: 数量区分, 数量, 値引率, 出荷日

13 片持ちタイプは別途お問い合わせください