



PLATES WITH CASTERS

ADJUSTER PADS


プレート型キャスタ/アジャスタパッド

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■追加工を指定することで、後入れナット等に変更できます。



EX Example 使用例

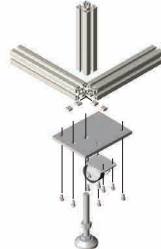

RoHS10

(キャスタ自在)

型式 Type	No.	M (並目)	対応 フレーム	キャスタ 許容荷重 kN (kgf)	アジャスタ パッド 許容荷重 kN (kgf)	質量 kg	構成部品						指定なし	¥追加加工合算単価		
							プレート	アジャスタ パッド	キャスタ 本体	取付ボルト 個数	フレーム取付 ボルト 個数	ナット 個数		SEP SEU (後入れナットに変更)	SSP SSU (スチレス後入れナットに変更)	
HAJCHP (スチール)	5	8	5シリーズ (20角)	0.6(61)	3.9(400)	0.55	HAJCS-8	NFJN8-100	HCHA8-60					1,210	1,270	—
		10		0.8(81)	4.3(440)	0.71	HAJCS-10	NFJN10-100	CTBMR60-10					1,230	1,290	—
		12		0.9(100)	4.9(500)	0.86	HAJCS-12	NFJN12-100	HCHA12-100					1,290	1,350	—
	2525	8	5シリーズ (25角)	0.6(61)	3.9(400)	0.55	HAJCS2525-8	NFJN8-100	HCHA8-60					2,000	2,060	—
		10		0.8(81)	4.3(440)	0.71	HAJCS2525-10	NFJN10-100	CTBMR60-10					2,020	2,080	—
		12		0.9(100)	4.9(500)	0.86	HAJCS2525-12	NFJN12-100	HCHA12-100					2,080	2,140	—
	54040	12	5シリーズ (40角)	4.9(500)	1.2	HAJCS4040-12	NFJN12-100							3,300	3,420	—
		16		5.9(600)	1.6	HAJCS4040-16	NFJN16-150							3,845	3,965	—
	6	12	6シリーズ (30角)	4.9(500)	0.9	HAJCS6-12	NFJN12-100	HCHA12-150						1,305	1,375	—
		16		1.6(170)	1.5	HAJCS6-16	FJFN16-150	HCHA16-170						2,420	2,490	—
	8	16	8シリーズ (40角)	1.4(150)	2.2	HAJCS8-16	FJFN16-150	CHJF50S	CBE6-12					3,625	3,705	—
		20*		2.9(300)	3.8	HAJCS8-20	FJFN20-150	CSHN-S75-H	CBE8-12					4,980	5,060	—
	5050	16	6シリーズ (50角)	1.4(150)	16.6(1700)	2.2	HAJCS5050-16	FJFN16-150	CHJF50S	CBE6-10				3,860	3,990	—
		20		2.9(300)	39.2(4000)	3.8	HAJCS5050-20	FJFN20-150	CSHN-S75-H	CBE8-12				5,200	5,330	—
	6060	16	6シリーズ (60角)	1.4(150)	16.6(1700)	1.9	HAJCS6060-16	FJFN16-150	CHJF50S	CBE6-10				3,985	4,115	—
		20		2.9(300)	39.2(4000)	3.4	HAJCS6060-20	FJFN20-150						5,420	5,550	—
	8080	16	8シリーズ (80角)	2.9(300)	16.6(1700)	2.7	HAJCS8080-16	FJFN16-150	CSHN-S75-H	CBE8-12				5,800	5,950	—
		20*		39.2(4000)	3.4	HAJCS8080-20	FJFN20-150							6,165	6,315	—
		24		6.0(610)	49.4(5000)	5.3	HAJCS8080-24	FJFN24-150	CKZJ75-H	CBE10-15				9,200	9,350	—
		30		8.0(816)	68.6(7000)	6.6	HAJCS8080-30	FJFN30-150	CKZJ80-N	CBE8-30				11,800	11,950	—
9090	16	8-45シリーズ (90角)	2.9(300)	16.6(1700)	3.1	HAJCS9090-16	FJFN16-150						5,570	5,720	—	
	20		39.2(4000)	3.9	HAJCS9090-20	FJFN20-150	CSHN-S75-H	CBE8-12					6,215	6,365	—	
	24*		6.0(610)	49.4(5000)	6.0	HAJCS9090-24	FJFN24-150	CKZJ75-H	CBE10-15				9,580	9,730	—	
	30		8.0(800)	68.6(7000)	7.3	HAJCS9090-30	FJFN30-150	CKZJ80-N	CBE8-30				12,500	12,650	—	
10010	16	8-45シリーズ (100角)	2.9(300)	16.6(1700)	3.4	HAJCS10010-16	FJFN16-150						6,260	6,410	—	
	20		39.2(4000)	4.4	HAJCS10010-20	FJFN20-150	CSHN-S75-H	CBE8-12					7,170	7,320	—	
	24*		6.0(610)	49.4(5000)	6.6	HAJCS10010-24	FJFN24-150	CKZJ75-H	CBE10-15				10,600	10,750	—	
	30		8.0(816)	68.6(7000)	8.1	HAJCS10010-30	FJFN30-150	CKZJ80-N	CBE8-12				13,600	13,750	—	
HAJCHPS (ステンレス)	5	8	5シリーズ (20角)	0.6(61)	3.9(400)	0.55	HAJPCS-8	NFJNS8-100	HCHA8-60					1,770	—	1,910
		10		0.8(81)	4.3(440)	0.71	HAJPCS-10	NFJNS10-100	CTBMR60-10					1,910	—	2,050
		12		0.9(100)	4.9(500)	0.86	HAJPCS-12	NFJNS12-100	HCHA12-100					2,350	—	2,490
	2525	8	5シリーズ (25角)	0.6(61)	3.9(400)	0.55	HAJPCS2525-8	NFJNS8-100	HCHA8-60					2,600	—	2,740
		10		0.8(81)	4.3(440)	0.71	HAJPCS2525-10	NFJNS10-100	CTBMR60-10					2,700	—	2,840
		12		0.9(100)	4.9(500)	0.86	HAJPCS2525-12	NFJNS12-100	HCHA12-100					3,220	—	3,360
	54040	12	5シリーズ (40角)	4.9(500)	1.2	HAJPCS4040-12	NFJNS12-100							4,260	—	4,540
		16		5.9(600)	1.6	HAJPCS4040-16	NFJNS16-150	CHJF50S	SCB6-8					4,550	—	4,830
	6	12	6シリーズ (30角)	4.9(500)	0.9	HAJPCS6-12	NFJNS12-100	HCHA12-150						2,300	—	2,460
		16		1.6(170)	1.5	HAJPCS6-16	NFJNS16-150	HCHA16-170						4,230	—	4,390
	8	16	8シリーズ (40角)	1.0(120)	5.9(600)	2.2	HAJPCS8-16	NFJNS16-150	CHJF50S	SCB6-12				5,290	—	5,450
		20*		2.2(250)	8.8(900)	3.8	HAJPCS8-20	NFJNS20-150	CSHNS-S75-H	SCB8-12				12,350	—	12,520
	5050	16	6シリーズ (50角)	1.0(120)	5.9(600)	2.2	HAJPCS5050-16	NFJNS16-150	CHJF50S	SCB6-10				5,220	—	5,540
		20		2.2(250)	8.8(900)	3.8	HAJPCS5050-20	NFJNS20-150	CSHNS-S75-H	SCB8-12				12,500	—	12,820
	6060	16	6シリーズ (60角)	1.0(120)	5.9(600)	1.9	HAJPCS6060-16	NFJNS16-150	CHJF50S	SCB6-10				4,930	—	5,250
		20		2.2(250)	8.8(900)	3.4	HAJPCS6060-20	NFJNS20-150						12,600	—	12,920
	8080	16	8シリーズ (80角)	2.2(250)	5.9(600)	2.7	HAJPCS8080-16	NFJNS16-150						11,750	—	12,090
		20*		8.8(900)	3.4	HAJPCS8080-20	NFJNS20-150							8,640	—	8,980
	9090	16	8-45シリーズ (90角)	2.2(250)	5.9(600)	3.1	HAJPCS9090-16	NFJNS16-150	CSHNS-S75-H	SCB8-12				12,000	—	12,340
		20		8.8(900)	3.9	HAJPCS9090-20	NFJNS20-150							9,380	—	9,720
10010	16	8-45シリーズ (100角)	2.2(250)	5.9(600)	3.4	HAJPCS10010-16	NFJNS16-150						13,260	—	13,600	
	20		8.8(900)	4.4	HAJPCS10010-20	NFJNS20-150							15,000	—	15,340	

*付の商品は、アルミフレーム溝底部と取付ボルトの接触を防止するため、ワッジャが付属します。



注文例

型式

追加工

HAJCHP8-16
HAJCHP9090-24 - SEP
HAJCHPS2525-8 - SSU

追加工を指定することで、後入れナット等に変更できます。
M指示が追加になりました。指示なき場合はMは既存寸M(青文字)となります。



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て)

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~8	9~20	21~
出荷日	基準価格	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。