

新商品


ALUMINUM FRAME STANDARD UNIT FOR OMRON MOBILE ROBOT LD SERIES(MISUMI ORIGINAL PRODUCT)

オムロンモバイルロボットLD60 / 90シリーズ対応アルミフレームユニット(ミスミオリジナル品)

価格改訂



■ : 値下げ価格
■ : 新価格
■ : スライド値引率変更

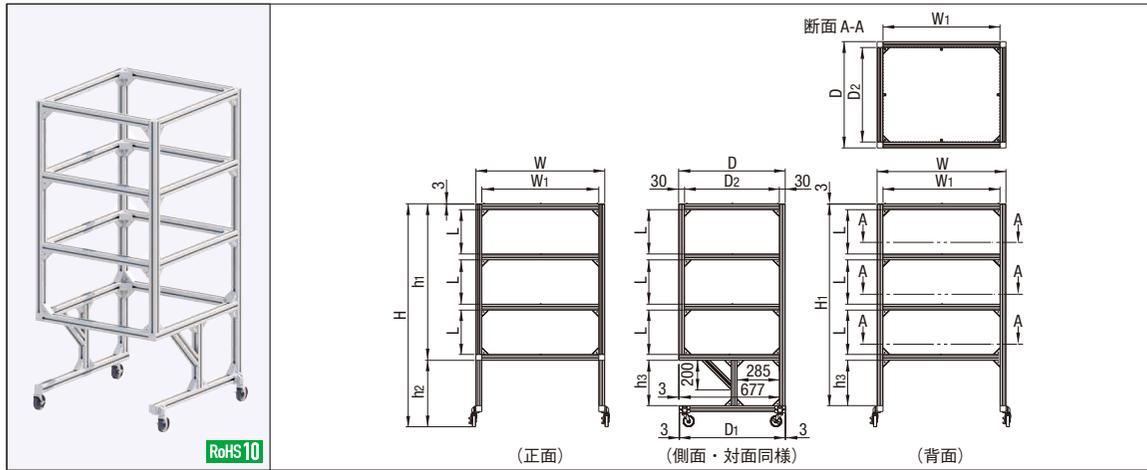

■使用上のご注意

- ①ミスミはオムロンモバイルロボットを販売しておりません。詳細はオムロン(株)公式サイトをご確認ください。URL [https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3664/]
- ②各棚に取付けるパネル、右ページの天板、接続シャフト、締結Lブラケット、ウレタンクッション、取付用アルミフレーム、適用ブラケットセットは別売りになりますのでご注意ください。
- ③お客様ご自身による本商品とロボットとの取付、加工、改造による不具合等に関して製品保証の対象外となっておりますので、ご注意ください。
- ④振動などによりボルトの緩みが発生するため、定期的にし締め作業を行ってください。
- ⑤棚1段あたりの目安均等荷重は30kgとなります。※3段合計は90kgです。最上部(天井)にパネルを取付けることは可能ですが、物を載せないようにしてください。
- ⑥組立出荷サービスにも対応しております。詳細は「ミスミアルミフレーム組立サービス」を検索してください。URL [https://jp.misumi-ec.com/special/alumiframe/se/]
- ⑦ウレタンクッションは使用環境により劣化しやすくなる場合がありますので、定期的に商品状態を確認し、交換を行ってください。

型式	No	使用フレーム	W	D	H	W1	D1	D2	H1	h1	h2	h3	L (棚高さ)	参考質量 (kg)	¥基準単価
LDU6	3030A	NEFS6-3030	650	700	1460	590	694	640	1324	1020	440	307	300	20	42,000
	3030B								1564	1260			380	21	
	3030C		1460	1020	300	22									
	3030D		1564	1260			380	23							

Order 注文例: 型式 Type - No LDU6 - 3030A
Delivery 出荷日: 4 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~9	大口 10~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■構成部品表


型式	使用フレーム	フレーム長さ/mm ※()内は追加加工型	数量	部品名	型式	数量
LDU6-3030A	NEFS6-3030	307	2	補強用フレームブラケット(ボルト・ナット付)	HFBL6-3030-200-SSP	2
		1324(-FL-LCP-AP342-BP672-CP1002)	2	突起付反転ブラケット	HBLFSN6-C	60
		987(-FL-LCP-AP342-BP672)	2	スクリュージョイント	HCLJ6	28
		694	1	ナット	HNTP6-6	120
		667(-RTP)	2	ボルト	SCB6-12	120
		640(-TPW)	6	フレームキャップ	HFCB6-3030-S	10
		590	1	キャスター	CMTWNS75A-R	4
		590(-TPW)	7	サイドキャスタ取付プレート	CPHAL12	4
		307	2	キャスタ用ボルトナット	CBM6-16 HNT1Z6-6 (ゆるみ防止タイプ)	16
		1564(-FL-LCP-AP422-BP832-CP1242)	2			
LDU6-3030B	NEFS6-3030	1227(-FL-LCP-AP422-BP832)	2			
		694	2			
		667(-RTP)	2			
		640(-TPW)	6			
		590	1			
		590(-TPW)	7			

■適用パネルサイズとパーツ一覧

パネルは多くの種類を用意しております。商品詳細はFA用メカニカル標準部品P2-959へご確認ください。

ユニット型式	適用アルミパネルサイズ(長さ×幅)	推奨アルミパネル型式	パネル取付用ねじ ※ブラケット接続用	パネルサポート	パネルサポート取付用ナット・ボルト	パネルサポート取付用ねじ
LDU6-3030A LDU6-3030B LDU6-3030C LDU6-3030D	638×588mm 788×638mm	PAAL8H-638-588-5.0-F308-G283-N5 PAAL8H-788-638-5.0-F383-G308-N5	HCBM5-8 ※パネル1枚につき4個	HCBM5-8 ※パネル1枚につき4個	HNTP6-6 SCB6-12 ※パネルサポート1個につき2個ずつ	HCBM5-10 ※パネル1枚につき4個


■天板プレート

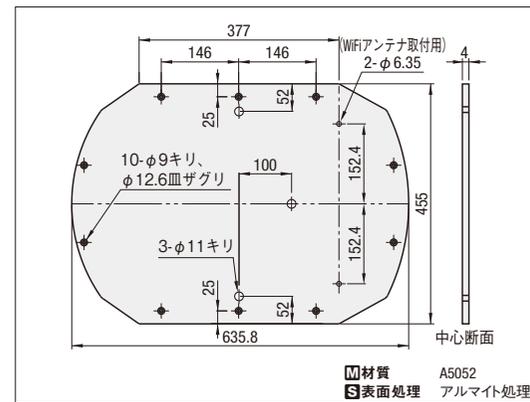

型式	¥基準単価
PLD-A635-B455	37,500


◎天板プレートの適用取付ねじ型は「SHFBS6-20」、必要数量は10個となります。※別売

■接続シャフト キリ穴付タイプ

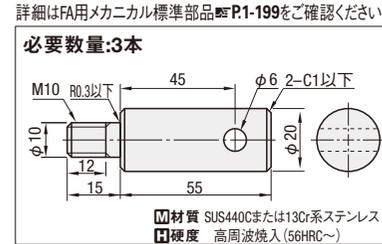


型式	¥基準単価
SSFHN20-55-F15-B12-P10-H45	1,850

■締結Lブラケット

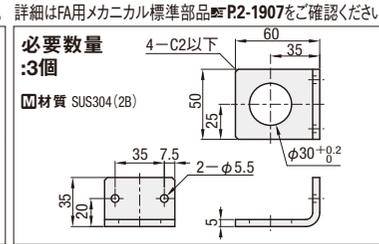

型式	¥基準単価
FALBS-SUD-T5-A60-B35-L50-H35-DA30-V35-S20-NA5	2,240

■ウレタンクッション

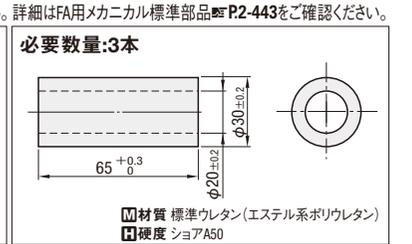

型式	¥基準単価
AXFL-D30-L65-V20-N	680

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

◎接続シャフト キリ穴付タイプ
 ストックA早期 翌日出荷 800円/1本
 ストックA 翌日出荷 800円/1本
 ◎ストックA早期は1明細行当たり一律300円
 ◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

◎締結Lブラケット
 ストックA 翌日出荷 500円/1本
 ◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Delivery 出荷日: 5 日目出荷


◎ウレタンクッション
 ストックB 3日日出荷 300円/1本
 ◎3本以上で1明細行当たり一律810円

■取付用アルミフレーム



ユニット型式	取付用アルミフレーム	適用ブラケットセット
LDU6-3030A LDU6-3030B	HFS6-3030-590 1本	HBLFSN6-SSP 2個
LDU6-3030C LDU6-3030D	HFS6-3030-790 1本	HBLFSN6-SSP 2個

Example 使用例

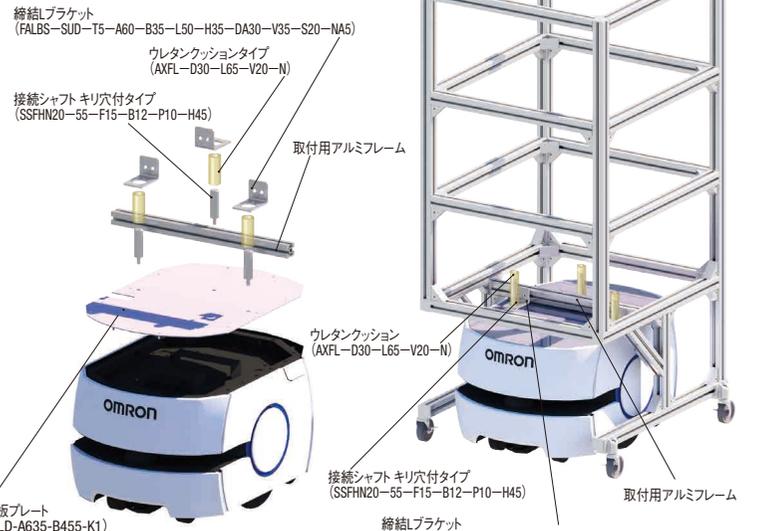

■取付イメージ図

■完成イメージ図