
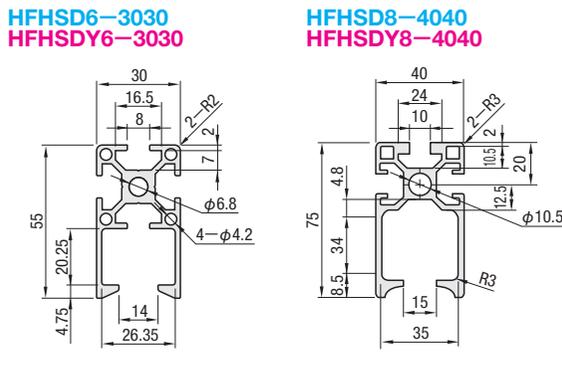


# 規格追加 赤文字表示 SAFETY FENCE SLIDING DOOR UNIT/PARTS FOR SLIDING DOOR 安全柵吊り引き戸用フレーム/吊り引き戸用ガイド

# 規格追加 赤文字表示 PARTS FOR SAFETY FENCE SLIDING DOOR UNIT 安全柵吊り引き戸用滑車

■黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

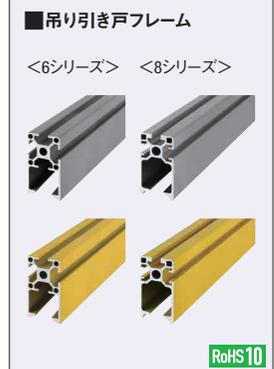

TYPE	材質	S表面処理
HFHSD6-3030	AGN01S-T5	アルマイト処理
HFHSDY6-3030	AGN01S-T5	焼付塗装(黄色)
HFHSD8-4040	A6063S-T5	アルマイト処理
HFHSDY8-4040	A6063S-T5	焼付塗装(黄色)

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満 1~80本	¥基準単価/m 300mm以上 1~80本
				ℓx	ℓy		
HFHSD6-3030	50~4000	1.26	467	5.17×10 <sup>4</sup>	12.44×10 <sup>4</sup>	480	1,600
HFHSDY6-3030	50~4000	1.26	467	5.17×10 <sup>4</sup>	12.44×10 <sup>4</sup>	560	1,700
HFHSD8-4040	50~4000	2.13	792	44.24×10 <sup>4</sup>	16.69×10 <sup>4</sup>	820	2,800
HFHSDY8-4040	50~4000	2.13	792	44.24×10 <sup>4</sup>	16.69×10 <sup>4</sup>	900	3,000

Price 価格 L=300未満の場合、長さに関わらず表中価格になります。  
ex: HFHSD6-3030-200=480円  
L=300以上の場合、右記計算をし価格を算出します。(単価/m×指定全長=販売単価)  
ex: HFHSD6-3030-1200  
1600×1.2m=1920円(1円単位は切り捨て)



Order 注文例 型式  - L

Delivery 出荷日 1 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~80	81~
出荷日	通常	お見積り

Alteration 追加加工 型式  - L  - (追加加工) Code   
●タップ加工  
2 日日出荷

Alternations		タップ穴あけ		
Code		LTP	RTP	TPW
Spec.		左端面にタップ	右端面にタップ	両端面にタップ
シリーズ	TYPE	タップ形状		
6	HFHSD6-3030 HFHSDY6-3030	M8深さ24 (並目)	180	180
8	HFHSD8-4040 HFHSDY8-4040	M12深さ36 (並目)	200	400

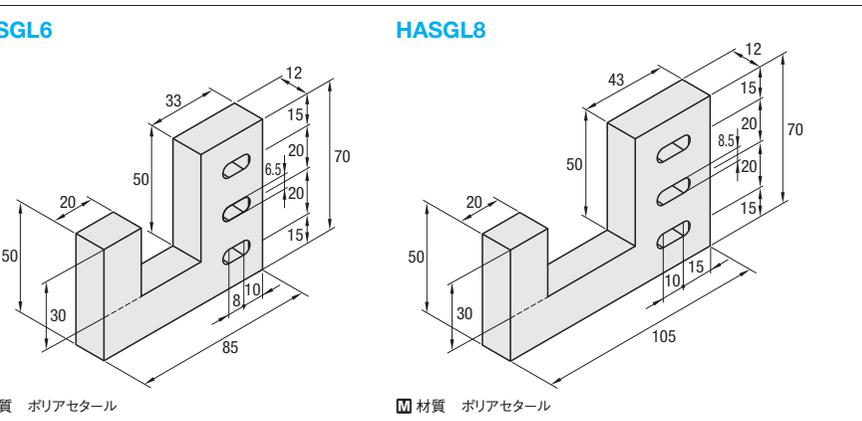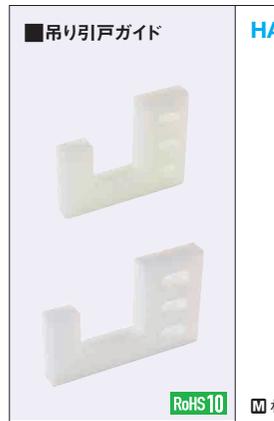

●扉のがたつき、前後への振れを抑えるための部品です。P2-011-2020



Order 注文例 型式

Delivery 出荷日 1 日日出荷

型式	¥基準単価	
	1~4コ	¥スライド単価
HASGL6	1,600	1,510
HASGL8	1,850	1,760

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

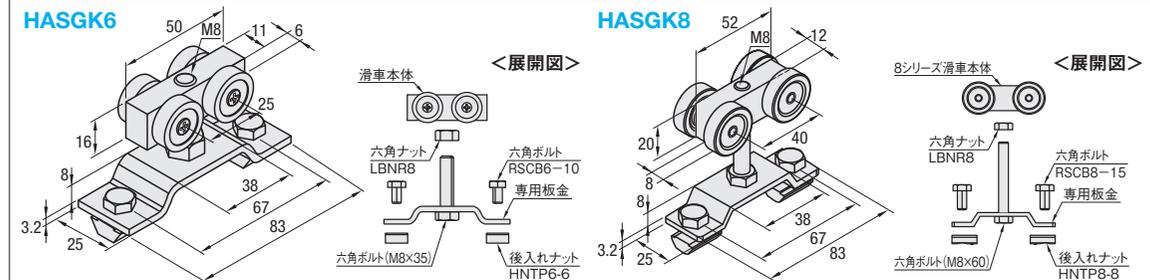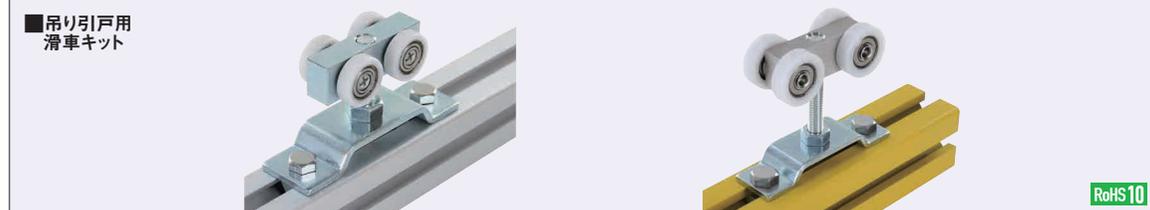

HASGK6部品	材質	S表面処理
滑車本体	SS400	三価クロメート
ベアリング	SUJ2	—
車輪	ポリアセタール	—
ねじ	S25C相当	—
板金	SPHC	—
ボルト(M8*35)	SCM435相当	三価クロメート
ナット(LBNR8)	SWCH相当	—
ボルト(RSCB6-10)	SUS304相当	—
ナット(HNTP6-6)	S10C相当	三価クロメート

安全柵を吊り下げた状態でも、高さを変更することができます。スナバを横から挿し込み、中央M8ボルトをご調整ください。

HASGK8部品	材質	S表面処理
滑車本体	SUS304	—
ベアリング	炭素鋼	—
車輪	ポリアセタール	—
シャフト	SUS304	—
板金	SPHC	—
ボルト(M8*60)	SCM435相当	三価クロメート
ナット(LBNR8)	SWCH相当	—
ボルト(RSCB8-15)	SUS304相当	—
ナット(HNTP8-8)	S10C相当	三価クロメート

安全柵を吊り下げた状態でも、高さを変更することができます。スナバを横から挿し込み、中央M8ボルトをご調整ください。

Order 注文例 型式

Delivery 出荷日 1 日日出荷

型式	目安許容荷重(N)	¥基準単価	¥スライド単価
HASGK6	100	2,670	2,530
HASGK8	200	3,200	3,050

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

■安全柵吊り引戸用フレーム/吊り引戸用滑車/吊り引戸用ガイド使用例 \*図は6シリーズのもの

