

新商品

CROSS RECESSED HEX UPSET SCREW WITH WASHERS 座金組込み十字穴付アップセットボルト


—単品販売—

CADデータフォルダ名: 34_Screws

- 特長
- 六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
 - 座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。



RoHS10

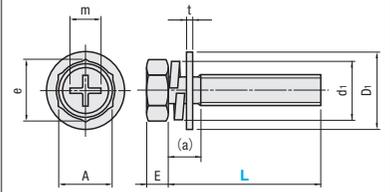

M×P 並目	ボルト本体							ばね座金	平座金		
	E	公差	A	公差	e	m (参考)	十字穴 番号	(a) 最大	d1 (最大)	D1	t
3×0.5	2.0	±0.1	5.5	0	6.40	3.5	3.0	5.5	8.0	0.5	
4×0.7	2.8	±0.1	7.0	0	8.10	4.0	2	4.4	7.0	10.0	0.8
5×0.8	3.5	±0.1	8.0	-0.2	9.20	4.8		5.4	8.5	12.0	
6×1.0	4.0	±0.15	10.0	0	11.50	6.2	3	6.9	11.5	13.0	1.0
8×1.25	5.5	±0.2	13.0	0	15.00	7.2		8.4	14.5	18.0	1.6
10×1.5	7.0	±0.2	17.0	-0.25	19.60	9.3	4	10.4	17.5	22.0	

ボルト	材質: SUS304相当 ねじ JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B1251 平座金 JIS B1256

- (a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
- 締付工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
- ステンレスなので耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近くの塩分環境下での使用には適しません。

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~19本	20~500本
USETS	3-5	40	30
	6	40	30
	8	40	30
	10	40	30
	12	40	30
	14	40	30
	15	40	30
	16	40	30
	20	40	30
	4-6	50	40
8	50	40	
10	50	40	
12	50	40	
14	50	40	
15	50	40	
16	50	40	
18	50	40	
20	50	40	
25	50	40	
30	50	40	
35	50	40	
40	50	40	
5-8	60	50	
10	60	50	
12	60	50	
14	60	50	
15	60	50	
16	60	50	
18	60	50	
20	60	50	
22	60	50	
25	60	50	
30	60	50	
35	60	50	
40	60	50	
45	60	50	
50	60	50	

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~19本	20~500本
USETS	6-8	140	110
	10	140	110
	12	140	110
	14	140	110
	15	140	110
	16	140	110
	18	140	110
	20	140	110
	22	140	110
	25	140	110
	30	140	110
	35	140	110
	40	140	110
	45	140	110
	50	140	110
	55	140	110
	60	140	110
	65	140	110
	70	140	110
	75	140	110
80	140	110	
85	140	110	
90	140	110	
100	140	110	
USETS	8-12	150	120
	14	150	120
	15	150	120
	16	150	120
	18	150	120
	20	150	120
	25	150	120
	30	150	120
	35	150	120
	40	150	120
45	150	120	
50	150	120	
USETS	10-20	230	200
	25	230	200
	30	230	200
	35	230	200
	40	230	200
	45	230	200
	50	230	200

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例

型式
USETS4-10
USETS5-12



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

新商品

HEXAGON HEAD BOLT WITH WASHERS 座金組込み六角ボルト


—六角トリーマ・単品販売—

CADデータフォルダ名: 34_Screws

- 特長
- 六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落しません。
 - 座金を入れる手間がなく、作業効率を上げることが可能です。



RoHS10

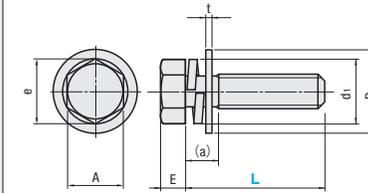

材質: SUS304相当
強度区分: A2-50

M×P	ボルト本体							ばね座金	平座金
	E	公差	A	公差	e	(a) (約)最大	d1 (最大)	D1	t
3×0.5	2.0	±0.1	5.5	0	6.40	3.0	5.5	8	0.5
4×0.7	2.8	±0.1	7.0	0	8.10	4.4	7.0	10	0.8
5×0.8	3.5	±0.15	8.0	-0.2	9.20	5.4	8.5	12	
6×1.0	4.0	±0.15	10.0	0	11.50	6.9	11.5	13	1.0
8×1.25	5.5	±0.2	13.0	0	15.00	8.4	14.5	18	1.6
10×1.5	7.0	±0.2	17.0	-0.25	19.60	10.4	17.5	22	
12×1.75	8.0	±0.2	19.0	0	21.90	12.5	20.5	26	2.3
16×2.0	10.0	±0.35	24.0	-0.35	27.70	16.5	26.5	32	2.6
20×2.5	13.0	±0.35	30.0	0	34.60	21.0	33.8	40	3.0

(a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
ステンレスですので、耐食性に優れておりますが、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~19本	20~500本
XSETS	3-6	60	40
	8	60	40
	10	60	40
	12	60	40
	14	60	40
	15	60	40
	16	60	40
	18	60	40
	20	60	40
	25	60	40
30	60	40	
4-6	70	50	
8	70	50	
10	70	50	
12	70	50	
14	70	50	
15	70	50	
16	70	50	
18	70	50	
20	70	50	
25	70	50	
30	70	50	
35	70	50	
40	70	50	
50	70	50	
5-8	80	60	
10	80	60	
12	80	60	
14	80	60	
15	80	60	
16	80	60	
18	80	60	
20	80	60	
25	80	60	
30	80	60	
35	80	60	
40	80	60	
45	80	60	
50	80	60	
55	80	60	
60	80	60	

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~19本	20~500本
XSETS	6-10	100	70
	12	100	70
	14	100	70
	15	100	70
	16	100	70
	18	100	70
	20	100	70
	22	100	70
	25	100	70
	30	100	70
40	100	70	
45	100	70	
50	100	70	
55	100	70	
60	100	70	
65	100	70	
70	100	70	
75	100	70	
80	100	70	
XSETS	8-12	160	130
	14	160	130
	15	160	130
	16	160	130
	18	160	130
	20	160	130
	22	160	130
	25	160	130
	30	160	130
	35	160	130
40	160	130	
45	160	130	
50	160	130	
55	160	130	
60	160	130	
65	160	130	
70	160	130	
75	160	130	
80	160	130	
85	160	130	
90	160	130	
100	160	130	

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~19本	20~500本
XSETS	10-15	210	180
	16	210	180
	18	210	180
	20	210	180
	22	210	180
	25	210	180
	28	210	180
	30	210	180
	35	210	180
	40	210	180
45	210	180	
50	210	180	
55	210	180	
60	210	180	
65	210	180	
70	210	180	
75	210	180	
80	210	180	
100	210	180	
XSETS	12-20	460	380
	25	460	380
	30	460	380
	35	460	380
	40	460	380
	45	460	380
	50	460	380
	55	460	380
	60	460	380
	65	460	380
70	460	380	
75	460	380	
XSETS	16-25	530	470
	30	530	470
	35	530	470
	40	530	470
	45	530	470
	50	530	470
	20-40	1,380	1,240
	45	1,380	1,240
	50	1,380	1,240
	60	1,380	1,240
70	1,380	1,240	



Order 注文例

型式
XSETS6-20
XSETS8-25



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34
ナット・座金