


FENCE NETS


フェンスネット

—編込タイプ—

■編込タイプ

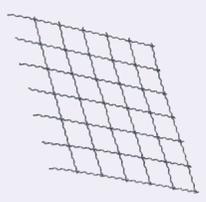

NETSU

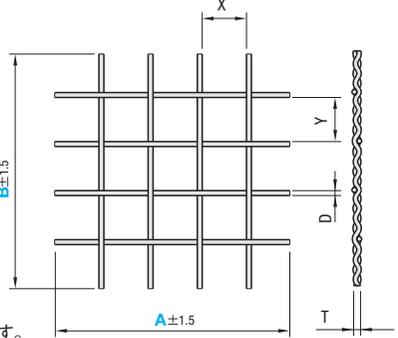

Ⓢ A ≥ B
 Ⓢ 交互に編みこまれています。交点は溶接されていません。
 ⚠ 注意 切断面は鋭利になっていますので、取扱いに注意してください。

Type	材質	適用
NETSU	SUS304	編み込み

型式		指定1mm単位		T	X	Y	D
Type	No.	A	B				
NETSU	2.5-30	100~1000	100~1000	4.8	30	30	2.5
	3-30			5.8			3.0

Order 注文例 **型式** - **A** - **B**
 NETSU2.5-30 - A400 - B250

Delivery 出荷日 **5** 日目出荷

Price 価格


■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	
	小口	大口
数量	1~20	21~
値引率	基準単価	お見積り
出荷日	通常	


Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	A	¥基準単価								
		B								
		100~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000
NETSU 2.5-30	100~200	4,140	—	—	—	—	—	—	—	—
	201~300	4,210	4,570	—	—	—	—	—	—	—
	301~400	4,280	4,650	5,000	—	—	—	—	—	—
	401~500	4,350	4,720	5,080	5,430	—	—	—	—	—
	501~600	4,420	4,800	5,160	5,510	6,000	—	—	—	—
	601~700	4,500	4,880	5,250	5,600	6,100	6,430	—	—	—
	701~800	4,580	4,960	5,340	5,700	6,200	6,530	6,850	—	—
	801~900	4,660	5,050	5,430	5,800	6,300	6,640	6,970	7,430	—
901~1000	4,750	5,140	5,530	5,900	6,400	6,750	7,080	7,550	7,860	
NETSU 3-30	100~200	4,430	—	—	—	—	—	—	—	—
	201~300	4,500	5,000	—	—	—	—	—	—	—
	301~400	4,580	5,080	5,710	—	—	—	—	—	—
	401~500	4,650	5,160	5,810	6,290	—	—	—	—	—
	501~600	4,730	5,250	5,900	6,390	7,000	—	—	—	—
	601~700	4,810	5,340	6,000	6,490	7,110	7,570	—	—	—
	701~800	4,890	5,430	6,100	6,600	7,230	7,690	8,280	—	—
	801~900	4,980	5,530	6,210	6,710	7,350	7,820	8,420	8,860	—
901~1000	5,070	5,630	6,310	6,830	7,470	7,950	8,550	9,000	9,570	


Example 使用例

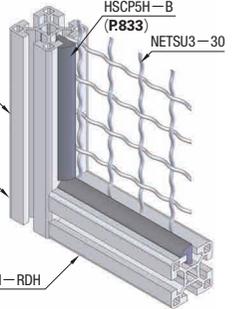

HSCP5H-B (P833)
NETSU3-30

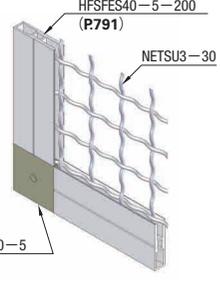

HSFES40-5-200 (P791)
NETSU3-30

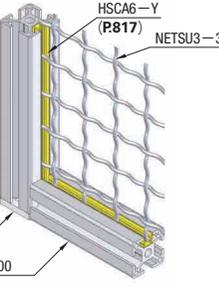

HSCA6-Y (P817)
NETSU3-30

HFS8-4040-200-LCH-RCH (P675、P654 解説)

シングルジョイント接続 (ナロータイプ HSJNS8) (P705、P654 解説)

HFS8-4040-200-LDH-RDH (P675、P654 解説)

HFSJD40-5 (P792)

HBLBCA6 (P643)

HFS6-3030-200 (P615)

44 カバーパネル
天板