

# 新商品 SAFETY FENCE SLIDE DOOR UNIT

## 安全柵 開き戸ユニット

—低ハイトタイプ、上下同パネルタイプ、上下別パネルタイプ—

安全柵ユニットの価格はミスマカタログ上のWOSにてご確認をお願いします  
 特長：ユニット型番で製作に必要な部品をまとめて発送いたします。  
 黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

■低ハイトタイプ

部材出荷	シルバー	HFUAHL	HFUAHR
	黄色	HFUAHLY	HFUAHRY
組立出荷	シルバー	K-HFUAHL	K-HFUAHR
	黄色	K-HFUAHLY	K-HFUAHRY

①本製品は図中央の扉部分のみのユニットです。図の左右に記載のある安全柵は付属しません。  
 ②型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。  
 ③組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付けはお客様にて行うものとなります。  
 ④フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてP.989。

2(蝶番クリアランス) 5(開閉部のすき間)  
 (図は左開き用)

RoHS 10

型式		選択		W (幅) 指定 1mm単位	D (高さ) 指定 1mm単位	L 扉幅寸法	フレーム 角数	構成部品			
Type	シリーズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)					フェンスネット パネル	(A) 開き戸 フレーム	本体締結部品 ボルト 数量	
左開き HFUAHL (シルバータイプ)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ペット3mm透明)	300 ~ 1000	500 ~ 1030	W-7	30	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030	SCB8-40	4
右開き HFUAHR (シルバータイプ)	8	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)				40	フェンスネットシルバー (FENM)	HFFS8-4040	SCB12-60	4
左開き K-HFUAHL (シルバータイプ組立出荷)	6	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)				30	樹脂パネル	HFFSY6-3030	SCB8-40	4
右開き K-HFUAHR (シルバータイプ)	8	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)				40	樹脂パネル	HFFSY8-4040	SCB12-60	4

④付属アクセサリの詳細は開き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-061-2019

■上下同パネルタイプ

部材出荷	シルバー	HFUBHL	HFUBHR
	黄色	HFUBHLY	HFUBHRY
組立出荷	シルバー	K-HFUBHL	K-HFUBHR
	黄色	K-HFUBHLY	K-HFUBHRY

①本製品は図中央の扉部分のみのユニットです。図の左右に記載のある安全柵は付属しません。  
 ②型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。  
 ③組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付けはお客様にてお願いします。  
 ④フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてP.989。

2(蝶番クリアランス) 5(開閉部のすき間)  
 (図は左開き用)

RoHS 10

型式		選択		W (扉設置部 開口寸法) 指定 1mm単位	D (扉部高さ) 指定 1mm単位	L 扉幅寸法	フレーム 角数	構成部品			
Type	シリーズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)					フェンスネット パネル	(A) 開き戸 フレーム	本体締結部品 ボルト 数量	
左開き HFUBHL (シルバータイプ)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ペット3mm透明)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	W-7	30	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030	SCB8-40	6
右開き HFUBHR (シルバータイプ)	8	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)				40	フェンスネットシルバー (FENM)	HFFS8-4040	SCB12-60	6
左開き K-HFUBHL (シルバータイプ組立出荷)	6	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)				30	樹脂パネル	HFFSY6-3030	SCB8-40	6
右開き K-HFUBHR (シルバータイプ)	8	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)				40	樹脂パネル	HFFSY8-4040	SCB12-60	6

④付属アクセサリの詳細は開き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-061-2019

Order 注文例  
 型式 HFUAHL6 - フェンスネットパネル 50B - W700 - D800  
 K-HFUBHR6 - PET3 - W800 - D1650

■上下別パネルタイプ

部材出荷	シルバー	HFUCHL	HFUCHR
	黄色	HFUCHLY	HFUCHRY
組立出荷	シルバー	K-HFUCHL	K-HFUCHR
	黄色	K-HFUCHLY	K-HFUCHRY

①本製品は図中央の扉部分のみのユニットです。図の左右に記載のある安全柵は付属しません。  
 ②型式に「K-」のないユニットの組み立てはお客様にて行うものとなります。  
 ③組立出荷品は安全柵本体の組み立てとなります。付属品アクセサリの取付けはお客様にて行うものとなります。  
 ④フェンスネットは各辺の端の突起部を一部カットして出荷します。フェンスネット詳細についてP.989。

2(蝶番クリアランス) 5(開閉部のすき間)  
 (図は左開き用)

RoHS 10

型式		上段選択		下段選択		W (扉設置部 開口寸法) 指定 1mm単位	D (扉部高さ) 指定 1mm単位	L 扉幅寸法	フレーム 角数	構成部品			
Type	シリーズ	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)	フェンスネット (線径φ3.2)	パネル (t=3)					フェンスネット パネル	(A) 開き戸 フレーム	本体締結部品 ボルト 数量	
左開き HFUCHL (シルバータイプ)	6	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ペット3mm透明)	30B (ピッチ30mm黒)	PET3 (ペット3mm透明)	300 ~ 1000	1000 ~ 2200	W-7	30	フェンスネット黒 (FENP)	HFFS6-3030	SCB8-40	6
右開き HFUCHR (シルバータイプ)	8	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)	30S (ピッチ30mmシルバー)	AC3 (アクリル3mm透明)				40	フェンスネットシルバー (FENM)	HFFS8-4040	SCB12-60	6
左開き K-HFUCHL (シルバータイプ組立出荷)	6	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)	50B (ピッチ50mm黒)	PC3 (ポリカーボネイト3mm透明)				30	樹脂パネル	HFFSY6-3030	SCB8-40	6
右開き K-HFUCHR (シルバータイプ)	8	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)	50S (ピッチ50mmシルバー)	ST3 (静電塩ビ3mm透明)				40	樹脂パネル	HFFSY8-4040	SCB12-60	6

④付属アクセサリの詳細は開き戸ユニット付属アクセサリ一覧をご確認ください P.2-061-2019

Order 注文例  
 型式 HFUCHR6 - 上段 フェンスネットパネル PC3 - 下段 フェンスネットパネル 50B - W700 - D1650  
 K-HFUCHL6 - PET3 - 30S - W800 - D1850

付属アクセサリ		数量
①蝶番	HHPNS	3(2)
②取手	UHFNG100	2
③打掛錠	HSUKJ	1
④扉キャスター	SQCM	1

Delivery 出荷日 3 日目出荷  
 ●組立出荷選択時 5 日目出荷

数量区分 標準対応 個別対応  
 数量 1~5 6~  
 出荷日 通常 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Alteration 追加加工  
 型式 K-HFUCHL6 - PET3 - 30S - W800 - D1850 - NL

Alteration	Code	Spec	¥/1Code
打掛錠無	NL	打掛錠なしの状態でお届けします	-350


Example 使用例

### ■付属アクセサリ取付方法 (6シリーズ)


#### ・蝶番取付方法

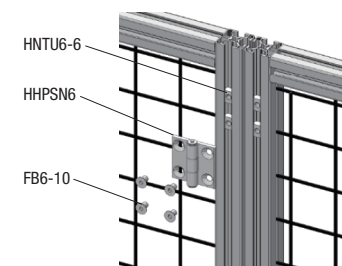

#### ・扉キャスター取付方法

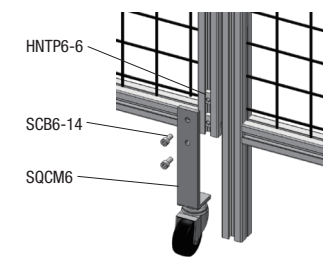

#### ・取手・打掛錠取付方法

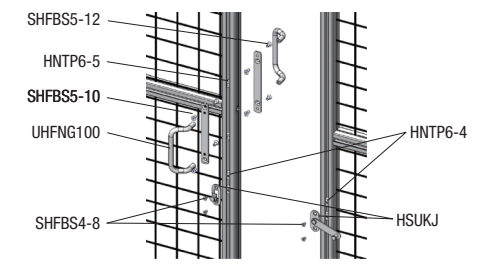

42 組立出荷 7