



- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

SCREWS WITH KNURLED RESIN HEAD / RESIN HEXAGONAL SPACERS -FEMALE SCREW TYPE-

樹脂ローレット付ねじ/樹脂六角スペーサ

—両端めねじタイプ—

CADデータフォルダ名: 34_Screws


・カバー取付用ボルトとしてご利用できます。

■樹脂ローレット付ねじ



CRKW (白)
CRKB (黒)
CRKR (赤)

RoHS10

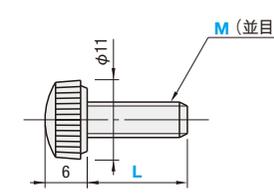

M (並目)

φ11

6

L

材質 ローレット部 PC(ポリカーボネート)
ねじ部 SUSXM7

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	1~99本	100~500本
CRKW (白) CRKB (黒) CRKR (赤)	3-6	70
	8	70
	10	78
	12	78
	15	94
	20	101
	4-6	70
	8	70
	10	78
	12	78
15	94	
20	101	

Order 注文例

型式 CRKW3-6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

☝ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

☝表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■樹脂六角スペーサ



PEKP

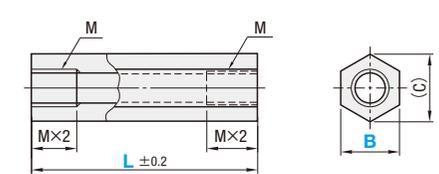

M

M

M×2

L ±0.2

M×2

B

6.3

〈ご注意〉
・表面色はロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
・材質データはP257をご参照ください。
・タップ下穴は貫通になります。

材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

型式	Type	B	L (選択)					M (並目)	(C)	¥基準単価							
			L15	L20	L25	L30	L50			L100	L150	L200					
PEKP	6	15	20	25	30	50	3	6.9	210	240	270	290	400	—	—	—	—
	7	20	25	30	50	100	4	8.1	—	290	320	360	520	960	1,370	—	
	8	20	25	30	50	100	5	9.2	—	310	350	400	580	1,080	1,550	—	
	10	25	30	50	100	150	200	6	11.5	—	—	480	560	830	1,500	2,170	2,880
	13	50	100	150	200	—	—	8	15.0	—	—	—	—	1,160	2,150	3,140	4,150

Order 注文例

型式 — L

PEKP6 — 20

Alteration 追加

型式 — LC

PEKP6 — LC35

☝PEKPのみ適用

3 日目出荷

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133


☝ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (☝1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~29	30~39	40~100	101~
値引率	5%	5%	8%	お見積り

 ☝表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
L寸指定	LC	L寸法を1mm単位でカットします。ねじ部長さは変わりません。[指定方法]LC55	400
	LC指定範囲		
	B	LC	
	6	15<LC<50	
	7	20<LC<150	

34 ねじ・座金 ナット