

**規格追加**  
赤文字表示

ALUMINUM FRAMES -5 SERIES-  
**5シリーズ アルミフレーム**  
-2列溝 20×40mm角-

**価格改訂**

大口  
対応  
BIG ORDER

① **カタログ規格外品はこちら** P.137


② CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

① **カタログ規格外品はこちら** P.137

② CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames



締結部材	他
ブラケット	ジョイント ナット フレームキャップ
P579	P595 P601 P611 P799 P812
P594	P598 P610

■特長: 「1列×2列」の溝数のフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。

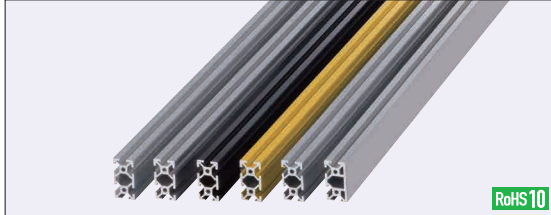

Type		材質	表面処理
指定長	固定長		
NFS5-15	KNFS5-15	A6063SS-T5	白アルマイト処理
NFSB5	KNFSB5		黒アルマイト処理
HFS5-15	KHFS5-15	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFSB5	KHFSB5		黒アルマイト処理
CAF5	KCAF5	クリア塗装(アルマイト処理+透明塗装)	
HFSY5	KHFSY5	焼付塗装(黄色)*1	

- ① 切断面・追加工部には表面処理がされていません。
- ② \*1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
- ③ タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

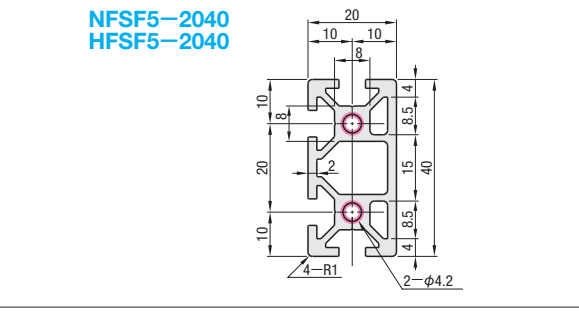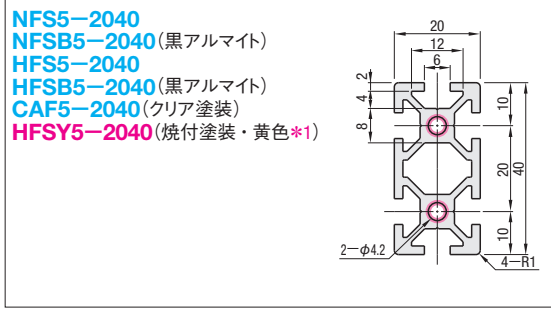

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49
NFS5 NFSB5 (黒アルマイト) HFS5 HFSB5 (黒アルマイト) CAF5 (クリア塗装) HFSY5 (焼付塗装・黄色) HFSS5	2040	0.88	324	1.358×10 <sup>4</sup>	5.13×10 <sup>4</sup>	230	210	200	800	760	720		
						360	342	324	1,280	1,210	1,150		
						260	247	234	890	840	800		
						410	389	369	1,380	1,310	1,240		
						320	304	274	1,070	1,010	910		
						420	399	357	1,410	1,330	1,260		
HFSY5 HFSS5	0.93	344	1.52×10 <sup>4</sup>	5.40×10 <sup>4</sup>	260	247	234	890	840	800			
					290	275	261	990	940	890			

① アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

■固定長フレーム(1000mm)

① 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価	¥スライド単価
			lx	ly		
KHFS5	2040	1000	324	1.358×10 <sup>4</sup>	890	840

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

① 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価		
			lx	ly	1~9本	10~20	
KNFS5 KNFSB5 (黒アルマイト) KHFS5 KHFSB5 (黒アルマイト) KCAF5 KHFSY5 (焼付塗装・黄色) KNFSF5 KHFSF5	2040	4000 (有効長さ)	324	1.358×10 <sup>4</sup>	5.13×10 <sup>4</sup>	2,880	2,730
						4,320	4,100
						3,210	3,040
						4,970	4,720
						3,850	3,650
						5,080	4,820
KNFSF5 KHFSF5	344	1.52×10 <sup>4</sup>	5.40×10 <sup>4</sup>	3,210	3,040		
				3,570	3,390		

**Price 価格**

L=300未満の場合  
長さに関わらず表中単価となります。  
ex: HFS5-2040-180=260円

L=300以上の場合  
下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: HFS5-2040-800  
=890×0.8m=710円(1円単位は切り捨て)

**Order 注文例**

型式 - L

HFS5-2040 - 800

KHFS5-2040 - 1000

KHFSY5-2040 - 4000

**Delivery 出荷日**

■指定長フレーム

1 日日出荷

■固定長フレーム(1000mm) (KHFS5-2040-1000)

翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

1 日日出荷

**Alteration 追加工**

指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。

① 固定長フレームは追加工適用不可

**Price 価格**

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口 大口

数量 1~79 80~180 181~

出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~20 21~

出荷日 通常 お見積り

①表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

**規格追加**  
赤文字表示

ALUMINUM FRAMES -5 SERIES-  
**5シリーズ アルミフレーム**  
-2列溝 40mm角-

**価格改訂**

大口  
対応  
BIG ORDER

① **カタログ規格外品はこちら** P.137

② CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

① **カタログ規格外品はこちら** P.137

② CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames



締結部材	他
ブラケット	ジョイント ナット フレームキャップ
P579	P595 P601 P611 P799 P812
P594	P598 P610

■特長: 「2列×2列」の溝数のフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。



Type		材質	表面処理
指定長	固定長		
NFS5-15	KNFS5-15	A6063SS-T5	白アルマイト処理
NFSB5	KNFSB5		黒アルマイト処理
HFS5-15	KHFS5-15	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFSB5	KHFSB5		黒アルマイト処理
CAF5	KCAF5	クリア塗装(アルマイト処理+透明塗装)	
HFSY5	KHFSY5	焼付塗装(黄色)*1	

- ① 切断面・追加工部には表面処理がされていません。
- ② \*1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
- ③ タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

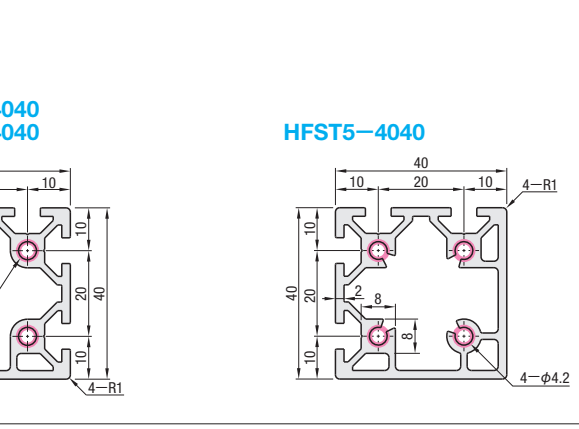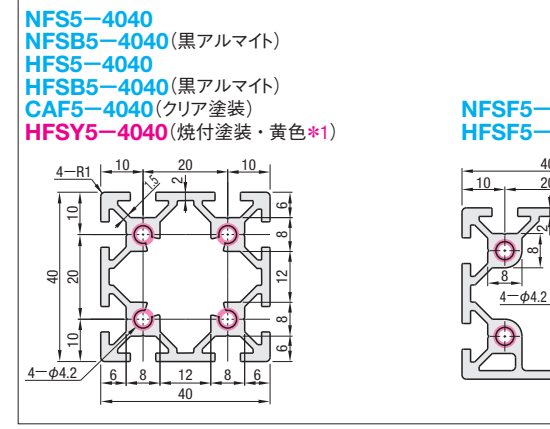

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49
NFS5 NFSB5 (黒アルマイト) HFS5 HFSB5 (黒アルマイト) CAF5 (クリア塗装) HFSY5 (焼付塗装・黄色) NFSF5 HFSF5 HFSF5	4040	1.28	472	8.89×10 <sup>4</sup>	8.89×10 <sup>4</sup>	340	320	300	1,140	1,080	1,020		
						540	513	486	1,820	1,720	1,630		
						380	361	342	1,270	1,200	1,140		
						660	627	594	2,210	2,090	1,980		
						510	484	436	1,720	1,630	1,470		
						620	589	527	2,070	1,960	1,860		
HFSY5 HFSF5	1.41	522	9.78×10 <sup>4</sup>	9.32×10 <sup>4</sup>	400	380	360	1,350	1,280	1,210			
					450	427	405	1,510	1,430	1,350			
HFSF5	1.35	497	9.60×10 <sup>4</sup>	9.60×10 <sup>4</sup>	440	418	396	1,490	1,410	1,340			

① アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

① 固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価	¥スライド単価	
			lx	ly			
KNFS5 KNFSB5 (黒アルマイト) KHFS5 KHFSB5 (黒アルマイト) KCAF5 KHFSY5 (焼付塗装・黄色) KNFSF5 KHFSF5 KHFSF5	4040	4000 (有効長さ)	472	8.89×10 <sup>4</sup>	8.89×10 <sup>4</sup>	4,120	3,910
						6,180	5,870
						4,580	4,350
						7,960	7,560
						5,430	5,150
						7,450	7,070
KNFSF5 KHFSF5 KHFSF5	522	9.78×10 <sup>4</sup>	9.32×10 <sup>4</sup>	4,890	4,640		
				5,440	5,160		
KHFSF5	497	9.60×10 <sup>4</sup>	9.60×10 <sup>4</sup>	5,370	5,100		

**Order 注文例**

型式 - L

HFS5-4040 - 800

KHFS5-4040 - 4000

**Delivery 出荷日**

■指定長フレーム

1 日日出荷

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

1 日日出荷

**Alteration 追加工**

指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。

① 固定長フレームは追加工適用不可

**Price 価格**

L=300未満の場合  
長さに関わらず表中単価となります。  
ex: HFS5-4040-180=380円

L=300以上の場合  
下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: HFS5-4040-800  
=1,270×0.8m=1,010円(1円単位は切り捨て)

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口 大口

数量 1~79 80~180 181~

出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~20 21~

出荷日 通常 お見積り

①表示数量を超えはWOSにてご確認ください。