

ALUMINUM FRAMES -5 SERIES- 5シリーズ アルミフレーム

-3列溝以上 20×60・40×60・20×80・40×80mm角-

ALUMINUM FRAMES -5 SERIES- 5シリーズ アルミフレーム

-1列溝・2列溝 25mm角-

◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 「1列×3列」・「2列×4列」などの溝数のフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。

◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ◎CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



■特長: 「1列×1列」・「1列×2列」の溝数のフレームです。

Type		材質	表面処理
指定長	固定長		
NF55	KNF55	A6063S-T5	白アルマイト処理
HF55	KHF55	A6N01SS-T5	白アルマイト処理

◎切断面・追加工部には表面処理がされていません。
◎タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

Type		材質	表面処理
指定長	固定長		
NF55	KNF55	A6063S-T5	白アルマイト処理
HF55	KHF55	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFSY5	KHFSY5		黒アルマイト処理
			焼付塗装(黄色)*1

◎切断面・追加工部には表面処理がされていません。
◎*1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
◎タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

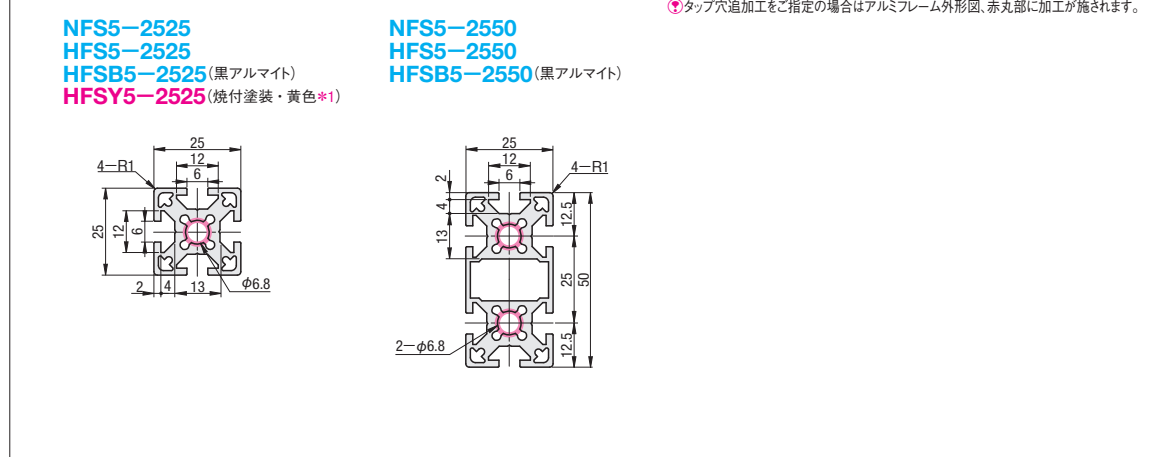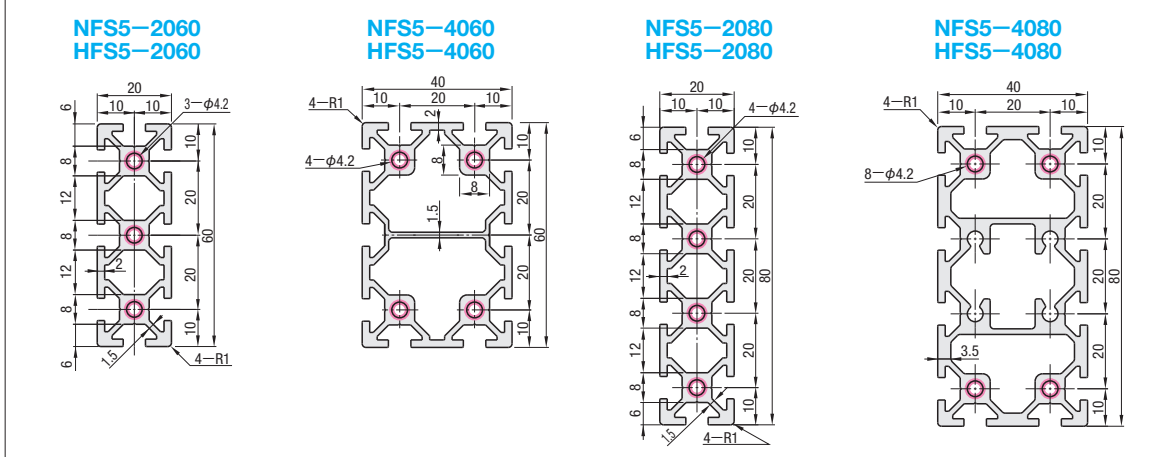

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				ℓx	ℓy	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49
NF55	2060	1.26	464	1.97×10 ⁴	15.98×10 ⁴	310	290	270	1,050	990	940		
HF55						350	332	315	1,170	1,110	1,050		
NF55	2080	1.64	605	2.56×10 ⁴	36.0×10 ⁴	450	420	400	1,550	1,470	1,390		
HF55						510	484	459	1,730	1,640	1,550		
NF55	4060	1.8	665	12.63×10 ⁴	27.0×10 ⁴	510	484	459	1,730	1,640	1,550		
HF55						570	541	513	1,920	1,820	1,720		
NF55	4080	2.69	994	18.29×10 ⁴	63.3×10 ⁴	760	722	684	1,770	1,680	1,590		
HF55						850	807	765	2,850	2,700	2,560		

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				ℓx	ℓy	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49
NF55	2525	0.81	320	1.71×10 ⁴	1.71×10 ⁴	200	190	180	710	670	630		
HF55						230	218	207	790	750	710		
HF55B5(黒アルマイト)	2550	1.36	503	2.97×10 ⁴	12.74×10 ⁴	410	389	369	1,380	1,310	1,240		
HFSY5(焼付塗装・黄色)*1						390	370	331	1,300	1,230	1,170		
NF55	2550	1.36	503	2.97×10 ⁴	12.74×10 ⁴	400	380	360	1,350	1,280	1,210		
HF55						450	427	405	1,500	1,420	1,350		
HF55B5(黒アルマイト)	2550	1.36	503	2.97×10 ⁴	12.74×10 ⁴	700	665	630	2,350	2,230	2,110		
HF55													

◎アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

◎アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.570

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			ℓx	ℓy	1~9本	10~20	1~9本	10~20
KNF55	2060	464	1.97×10 ⁴	15.98×10 ⁴	3,790	3,600		
KHF55					4,220	4,000		
KNF55					5,600	5,320		
KHF55	2080	605	2.56×10 ⁴	36.0×10 ⁴	6,230	5,910		
KNF55					6,230	5,910		
KHF55					6,920	6,570		
KNF55	4060	665	12.63×10 ⁴	27.0×10 ⁴	9,230	8,760		
KHF55					9,230	8,760		
KNF55					10,260	9,740		

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			ℓx	ℓy	1~9本	10~20	1~9本	10~20
KNF55	2525	320	1.71×10 ⁴	1.71×10 ⁴	2,560	2,430		
KHF55					2,850	2,700		
KHF55B5(黒アルマイト)					4,070	3,860		
KHFSY5(焼付塗装・黄色)	2550	503	2.97×10 ⁴	12.74×10 ⁴	4,680	4,440		
KNF55					4,860	4,370		
KHF55					5,400	5,130		
KHF55B5(黒アルマイト)	2550	503	2.97×10 ⁴	12.74×10 ⁴	7,820	7,430		
KHF55								

Order 注文例 型式: HF55-2060 - 800, KHFS5-2060 - 4000

Price 価格 L=300未満の場合長さに関わらず表中単価となります。ex: HF55-2060-180=350円, L=300以上の場合下記計算をし価格を算出します。¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex: HF55-2060-800, 1.170×0.8m=930円(1円単位は切り捨て)

Alteration 追加工 指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。◎固定長フレームは追加工適用不可

指定長フレーム 1日目出荷, ストックT, 当日出荷, 無料, 正午迄 P.134

固定長フレーム(有効長さ4000mm) 1日目出荷, ストックT, 当日出荷, 無料, 正午迄 P.134

Order 注文例 型式: HF55-2525 - 800, KHFS5-2525 - 4000

Price 価格 L=300未満の場合長さに関わらず表中単価となります。ex: HF55-2525-180=230円, L=300以上の場合下記計算をし価格を算出します。¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex: HF55-2525-800, 790×0.8m=630円(1円単位は切り捨て)

Alteration 追加工 指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。◎固定長フレームは追加工適用不可

指定長フレーム 1日目出荷, ストックT, 当日出荷, 無料, 正午迄 P.134

固定長フレーム(有効長さ4000mm) 1日目出荷, ストックT, 当日出荷, 無料, 正午迄 P.134

40
アルミフレーム
プラットフォーム