

RESIN COVER PLATES

樹脂カバープレート
-L型タイプ-

価格改訂
2日目納短縮
出荷

■:新価格

☉カタログ規格外品はこちら P.137




特性 P.995

RoHS 10

Table with columns: 型式, 材質, グレード, 色, 全光透過率, 使用雰囲気温度. Lists models ACAL, ACBL, ACTAL, ACBTAL, PYAL, PYBL, PYTAL, PYBTAL with their respective specifications.

標準タイプ(穴なし)

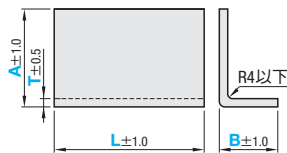

穴加工付タイプ

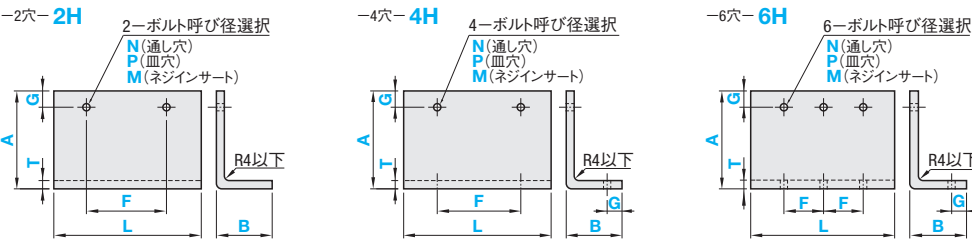


Table for hole specifications: 穴加工詳細 (N, P) and ネジインサート加工詳細 (M). Includes a table for bolt callout diameters (表1).

標準タイプ

Table for standard types. Columns: 型式, 指定1mm単位 (B, A, L), T選択 (ACAL/ACBTL, PYAL/PYBL, ACTAL/ACBTAL/PYTAL/PYBTAL).

☉制電グレードは、曲げ部の制電コーティングが剥離する事があります。

穴加工付タイプ

Table for L-shaped resin cover plates with holes. Columns: 型式, 穴数, 指定1mm単位 (B, A, L), T選択, 指定1mm単位 (F, G), ボルト呼び径選択 (N, P, M, L).

☉制電グレードは、曲げ部の制電コーティングが剥離する事があります。
☉F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプの場合: d+2.5≤F≤L-d-5, 6Hタイプの場合: d+2.5≤F≤L/2-d/2-2.5が必要で。
☉G寸の指定範囲は、d/2+2.5≤G≤A(B)-T-d/2-2.5が必要で(4・6HタイプはA、Bのうち小さい方を利用)。

Order notation for standard types: 型式 B-A-L-T. Example: ACAL - 40 - 50 - 55 - 3.

Order notation for L-shaped resin cover plates with holes: 型式 B-A-L-T-F-G-ボルト呼び径-L. Example: PYAL 4H - 50 - 80 - 100 - 5 - F76 - G15 - N5.

☉3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price table showing quantity-based pricing for different hole types and sizes.

標準タイプ単価

Large table of unit prices for standard types across various sizes (B, L) and hole patterns (2H, 4H, 6H).

穴加工費

Table of hole processing costs for different hole types and quantities.

☉穴加工付タイプは、標準タイプ単価に穴加工費を加えた金額になります。

Example calculation for unit price: ACBL 2H - 65 - 150 - 80 - 5 - F50 - G20 - N6. Calculation: 2,100 + 350 = 2,450円.



Alteration notation: 型式 B-A-L-T-F-G-ボルト呼び径-L-(XC). Example: ACBL 2H - 65 - 150 - 80 - 5 - F50 - G20 - N6 - XC10.

Alteration table with columns: Code, Spec., ¥/1Code. Includes diagrams for hole placement and specifications for XC codes.

45 透明樹脂