

FLANGE/FLANGE COVER FOR ROUND GLASS PLATES


ガラスプレート丸用フランジ/フランジカバー



■: 値下げ価格
■: 新価格
■: スライド価格変更

☎カタログ規格外品はこちら P.137 ☎ CADデータフォルダ名: 45_Resin Plates

■ガラスプレート丸専用のフランジ、フランジカバーをJIS規格タイプと、JIS規格より外径を15%小さくしたコンパクトタイプをご用意しました。

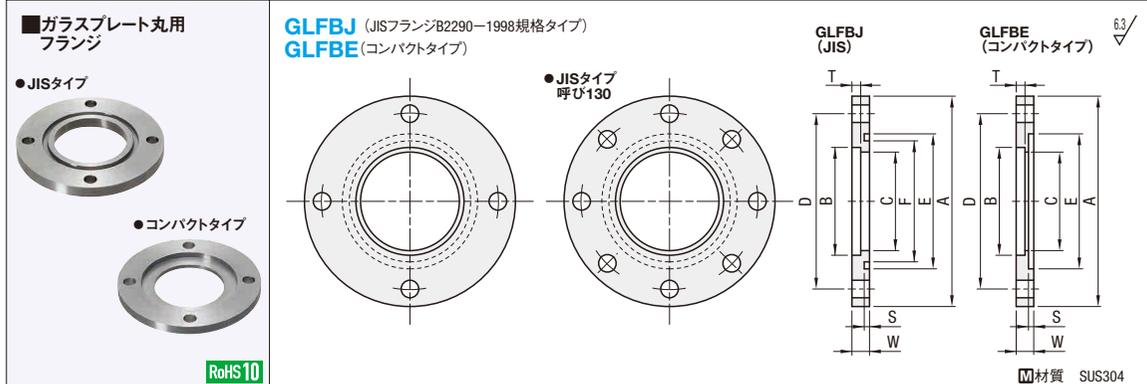

☎コンパクトタイプは真空用など密閉性も求められる箇所での使用は避けてください。


型式 Type	呼び (ガラス径)	フランジ 外径		パイプ溶接部 外径		通し穴 中心円周径	パイプ部 深さ	適合 Oリング	Oリング溝部			フランジ 厚さ	通し穴 数一直径	適合パイプ		¥基準単価
		A	B	C	D	T	外径		内径	深さ	W			JIS	3459・3465	
GLFBJ (JIS)	50	90	35	32.5	70	4	V40	49	40	2.8	8	4-φ10	34.0×31.0	25A	4,700	
	65	105	49.6	47.1	85	5	V55	64	55	2.8	10	4-φ10	48.6×45.6	40A	5,620	
	95	145	77.3	74.3	120	5	V85	94	85	2.8	10	4-φ12	76.3×72.3	65A	7,930	
	130	185	115.3	112.3	160	6	V120	129	120	2.8	12	8-φ12	114.3×110.3	100A	12,280	
GLFBE (コンパクト)	50	75	35	32.5	61.5	4	V40	49	—	2.5	8	4-φ7	34.0×31.0	25A	4,470	
	65	90	49.6	47.1	76.5	4	V55	64	—	2.5	8	4-φ7	48.6×45.6	40A	4,810	
	95	125	77.3	74.3	109.5	6	V85	94	—	2.5	10	4-φ7	76.3×72.3	65A	6,510	
	130	160	115.3	112.3	145.5	8	V120	129	—	2.5	12	4-φ10	114.3×110.3	100A	9,820	

Alteration 追加加工

型式 (MAC)
GLFBE65 - MAC

5 日目出荷

Alteration	フランジの通し穴をタップ穴(並目)に変更
Code	MAC
Spec.	通し穴φ7をM6にφ10をM8にφ12をM10に変更します。 [指定方法]MAC ☎フランジカバーは適用不可
¥/1Code	4穴: 800円 8穴: 1,200円

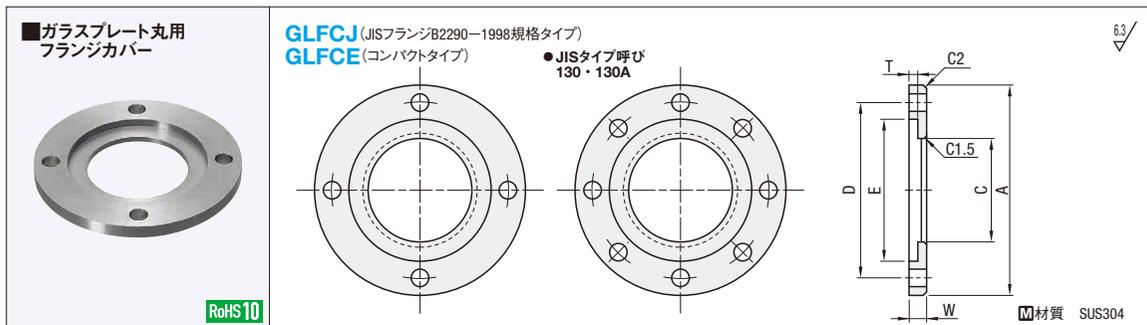

型式 Type	呼び (該当ガラス径)	ガラス厚	フランジカバー A	外径 E	内径 C	深さ T	蓋厚さ W	通し穴中心 円周径 D	通し穴 数一直径	¥基準単価
GLFCJ (JIS)	50	3~3.3	90	51	32.5	4.3	7	70	4-φ10	4,540
	65	3~3.3	105	66	47.1	4.3	7	85	4-φ10	5,470
	95	5.0	145	96	74.3	6	9	120	4-φ12	7,470
	130	8	185	131	112.3	9	13	160	8-φ12	12,530
GLFCE (コンパクト)	50	3~3.3	75	51	32.5	4.3	7	61.5	4-φ7	4,300
	65	3~3.3	90	66	47.1	4.3	7	76.5	4-φ7	4,640
	95	5.0	125	96	74.3	6	9	109.5	4-φ7	6,050
	130	8	160	131	112.3	9	13	145.5	4-φ10	9,880
	130A	10				11	15			10,040

Order 注文例

型式
GLFBJ50
GLFCE95

Delivery 出荷日

3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	15~19	20~30
	31~	お見積り


☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

FLANGE SET FOR ROUND GLASS PLATES

のぞき窓セット(コンパクトタイプ)

☎カタログ規格外品はこちら P.137 ☎ CADデータフォルダ名: 45_Resin Plates

■ガラスプレート丸の規格に合わせてフランジ・Oリング・ガラス・パッキン・フランジカバー・ボルトをお得なセットをご用意しました。

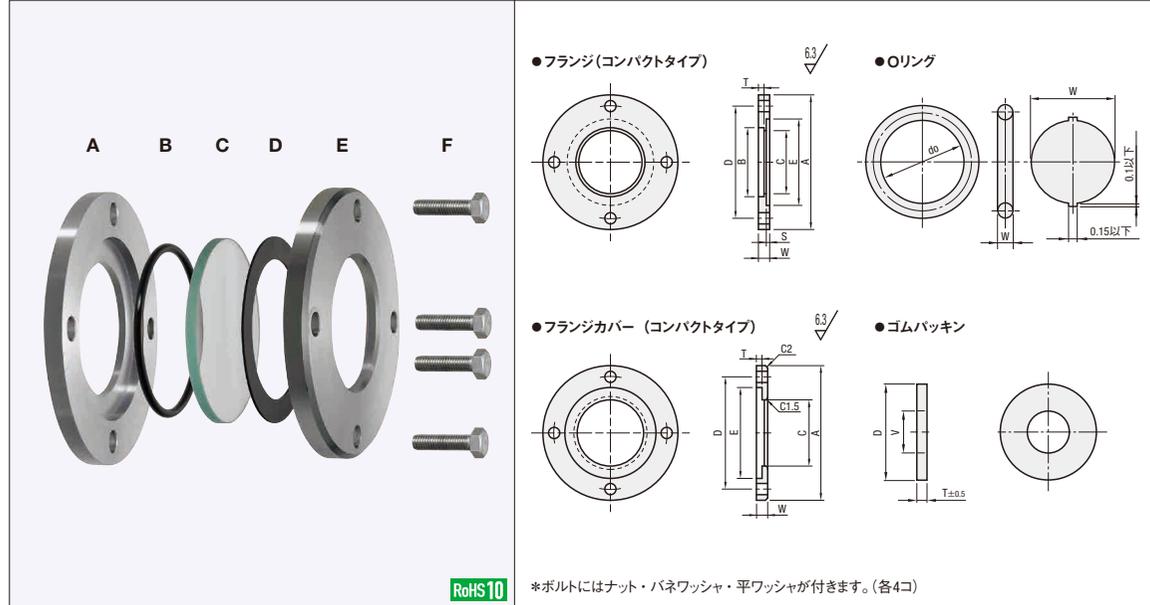

型式	A	B	C	D	E	F
	フランジ	Oリング	ガラスプレート丸	ゴムパッキン	フランジカバー	ボルト
標準タイプ	GLSETN	ニトリルゴム	強化処理ガラス	ニトリルゴム	SUS304	SUS304 (ナット・ワッシャ付) 4セット
耐熱タイプ (ガラス230°Cまで)	GLSETF	ふっ素	耐熱ガラス	ふっ素	SUS304	SUS304 (ナット・ワッシャ付) 4セット

*ボルトにはナット・パネワッシャ・平ワッシャが付きます。(各4コ)

型式 Type	No.	A		B		C	D	E	F	¥基準単価
		フランジ	JIS	Oリング	W	ガラス	ゴムパッキン	フランジカバー	ボルト	
標準タイプ GLSETN	50	GLFBE50	V40	4	do	GLMK-50-3	50-35-1	GLFCE50	M6-30	12,100
	65	GLFBE65	V55		39.5	GLMK-65-3	65-50-1	GLFCE65	M6-30	12,960
	95	GLFBE95	V85		54.5	GLMK-95-5	95-80-1	GLFCE95	M6-30	16,830
	130	GLFBE130	V120		84.0	GLMK-130-8	130-115-1	GLFCE130	M8-40	25,000
耐熱タイプ GLSETF	50	GLFBE50	V40	4	do	GLMH-50-3.3	50-35-1	GLFCE50	M6-30	12,170
	65	GLFBE65	V55		39.5	GLMH-65-3.3	65-50-1	GLFCE65	M6-30	13,460
	95	GLFBE95	V85		54.5	GLMH-95-5	95-80-1	GLFCE95	M6-30	17,950
	130	GLFBE130	V120		84.0	GLMH-130-10	130-115-1	GLFCE130A	M8-40	29,480

Order 注文例

型式
GLSETF65

Delivery 出荷日

3 日目出荷


Price 価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	15~19	20~30
	31~	お見積り

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■取付について
パイプに溶接して使用してください。
パイプ径はP.1035のガラスプレート丸用フランジ
GLFBE規格表内の適合パイプをご参照ください。

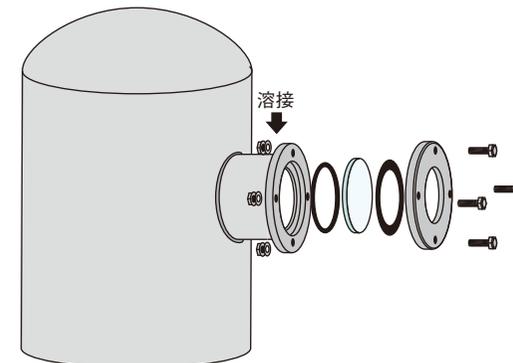

■Oリング・ゴムパッキンについて
Oリング・ゴムパッキンの単品での購入は
Oリング ☎P.1483 OリングVシリーズ
ゴムパッキン ☎P.499 ゴムパッキン加工品
をご利用ください。

45 透明樹脂