

CLAMP LEVERS -BAKING FINISHED- クランプレバー -焼付塗装タイプ-



■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 48_Levers

Type		L寸	レバー		ねじ		ばね
おねじ	めねじ		材質	S表面処理	材質	S表面処理	材質
CLDM	CLDF	L寸選択	亜鉛ダイカスト	焼付塗装	SUM24	黒クロメート	SUS304-WPB
CLMD	CLDFM				S45C	無電解ニッケルメッキ	
CLMS	CLFS	L寸指定			SUS303	-	
CLMSF	-						

おねじタイプ
CLDM (ねじ部 黒クロメート)
CLMD (ねじ部 無電解ニッケルメッキ)
CLMS (ねじ部 ステンレス)
 L寸指定タイプ
CLMSF (ねじ部 ステンレス)

めねじタイプ
CLDF (ねじ部 黒クロメート)
CLDFM (ねじ部 無電解ニッケルメッキ)
CLFS (ねじ部 ステンレス)

●Bの六角穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。


M	R	H	H1	(h)	S	D	d	セレーション 歯数	B	最大荷重 Fmax. (N)			最大締付力 Pmax. (kN)			参考質量 (g)	
										SUM24L	SUS303	S45C	SUM24L	SUS303	S45C	おねじタイプ	めねじタイプ
4	45	35	38.5	25.8	4	13	10	16	3	55	48	80	2.0	1.8	3.0	33	31
5										74	65	108	3.3	2.9	4.8	34	31
6										126	110	184	4.7	4.1	6.8	40	30
8	63.5	45	48.5	32.3	7	17.5	14	20	4	217	189	316	8.6	7.5	12.5	70	73
10	78.5	54	58	37.6	8	21	16	24	4	347	303	507	13.6	11.8	19.8	152	113
12	93	67.5	71.5	45.6	14	24	19	28	4	511	446	746	19.8	17.2	28.9	220	174

型式 Type	M	L 選択	レバー色	¥基準単価		
				CLDM	CLDFM	CLMS
おねじタイプ CLDM CLMD CLMS	4	(8) 12 16 20 25 *(32)	B(黒) M(オレンジ) S(シルバーグレー)	540	630	990
	5	(8) 12 16 20 25 32 *(40)		540	630	990
	6	(8) 12 16 20 25 32 (40) *(50)		540	630	990
	8	16 20 25 32 40 (50)	675	750	1,420	
	10	20 25 32 40 50 (63)	765	910	1,670	
	12	25 32 40 50 (63)	880	1,030	2,100	

型式 Type	M	L寸指定 指定1mm単位	レバー色	¥基準 単価
	5	12~32	M(オレンジ)	1,250
	6	12~32	S(シルバーグレー)	1,250
	8	16~40	R(赤)	1,610
	10	20~50	Y(黄)	1,880
	12	25~50		2,370

●*は不完全ねじ部が10mm以下、その他サイズは3.5mm以下になります。
 ●() 寸法はCLDMのみ適用 ●*はS(シルバーグレー)のみ適用

型式 Type	M	L	レバー色	¥基準単価		
				CLDF	CLDFM	CLFS
めねじタイプ CLDF CLDFM CLFS	4	7	B(黒)	560	630	970
	5		M(オレンジ)	560	630	970
	6		S(シルバーグレー)	560	630	970
	8	10	R(赤)	720	740	1,180
	10	14	Y(黄)	790	820	1,400
	12	17		910	960	1,800

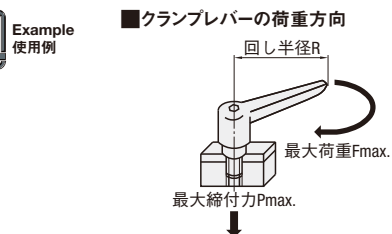

Order 注文例
 型式 - L - レバー色
 CLDM8 - 40 - B
 CLDF8 - 10 - S


Delivery 出荷日
 ●下記以外
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
 ●CLMSF
 3 日日出荷

Price 価格
 ●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50
値引率	基準単価	5%	8% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■使用方法

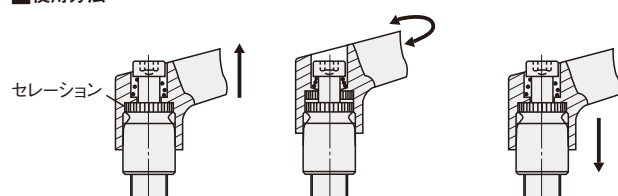

CLAMP LEVERS -STAINLESS SERIES- クランプレバー -ステンレスシリーズ-

CADデータフォルダ名: 48_Levers

Type		L寸	レバー		ねじ		ばね
おねじ	めねじ		材質	S表面処理	材質	S表面処理	材質
SCLDM	SCLDF	L寸選択	SCS13(ステンレス鋼)	バフ研磨	SUS303		SUS304-WPB
CLCM	CLCF				クロムメッキ・サチライトクロムメッキ		
CLCMD	-	L寸指定	亜鉛ダイカスト	銅メッキ+ニッケルメッキ			

おねじタイプ
SCLDM (オールステンレス)
CLCM (ねじ部ステンレス)
CLCMD (ねじ部ステンレス)

めねじタイプ
SCLDF (オールステンレス)
CLCF (ねじ部ステンレス)

●サチライトクロムメッキはつや消しになります。
 ●CLCMDは識別の為、シールをつけています。

●Bの六角穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。

M	R	H	H1	(h)	S	D	d	セレーション 歯数	B	最大荷重 Fmax. (N)			最大締付力 Pmax. (kN)			参考質量 (g)	
										SUM24L	SUS303	S45C	SUM24L	SUS303	S45C	おねじタイプ	めねじタイプ
4	45	35	38.5	25.8	4	13	10	16	3	48	1.8	3.0	33	31			
5										65	2.9	4.8	34	31			
6										110	4.1	6.8	40	30			
8	63.5	45	48.5	32.3	7	17.5	14	20	4	189	7.5	12.5	70	73			
10	78.5	54	58	37.6	8	21	16	24	4	303	11.8	19.8	152	113			
12	93	67.5	71.5	45.6	14	24	19	28	4	446	17.2	28.9	220	174			

■バフ研磨(オールステンレス)

型式 Type	M	L 選択	レバー色	¥基準 単価
	5	12 16 20 25 32	SC(サチライトクロムメッキ)	1,730
	6	12 16 20 25 32		1,790

型式 Type	M	L	レバー色	¥基準 単価
	5	7		1,690
	6	7		1,690

■クロムメッキ・サチライトクロムメッキ

型式 Type	M	L 選択	レバー色	¥基準 単価
	5	12 16 20 25 32		1,140
	6	12 16 20 25 32		1,140
	8	16 20 25 32 40	SC(サチライトクロムメッキ)	1,460
	10	20 25 32 40 50		1,710
	12	25 32 40 50		2,140

型式 Type	M	L	レバー色	¥基準 単価
	6	7		1,060
	8	10	SC(サチライトクロムメッキ)	1,190
	10	14		1,460
	12	17		1,860

■銅メッキ+ニッケルメッキ

型式 Type	M	L 選択	レバー色	¥基準 単価
	5	12 16 20 25 32		1,340
	6	12 16 20 25 32		1,340

●CLCMDは銅メッキを下地としてニッケルメッキを処理していますのでレバー部は帯電防止性があります。

Order 注文例
 型式 - L - レバー色
 CLCM8 - 20 - SC
 CLCMD6 - 25 - NC



Delivery 出荷日
 ●下記以外
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
 ●CLCMD
 3 日日出荷

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。