

 
ANGLE PULLS

アングル取手

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

めねじ



■: 値下げ価格
■: 新価格
■: スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

 
OVAL・SQUARE PULLS

楕円・角棒取手

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>


めねじ



■: 値下げ価格
■: 新価格
■: スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 49_Pulls


標準タイプ




Type		材質	表面処理
座金なし	座金付		
UHFN	UHFNZ	SS400	クロムメッキ
UHFNS	UHFNSZ	SUS304	バフ研磨
UHFNA	UHFNAZ	アルミ合金	バフ研磨
UHFNEA	UHFNEAZ		アルマイト処理(白)
UHFNB	UHFNBZ		静電塗装(つや消し黒)

●座金単品はP1230を参照ください。

■座金なしタイプ

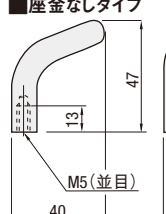

■座金付タイプ

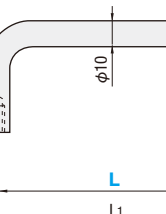

■座金なしタイプ

型式 Type	L	L1	許容荷重 (N)	参考質量 (g)	¥基準単価				
					UHFN	UHFNS	UHFNA	UHFNEA	UHFNB
UHFN (スチール) UHFNS (ステンレス) UHFNA (アルミ) UHFNEA (アルミ) UHFNB (アルミ黒色)	48	58	2000	90	690	880	720	500	720
	66	76		100	710	900	770	530	780
	88	98		114	730	920	790	550	800
	100	110		122	800	1,000	880	610	890
	110	120		127	850	1,100	890	710	900
	120	130		134	880	1,120	950	760	960
	125	135	136	890	1,200	1,000	810	1,000	
	160	170	158	1,190	1,300	1,300	920	1,200	

■座金付タイプ

型式 Type	L	座金選択	L1	許容荷重 (N)	参考質量 (g)	¥基準単価				
						UHFNZ	UHFNSZ	UHFNAZ	UHFNEAZ	UHFNBZ
UHFNZ (スチール) UHFNSZ (ステンレス) UHFNAZ (アルミ) UHFNEAZ (アルミ) UHFNBZ (アルミ黒色)	48	G (SUM22L+ クロムメッキ) B (SUM22L+ 静電塗装(黒)) S (SUS304)	58	2000	90	745	935	775	560	775
	66		100		765	955	825	590	835	
	88		114		785	975	845	620	855	
	100		122		855	1,055	935	670	945	
	110		127		905	1,155	945	780	955	
	120		134		935	1,175	1,005	820	1,015	
	125		136		945	1,255	1,055	870	1,055	
	160		158		1,245	1,355	1,355	980	1,255	

●SUS304の座金を選択した場合は、プラス35円になります。

Order 注文例

型式: UHFN66, UHFNZ100

座金選択: G

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50
値引率	基準単価	5%	10%


●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■小径タイプ



UHFNSC

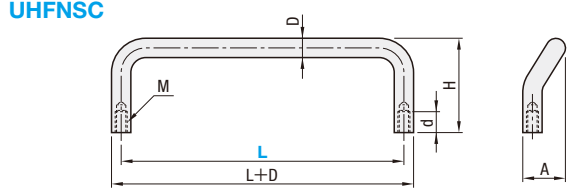

材質	表面処理
SUS304	バフ研磨

型式 Type	L	D	H	A	d	M	許容荷重 (N)	参考質量 (g)	¥基準単価		
									1~9本	10~49	50~200
UHFNSC	60	6	30	16	7	4	392	23	470	460	400
	80		28					500	480	410	
	100		54					550	520	440	
	120		70					580	560	480	

Order 注文例

型式: UHFNSC80

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~200	201~	201~
出荷日	通常	お見積り	お見積り


●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■楕円タイプ



Type	材質	表面処理
① UABL	アルミ合金	バレル研磨
② UABR		静電塗装(つや消し黒)
③ UABLA		バフ研磨
④ UABLC	SUM22L又はSUM24L	クロムメッキ
⑤ UABS	SUS304	サンドブラスト

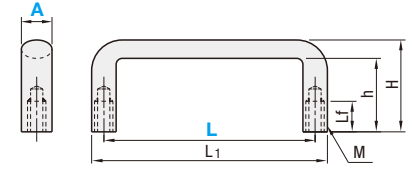

型式 Type	A	L	L1	Lf	H	h	M (並目)	許容荷重 (N)	¥基準単価				
									UABL	UABR	UABLA	UABLC	UABS
UABL (バレル研磨) UABR (静電塗装) UABLA (バフ研磨) UABLC (スチール) UABS (ステンレス)	20	100	113	10	47	34	M6	1100	650	790	660	540	1,740
		112	125		49	36		700	690	850	700	560	1,890
		120	133		51	38		700	710	870	720	570	2,090
		128	141		53	36		690	730	920	740	670	2,160
		160	173		55	38		470	810	1,080	820	710	2,430
		112	129		53	36		2300	970	1,180	980	800	2,550
	120	137	12	57	40	M8	1400	990	1,200	1,000	840	2,560	
	128	145					1200	1,010	1,220	1,000	880	2,590	
	160	177					600	1,110	1,310	1,100	950	2,800	
	180	197					500	1,200	1,410	1,200	1,000	2,830	
	192	209					470	1,320	1,580	1,300	1,050	2,860	
	300	317					380	1,980	2,330	1,950	1,300	3,520	
	350	367	300	2,100	2,390	2,050	1,400	3,690					
	400	417	300	2,160	2,470	2,090	1,550	3,980					

Order 注文例

型式: UABL20

L: 100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50
値引率	基準単価	5%	10%

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■角棒タイプL寸固定



Type	材質	表面処理
① USAN	SS400	クロムメッキ
② USANS	SUS304	バフ研磨
③ USANA	アルミ合金	バフ研磨
④ USANB		静電塗装(つや消し黒)

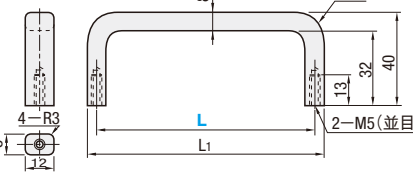

型式 Type	L	L1	許容荷重 (N)	参考質量 (g)	¥基準単価			
					USAN	USANS	USANA	USANB
USAN (スチール) USANS (ステンレス) USANA (アルミ) USANB (アルミ黒色)	80	88	2500	76	440	500	520	540
	100	108		88	470	540	540	560
	125	133		103	500	580	570	590
	160	168		125	560	660	650	680
	200	208		150	630	740	820	820
	250	258		180	750	850	950	990

Order 注文例

型式: USAN80

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50
値引率	基準単価	5%	10%

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■角棒コの字タイプ



USANK

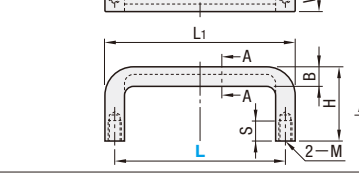

材質	表面処理
亜鉛合金	クロムメッキ

型式 Type	L	L1	W	H	B	S	M (並目)	参考質量 (g)	¥基準単価
	100	108	14	30	8	8	M5	80	463
	110	120	16	40	10	8	M6	130	597
	120	130	16	40	10	8	M6	145	627
	188	200	18	50	12	10	M8	250	1,493

Order 注文例

型式: USANK100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50
値引率	基準単価	5%	10%

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■角棒タイプL寸指定



Type	材質	表面処理
USANSF	SUS304	バフ研磨



型式 Type	L 指定1mm単位	許容荷重 (N)	¥基準単価
	126~250		1,250
	251~300		1,600

Order 注文例

型式: USANSF

L: 85

Delivery 出荷日

8 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価	5%	18%

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

49
取手・蝶番