




SLIP-JOINT HINGES / SLIP-JOINT UNEVEN HINGES / STOP HINGES ハタ蝶番/異形ハタ蝶番/ストップ蝶番

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

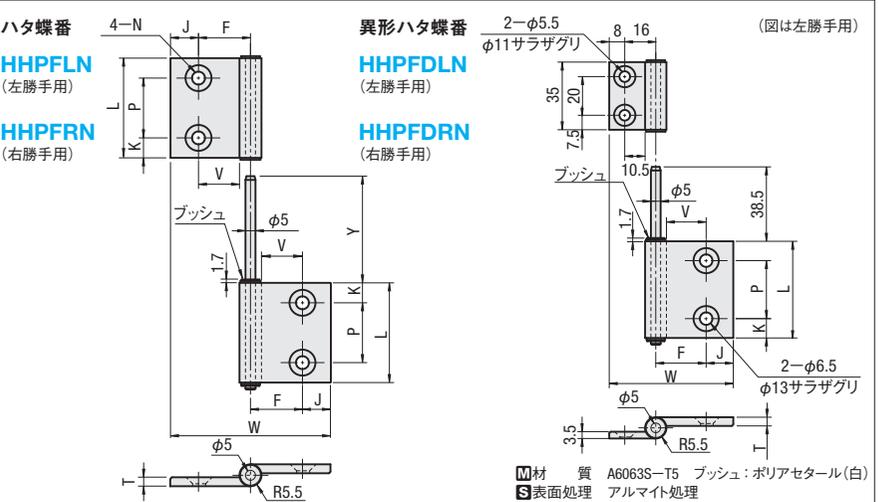

型式 Type	No.	*許容荷重 kg N		質量 g		L	W	K	P	J	F	V	N		T	Y	*基準単価 ¥1~8コ ¥9~50		
		kg	N	g	g								キリ	サラザグリ			¥	¥	
HHPFLN HHPFRN	5	10	98	36	35	48	7.5	20	8	16	10.5	5.5	11	3.5	38.5	305	295		
	6			46	40	62	7.5	25	10	21	15.5			4.5	43.5	370	357		
	8			74	50	80	10	30	14	26	20.5	6.5	13	4.5	53.5	430	414		
HHPFDLN HHPFDRN	6	10	98	42	40	55	7.5	25	10	21	15.5			3.5		380	366		
	8			74	50	80	10	30	11.5	28.5	23			4.5		440	423		
	8-45			56	50	64	10	30	14	26	20.5								


*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例: 型式 HHPFLN8-45

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

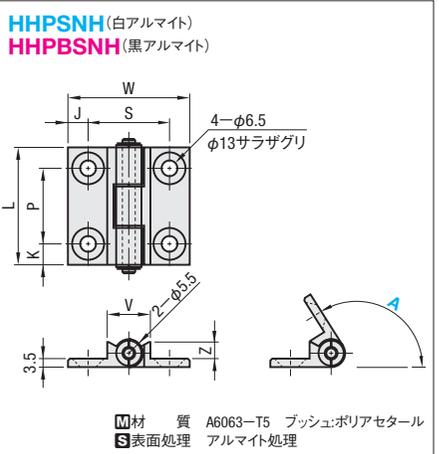

Example 使用例

一定の角度でストップ致します。

☎蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P.1251の蝶番用ナットがおすすめです。

蝶番が90°以内に位置すると自然に倒れます。

型式 Type	No.	A (角度)	*許容荷重 kg N		質量 g	L	W	K	P	J	S	V	Z	適用ボルト・ナット							
			白アルマイト											黒アルマイト		ボルト	個数	ナット	個数		
			¥基準単価	¥スライド単価										¥基準単価	¥スライド単価						
HHPSNH HHPBSNH (黒アルマイト)	6	120	10	98	37	47	48	8.5	30	8	32	17	6.8	皿ボルト6-10	4	HNTT6-6	4	490	440	635	570
		135			36								5.4					490	440	635	570
		150			35								4.2					490	440	635	570
	8	120	10	98	58	63	62	13	37	10	42	21	7.3	皿ボルト6-12	4	HNTT8-6	4	550	490	715	637
		135			56								5.8					550	490	715	637
		150			55								4.5					550	490	715	637

*許容荷重は2個使用の数値です。ボルトとナットをセットで出荷する追加加工がございます。

Order 注文例: 型式 HHPSNH6 角度 120

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133


☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。




BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY / LONG HOLE TYPE HINGES / LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 重量用蝶番/長穴蝶番/アルミ長穴蝶番

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

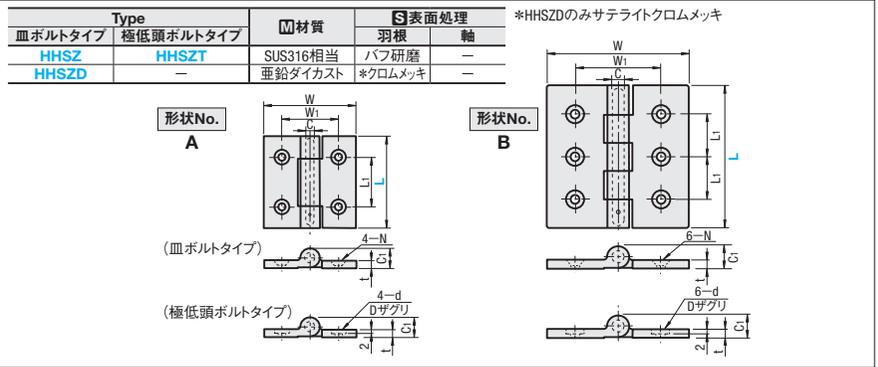


型式 Type	L	形状 No.	W	W1	L1	C	C1	t	HHSZ・HHSZD		HHSZT		割 数	*許容荷重 (N)	重量 (g)	HHSZ		HHSZD		HHSZT	
									キリ	サラザグリ	D	d				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HHSZ HHSZD HHSZT	50	A	50	35	20	6	14	5	4.4	8.6	8.6	4.6	3	350	110	1,840	1,740	980	735	1,330	1,260
	65		40	35					4.5	10.6	9.6	5.6	4	450	190	2,030	1,930	1,300	975	1,470	1,395
	75		50	40					6.6	12.6	10.6	6.6	5	650	305	2,420	2,290	1,500	1,125	1,750	1,660
	100		60	30					6.6	12.6			5	850	500	2,710	2,570			1,960	1,860
125	100	60	37.5	8	16	6	6.6	12.6				5	1000	650	3,780	3,900					

*許容荷重は2個使用の数値です。

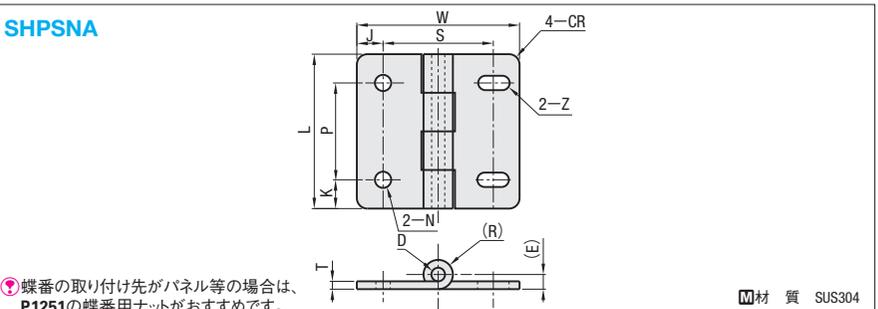

型式 Type	No.	*許容荷重 kg N		質量 (g)	L	W	K	P	J	S	N	Z	T	(E)	(R)	CR	D	*基準単価		*スライド単価	
		kg	N															¥	¥	¥	¥
SHPSNA	5	9	88	34	41	36	8	25	7.5	21	5.5	5.5×6.5	2	4.6	4.6	4	5	630	550		
	6	12	117	48	48	48	9	30	8	32	6.5	5.5×10	3	6.1	6.1	5	6	730	640		
	8	25	245	111	59	62	11	37	10	42	6.5	6.5×10	3	6.1	6.1	5	6	1,060	940		

*許容荷重は2個使用の数値です。

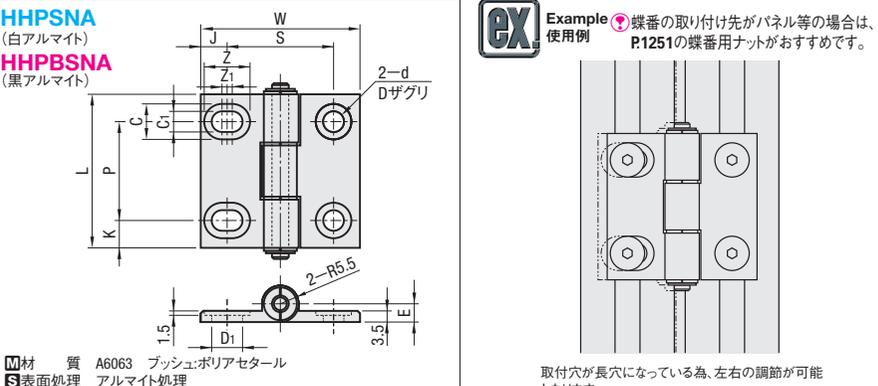

型式 Type	No.	*許容荷重 kg N		質量 g	L	W	K	P	J	S	d キリ	D Dザグリ	D1	C	C1	Z	Z1	E	適用ボルト・ナット					
		ボルト	個数																ナット	個数				
HHPSNA HHPBSNA (黒アルマイト)	5	10	98	22	36	11	25	7.5	21	5.5	10	7	10	5.5	11.5	1.5	5	CBSA5-6	HNTT5-5	4	400	360	540	486
	6			32	48	8.5	30	8	32	9.5	11	9.5	11	6.5	14	3	5.5	CBSA6-8	HNTT6-6	4	450	405	595	535
	8			47	63	13	37	10	42	6.5	11	11.5	11	6.5	16	5	5.5	CBSA6-10	HNTT8-6	4	490	440	645	580

*許容荷重は2個使用の数値です。☎最大開閉角度は約190°になります。ボルトとナットをセットで出荷する追加加工がございます。

Order 注文例: 型式 HHSZ65 SHPSNA5 HHPSNA8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

49
ト
ア
手
・
蝶
番