

STAINLESS SLIP-JOINT HINGES

# ステンレス抜き差し蝶番


CADデータフォルダ名: 49\_Pulls

■ステンレス抜き差し蝶番




RoHS 10

**SHHPSL** (左勝手用)  
**SHHPSR** (右勝手用)

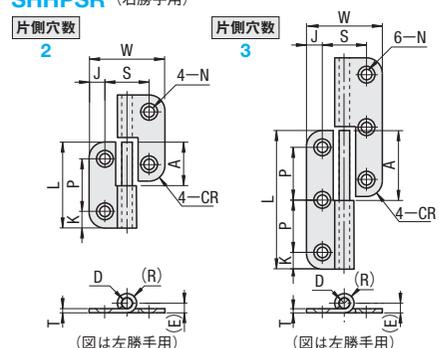

**SHHPSLC** (左勝手用) (軸ショートタイプ)  
**SHHPSRC** (右勝手用) (軸ショートタイプ)

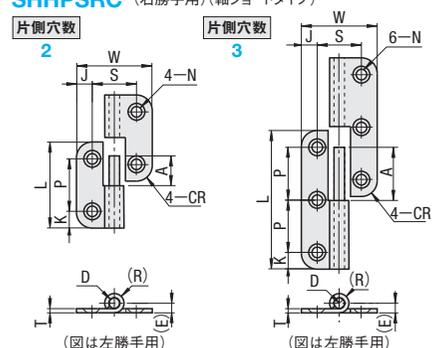

材質 SUS304

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 (g)	L	W	SHHPSL SHHPSR	SHHPSLC SHHPSRC	K	P	J	S	N		T	(E)	(R)	CR	D	¥基準単価 1~8コ	¥スライド単価 9~100
		kg	N										キリ	サラザグリ							
SHHPSL SHHPSLC (左勝手用)	5	2	9	88	34	41	19	14	8	25	7.5	21	5.5	8.6 (M4用)	2	4.6	4.6	4	5	515	490
		3	11	108	55	66	31	26	9	30	8	32									
	6	2	12	117	49	48	22	17	9	30	8	32	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	600	570
SHHPSR SHHPSRC (右勝手用)	8	2	25	245	111	59	29	24	11	37	10	42	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	845	845
		3	38	372	185	96	47	42	13.5	43	16.5	47									
	845	2	30	294	162	70	34	29	13.5	43	16.5	47	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	1,235	1,170
		3	40	392	266	113	56	51	13.5	43	16.5	47	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	975	925
		3	40	392	266	113	56	51	13.5	43	16.5	47	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	1,285	1,220


\*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例  
型式 SHHPSL5 - 片側穴数 3

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~100	101~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

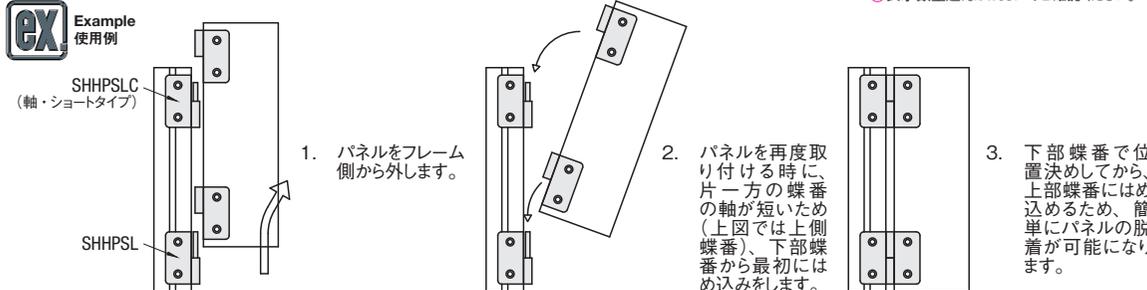


■ステンレス抜き差し蝶番




RoHS 10

**HNS2L** (扉左タイプ)  
**HNS2R** (扉右タイプ)

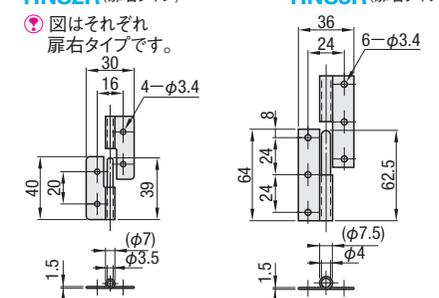

**HNS3L** (扉左タイプ)  
**HNS3R** (扉右タイプ)

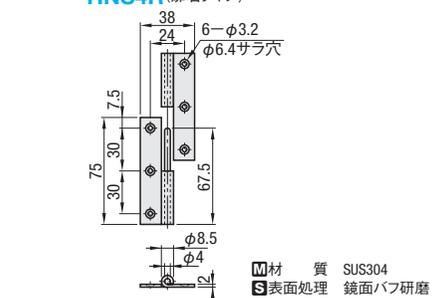

材質 SUS304  
表面処理 鏡面バフ研磨

扉側が右になるタイプが扉右タイプになります。

型式 Type	*許容荷重 (N)	重量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価
			1~19本	20~99	
HNS2L	48	21	215	200	190
HNS2R			215	200	190
HNS3L			276	262	248
HNS3R	68	39	276	262	248
HNS4L			333	316	280
HNS4R			333	316	280

\*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例  
型式 HNS2L

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~200	201~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES

SLIP-JOINT HINGES FOR HEAVY-DUTY

# アルミ抜き差し蝶番/重量用抜き差し蝶番

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls


■アルミ抜き差し蝶番



RoHS 10

**HHPNL** (左勝手用)

**HHPNR** (右勝手用)

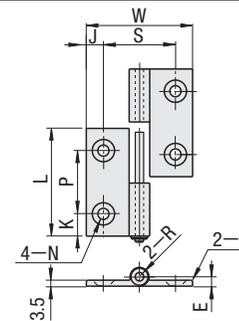

蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P.1251の蝶番用ナットがおすすめです。

材質 A6063S-T5  
ブッシュ: ポリアセタール  
表面処理 アルマイト処理

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 (g)	L	W	K	P	J	S	N		E	R	¥基準単価 1~8コ	¥スライド単価 9~50											
		kg	N								キリ	サラザグリ															
HHPNL (左勝手用)	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5	485	435											
HHPNR (右勝手用)	6			33													48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	5.5	555	500
	8			48													63	62	13	37	10	42				645	580


\*許容荷重は2個使用の数値です。

■アルミ抜き差し蝶番




RoHS 10

抜き差し蝶番

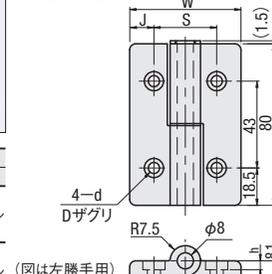

異形抜き差し蝶番

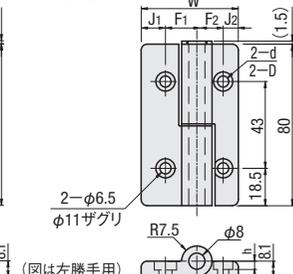

蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P.1251の蝶番用ナットがおすすめです。

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 (g)	W	J	S	d	D	h	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
		Kg	N									
抜き差し蝶番 HHPNLK HHPNLK-B HHPNLK-S	5-25	10	98	86	41	7.5	26	5.5	9.5	4.1	395	375
				6	103	55	12	31		455	435	
	8-45	15	147	120	73	16	41	6.5	11	4.4	505	485
				8	130	83	18.5	46		565	545	

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 (g)	W	J <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	d	D	h	J <sub>2</sub>	F <sub>2</sub>	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
		Kg	N											
異形抜き差し蝶番 HHPNDLK	6-5	10	147	95	48	12	15.5	5.5	9.5	4.1	7.5	13	455	435
	8-5			103	57	16	20.5				7.5	13	505	485
	845-5			108	62	18.5	23				7.5	13	565	535
	8-6			111	64	16	20.5				12	15.5	505	480
	845-6			116	69	18.5	23				12	15.5	565	535


\*許容荷重は2個使用の数値です。

■重量用抜き差し蝶番



RoHS 10

**HNZL** (左勝手用)  
**HNZR** (右勝手用)

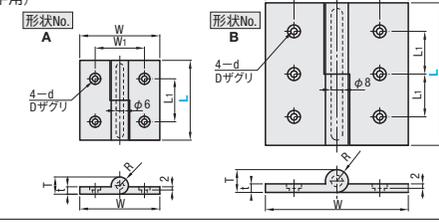

	材質	表面処理
羽根	SUS316	バフ研磨
軸	—	—
ブッシュ	ポリアセタール	—

型式 Type	L	形状No.	W	W <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	T	R	t	D	d	*許容荷重 (N)	重量 (g)	¥基準単価		
													1~19コ	20~50	
HNZL HNZR	50	A	50	35	20	14	13.5	5	8.6	4.6	350	120	1,500	1,425	
	65		65	40	35				9.6	5.6	450	185	1,700	1,615	
	75		75	50	40							650	270	2,000	1,900
	100		100	60	30							650	450	2,400	2,280

\*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例  
型式 HHPNR5  
HHPNLK-B6  
HHPNDRK8-5  
HNZL100

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~50	51~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

49  
取手・蝶番