

規格追加
赤文字表示

MANIFOLDS AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧/エア用ブロックマニホールド

—横貫通穴・L字穴タイプ—

取付穴

規格追加
赤文字表示

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

エア用ブロックマニホールド

—横貫通穴・縦貫通穴タイプ/横貫通穴・上穴タイプ—


取付穴

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds


■油圧用ブロックマニホールド

RoHS10

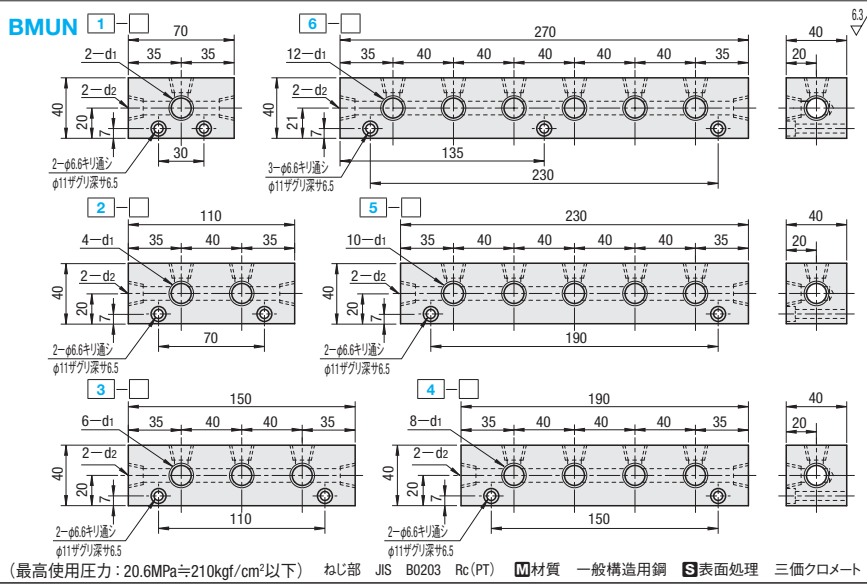

■エア用ブロックマニホールド

RoHS10

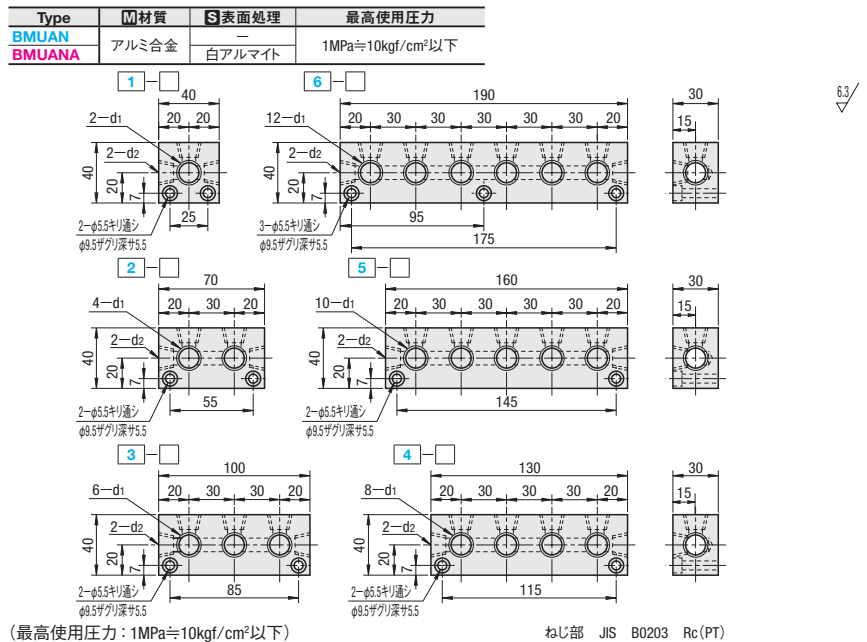

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMUN	1	33	3/8	3/8	1,260
		13	1/8	3/8	
		22	1/4	1/4	
		23	1/4	3/8	
	2	34	3/8	1/2	1,380
		22	1/4	1/4	
		23	1/4	3/8	
		33	3/8	3/8	
	3	12	1/8	1/4	1,530
		23	1/4	3/8	
		33	3/8	3/8	
		12	1/8	1/4	
4	22	1/4	1/4	1,670	
	23	1/4	3/8		
	23	1/4	3/8		
	34	3/8	1/2		
5	23	1/4	3/8	1,780	
	34	3/8	1/2		
	34	3/8	1/2		1,920
	34	3/8	1/2		

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価	
					BMUAN	BMUANA
BMUAN BMUANA	1	22	1/4	1/4	1,320	1,570
		11	1/8	1/8		
		12	1/8	1/4		
		22	1/4	1/4		
	2	11	1/8	1/8	1,390	1,650
		12	1/8	1/4		
		11	1/8	1/8		
		12	1/8	1/4		
	3	12	1/8	1/4	1,520	1,810
		22	1/4	1/4		
		12	1/8	1/4		
		22	1/4	1/4		
4	12	1/8	1/4	1,570	1,870	
	22	1/4	1/4			
	12	1/8	1/4			
	22	1/4	1/4			
5	12	1/8	1/4	1,640	1,950	
	22	1/4	1/4			
	12	1/8	1/4			
	22	1/4	1/4			
6	12	1/8	1/4	1,760	2,090	
	22	1/4	1/4			

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口		大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例 **型式** BMUN2-22

Price 価格

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.133**


◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds


■エア用ブロックマニホールド

RoHS10

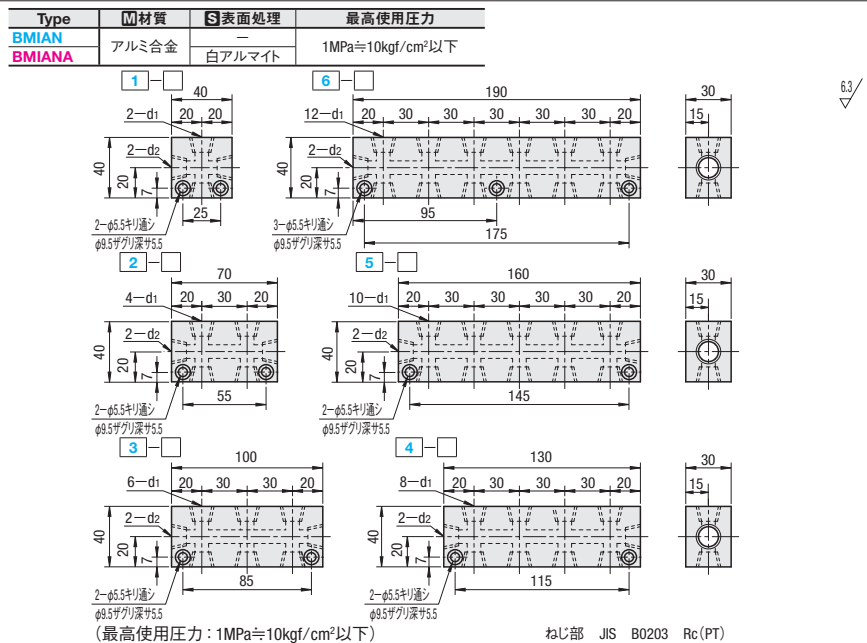

■エア用ブロックマニホールド

RoHS10

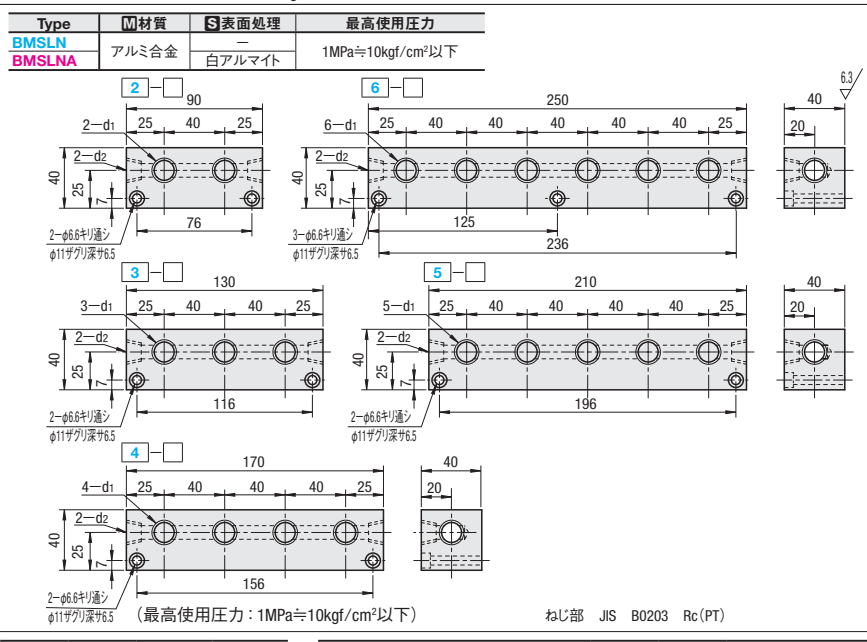

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価	
					BMIAN	BMIANA
BMIAN BMIANA	1	11	1/8	1/8	1,320	1,570
		22	1/4	1/4		
		11	1/8	1/8		
		12	1/8	1/4		
	2	11	1/8	1/8	1,390	1,650
		12	1/8	1/4		
		11	1/8	1/8		
		12	1/8	1/4		
	3	11	1/8	1/8	1,520	1,810
		12	1/8	1/4		
		11	1/8	1/8		
		12	1/8	1/4		
4	12	1/8	1/4	1,570	1,870	
	22	1/4	1/4			
	12	1/8	1/4			
	22	1/4	1/4			
5	12	1/8	1/4	1,640	1,950	
	22	1/4	1/4			
	12	1/8	1/4			
	22	1/4	1/4			
6	11	1/8	1/8	1,760	2,090	
	22	1/4	1/4			

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価	
					BMSLN	BMSLNA
BMSLN BMSLNA	2	24	1/4	1/2	1,500	1,790
		33	3/8	3/8		
		44	1/2	1/2		
		33	3/8	3/8		
	3	44	1/2	1/2	1,650	1,960
		23	1/4	3/8		
		24	1/4	1/2		
		33	3/8	3/8		
	4	24	1/4	1/2	1,710	2,030
		33	3/8	3/8		
		44	1/2	1/2		
		24	1/4	1/2		
5	33	3/8	3/8	1,860	2,210	
	44	1/2	1/2			
	33	3/8	3/8			
	24	1/4	1/2			
6	23	1/4	3/8	1,990	2,370	
	44	1/2	1/2			

Order 注文例 **型式** BMIAN3-22

Price 価格

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.133**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口		大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。