 


規格追加
赤文字表示

MANIFOLDS AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧/エア用ブロックマニホールド

—横貫通穴・L字穴タイプ—




◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

油圧用ブロックマニホールド




RoHS10

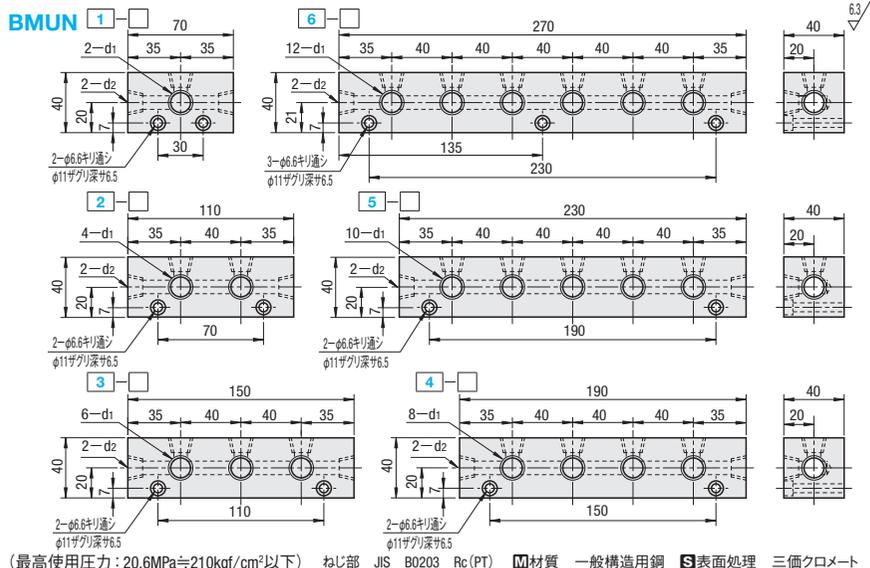

エア用ブロックマニホールド



RoHS10

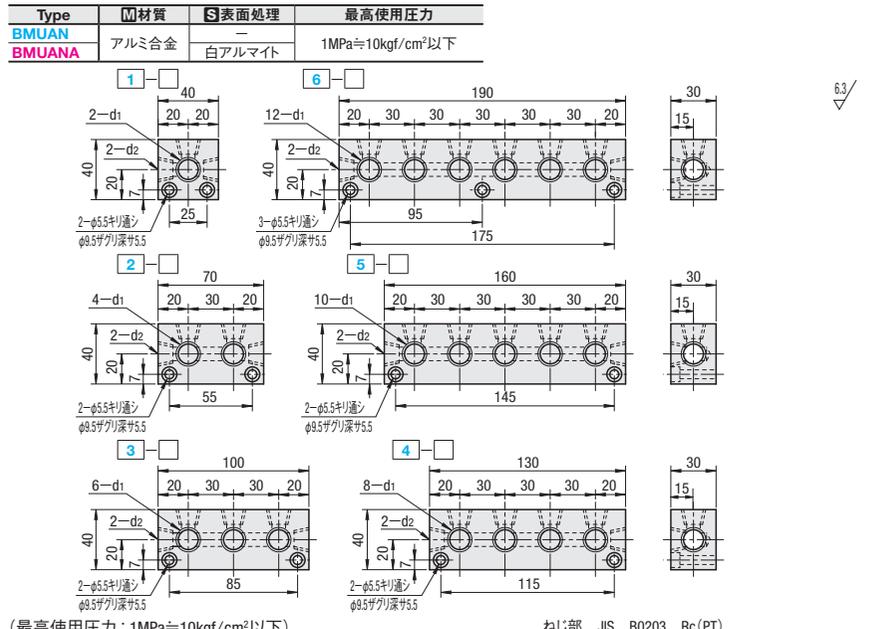

| Type | 型式 | No. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | ¥基準単価 |
|------|----|-----|-----------|-----------|-------|
| BMUN | 1 | 33 | 3/8 | 3/8 | 1,260 |
| | | 13 | 1/8 | 3/8 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | 2 | 23 | 1/4 | 3/8 | 1,380 |
| | | 34 | 3/8 | 1/2 | |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | |
| | 3 | 23 | 1/4 | 3/8 | 1,530 |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | |
| | 4 | 22 | 1/4 | 1/4 | 1,670 |
| | | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| | | 23 | 1/4 | 3/8 | |
| 5 | 23 | 1/4 | 3/8 | 1,780 | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | | |
| 6 | 22 | 1/4 | 1/4 | 1,920 | |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | | |

| Type | 型式 | No. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | ¥基準単価 | |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | | | BMUAN | BMUANA |
| BMUAN BMUANA | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 | 1,320 | 1,570 |
| | | 11 | 1/8 | 1/4 | | |
| | | 12 | 1/8 | 1/4 | | |
| | 2 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,390 | 1,650 |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | | |
| 3 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,520 | 1,810 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |
| | 12 | 1/8 | 1/4 | | | |
| 4 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,570 | 1,870 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |
| 5 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,640 | 1,950 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |
| | 12 | 1/8 | 1/4 | | | |
| 6 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,760 | 2,090 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| | 小口 | 小口 | 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

 
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

規格追加
赤文字表示

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

エア用ブロックマニホールド

—横貫通穴・縦貫通穴タイプ/横貫通穴・上穴タイプ—




◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

エア用ブロックマニホールド




RoHS10

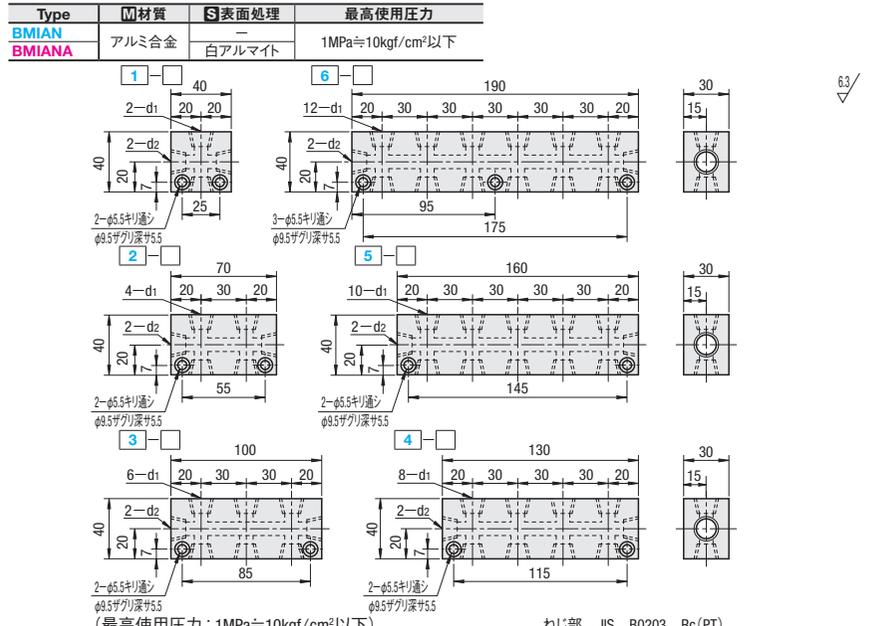

エア用ブロックマニホールド



RoHS10

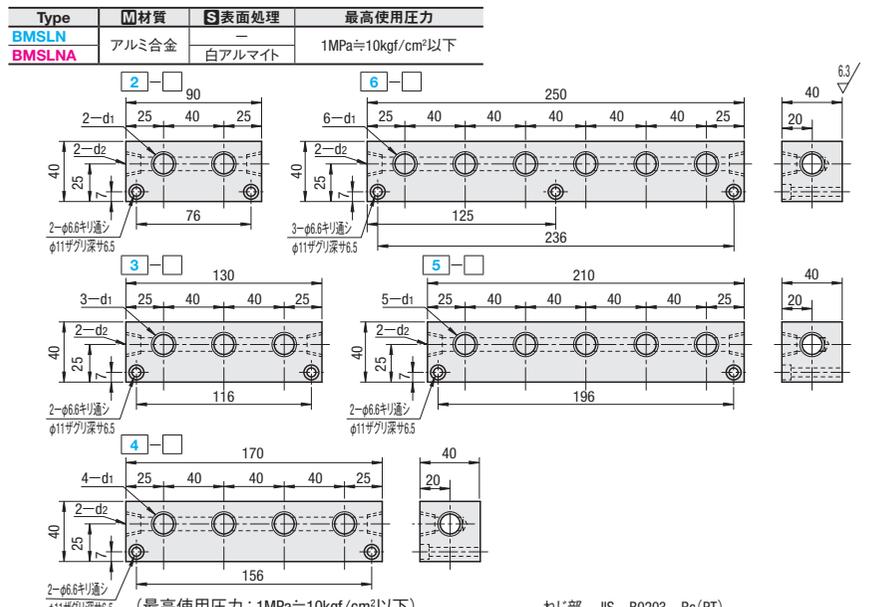

| Type | 型式 | No. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | ¥基準単価 | |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | | | BMIAN | BMIANA |
| BMIAN BMIANA | 1 | 11 | 1/8 | 1/8 | 1,320 | 1,570 |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | | |
| | 2 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,390 | 1,650 |
| | | 22 | 1/4 | 1/4 | | |
| | | 11 | 1/8 | 1/8 | | |
| 3 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,520 | 1,810 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |
| | 11 | 1/8 | 1/8 | | | |
| 4 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,570 | 1,870 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |
| | 12 | 1/8 | 1/4 | | | |
| 5 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,640 | 1,950 | |
| | 22 | 1/4 | 1/4 | | | |
| 6 | 12 | 1/8 | 1/4 | 1,760 | 2,090 | |
| | 11 | 1/8 | 1/8 | | | |

| Type | 型式 | No. | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | ¥基準単価 | |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | | | BMSLN | BMSLNA |
| BMSLN BMSLNA | 2 | 24 | 1/4 | 1/2 | 1,500 | 1,790 |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | | |
| | | 44 | 1/2 | 1/2 | | |
| | | 33 | 3/8 | 3/8 | | |
| 3 | 44 | 1/2 | 1/2 | 1,650 | 1,960 | |
| | | 23 | 1/4 | | | 3/8 |
| 4 | 24 | 1/4 | 1/2 | 1,710 | 2,030 | |
| | | 33 | 3/8 | | | 3/8 |
| | | 44 | 1/2 | | | 1/2 |
| | | 24 | 1/4 | | | 1/2 |
| 5 | 33 | 3/8 | 3/8 | 1,860 | 2,210 | |
| | | 44 | 1/2 | | | 1/2 |
| 6 | 23 | 1/4 | 3/8 | 1,990 | 2,370 | |
| | | 23 | 1/4 | | | 3/8 |

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 |
|------|------|-------|-------|-------|------|
| | 小口 | 小口 | 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | | | | |

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型式
BMUN2-22
BMUANA4-22



Price
価格



Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型式
BMIAN3-22



Price
価格



Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。