 


PIPING MANIFOLDS

配管マニホールド

—ソケット部指定タイプ—




◎カタログ規格外品はこちら **P.137**
 ◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds



Type	ソケット		本体部			ソケット		S 表面処理
	ソケットめねじ	ソケットおねじ	本体部	ソケットおねじ	ソケットめねじ	ソケット		
両端おねじ	SGFF	—	SGP	SGP	S25C (M5のみS20C)	—	三価クロメート 無電解ニッケルメッキ	
両端おねじ	SGFM	—	SUS304TP	SUS304TP (M5のみSUS304)	SUS304	—	—	
	SUFF	SUFFA						
両端めねじ	SGFMF	SGFMFA	SGP	SGP	S25C (M5のみS20C)	—	三価クロメート	
	SUFMF	—	SUS304TP	SUS304TP (M5のみSUS304)	SUS304	—	—	

◎溶接による若干のひずみがあります。連結してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。
 ◎穴数(H)に応じて、A~Eをお選びください。H=2の時はBまで、H=3の時はCまで、H=4の時はDまで、H=5の時はEまでご指定ください。

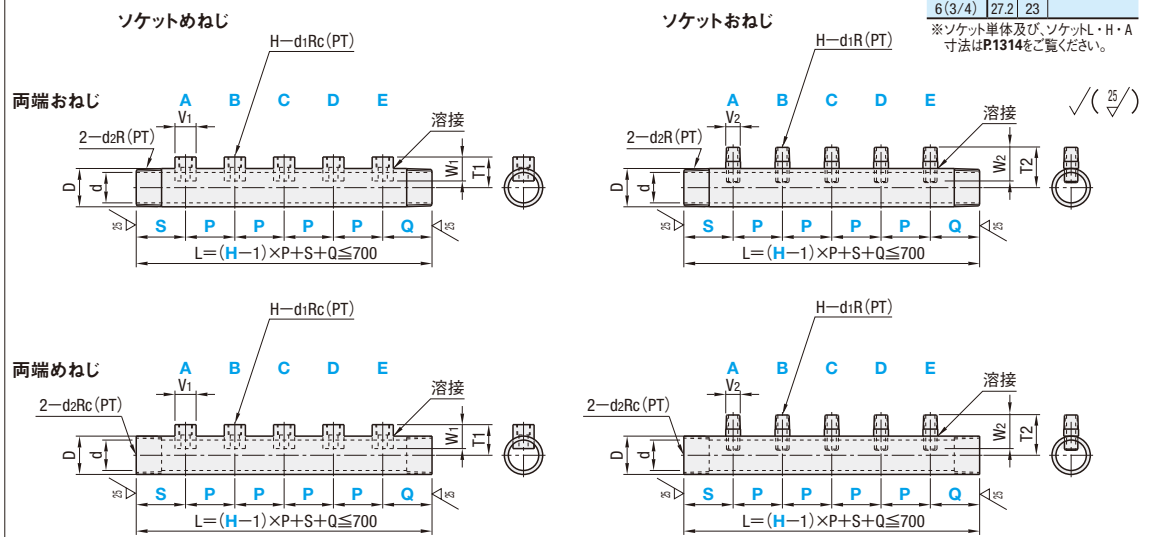

型式	No.	H (穴数選択)	P・S・Q 指定1mm単位	Rc (PT), R (PT), M (並目) 選択					d2 R (PT)	D	d 材質:SGP 材質:SUS	
				A	B	C	D	E			1	2
両端おねじタイプ	15A	2	35~150	0(穴無し)	5(M5)	1(1/8)	—	—	1/2	21.7	16.1	16.1
	20A	3	35~150	0(穴無し)	5(M5)	1(1/8)	2(1/4)	3/4	27.2	21.6	21.4	
	25A	4	40~150	0(穴無し)	1(1/8)	2(1/4)	3(3/8)	1	34	27.6	27.2	
	32A	5	50~150	0(穴無し)	2(1/4)	3(3/8)	4(1/2)	1 1/4	42.7	35.7	35.5	
	40A	5	60~150	0(穴無し)	3(3/8)	4(1/2)	6(3/4)	1 1/2	48.6	41.6	41.2	
両端めねじタイプ	15A	2	35(45)~150	0(穴無し)	5(M5)	1(1/8)	—	—	1/2	21.7	16.1	16.1
	20A	3	35(45)~150	0(穴無し)	5(M5)	1(1/8)	2(1/4)	3/4	27.2	21.6	21.4	
	25A	4	40(50)~150	0(穴無し)	1(1/8)	2(1/4)	3(3/8)	1	34	27.6	27.2	
	32A	5	50(60)~150	0(穴無し)	2(1/4)	3(3/8)	4(1/2)	1 1/4	42.7	35.7	35.5	
	40A	5	60(70)~150	0(穴無し)	3(3/8)	4(1/2)	6(3/4)	1 1/2	48.6	41.6	41.2	

◎P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≤700の範囲でご指定ください。◎両端めねじタイプの場合、S・Qの最小指定寸法は()数値となります。
 ◎A~Eは、()の前の0・1・2・3・4・5・6でご指定ください。0を指定の場合、ピッチはそのまま残り、ソケット間の距離は2×Pとなります。
 ◎ソケットめねじタイプのソケットは全てめねじとなり、ソケットおねじタイプのソケットは全ておねじとなります。◎注文方法は下記注文例及び、ピッチ最小間隔表をご参照ください。

Order 注文例: 型式 — H(穴数) — P — S — Q — A — B — C — D — E

SGFF25A — 3 — P50 — S50 — Q50 — A3 — B2 — C2 連数3の時
 SGFMF25A — 5 — P50 — S50 — Q50 — A3 — B2 — C3 — D2 — E3 連数5の時
 SGFMF25A — 4 — P50 — S50 — Q50 — A3 — B2 — C0 — D2 連数4でCの穴が不要な時。(ソケットの数は、3個になります。)

◎穴数(H)に応じて、A~Eをお選びください。H=2の時はBまで、H=3の時はCまで、H=4の時はDまで、H=5の時はEまでご指定ください。

No.	¥基準単価							
	ソケットめねじ/ソケットおねじ				ソケットめねじ/ソケットおねじ			
	本体部材質:SGP				本体部材質:SUS304TP			
15A	4,360	4,930	5,630	6,390	5,390	6,250	7,940	10,000
20A	4,540	5,550	6,470	7,740	6,000	7,660	9,540	11,160
25A	5,160	6,390	7,820	8,720	7,160	9,300	11,160	12,500
32A	6,100	7,620	8,790	10,720	7,880	10,300	12,080	14,350
40A	7,100	8,960	10,970	12,270	9,780	12,320	14,860	17,330

ソケットピッチ(P)最小間隔表						
サイズ	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4
M5	35	35	35	38	40	43
1/8	35	35	38	40	43	45
1/4	35	38	40	43	45	48
3/8	38	40	43	45	48	50
1/2	40	43	45	48	50	53
3/4	43	45	48	50	53	55

上記ピッチ以上でPをご選定ください。

PIPING MANIFOLDS SOCKETS FOR PIPING MANIFOLDS

配管マニホールド/配管マニホールド用ソケット

—1方向 おねじタイプ—



◎カタログ規格外品はこちら **P.137**
 ◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds



Type	材質	S 表面処理
SGMHF	SGP	三価クロメート
SUSHF	SUS304TP	—

◎溶接による若干のひずみがあります。連結してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。
 ◎図面は穴数3の時のものです。

型式	No.	H (穴数選択)	P・S・Q 1mm単位	d1 R(PT)	d2 R(PT)	D	d 基準単価											
							SGMHF	SUSHF	H2	H3	H4	H5	H6					
SGMHF SUSHF	15A	2	40~150	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1	2,790	3,550	4,330	5,030	5,770	4,740	6,020	7,370	8,740	10,010
	20A	3	40~150	1/4	3/4	27.2	21.6	21.4	3,150	4,030	4,930	5,720	6,540	5,300	6,780	8,240	9,740	11,140
	25A	4	45~150	3/8	1	34	27.6	27.2	3,680	4,700	5,720	6,580	7,390	6,200	7,890	9,560	11,210	12,790
	32A	5	55~150	1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5	4,440	5,680	6,840	7,680	8,700	7,460	9,490	11,510	13,460	15,340
	40A	6	65~150	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2	5,160	6,560	8,080	9,270	10,650	8,840	11,380	13,870	16,330	18,690

Order 注文例: 型式 — H(穴数) — P — S — Q

SUSHF32A — 4 — P70 — S60 — Q70

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	小口	大口
数量	1~4	5~10
値引率	5%	15%
出荷日	通常	+3日



Type	材質	S 表面処理
SGSM	SGP*	三価クロメート
SUSM	SUS304TP*	—

*M5のみS20C(SGSM)
 *M5のみSUS304(SUSM)

型式	No.	R(PT)	E	A	V	d		D	(L)	SGSM		SUSM	
						SGSM	SUSM			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGSM SUSM	5	M5	4	5.9	6	1.5	1.5	5	7.5	480	370	550	420
	1	1/8	5	10	10.5	6.5	5.7	9.5	10	480	370	550	420
	2	1/4	6	11	13.8	9.2	7.8	12.8	15	490	370	790	620
	3	3/8	6	12	17.3	12.7	10.9	16.3	17	630	500	1,060	850
	4	1/2	7	13	21.7	16.1	16.1	20.7	20	760	600	1,390	1,100
	6	3/4	8	13.5	27.2	21.6	21.4	26.2	23	1,020	800	1,560	1,250



Type	材質	S 表面処理
SGSK	S25C*	三価クロメート
SUSK	SUS304	—

*M5のみS20C

型式	No.	T Rc(PT)	V	L	D	d		H	SGSK		SUSK	
						SGSK	SUSK		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGSK SUSK	5	M5	10	13.4	9	4.3	4.3	7.5	540	430	570	460
	1	1/8	15	17	14	8.6	8.6	8.1	540	430	570	460
	2	1/4	20	22	19	11.4	11.7	11.4	560	450	870	710
	3	3/8	25	24	24	14.9	12.4	12	680	540	1,070	870
	4	1/2	30	28	29	16.3	16.3	15.6	850	680	1,390	1,140
	6	3/4	35	31	34	21	21	17.7	1,150	920	1,580	1,290

◎特長 配管マニホールドで、溶接されているソケットです。外周部に段差が付いているため、取付がしやすくなっています。

Order 注文例: 型式 — H(穴数) — P — S — Q

SGSM3 SGSK2

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	小口	大口
数量	1~4	5~10
値引率	5%	15%
出荷日	通常	+3日