



CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

51 管・継手  
ホース・バルブ


SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE

低圧用ねじ込み継手

一同径タイプ

■ソケット

Type	材質	表面処理
SGPPS	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPS	SUS304	—
SUTPSS	SUS316	—

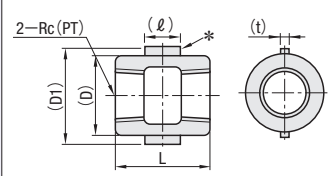


RoHS10

\*SGPPSのみ、外周部にツメが付いています。

■平行めねじ(PSねじ)ソケット


Type	材質	表面処理
SGPRP	炭素鋼管	電気亜鉛メッキ
SUTRP	SUS304	—

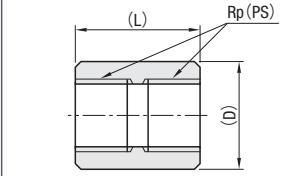

RoHS10

■両長ソケット


Type	材質	表面処理
SUTPSR	SUS304	—

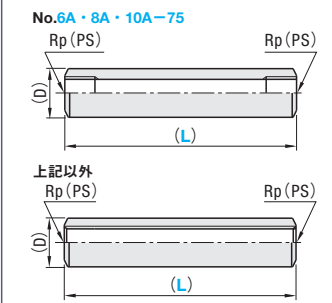

RoHS10

■45°エルボ

Type	材質	表面処理
SGPHE	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTHE	SCS13A	—

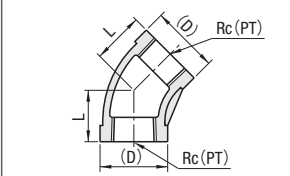

RoHS10

型式		SGPPS				SUTPS-SUTPSS		SGPPS		SUTPS		SUTPSS	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	L	(d)	(t)	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ	
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	22	19	13	4	15	23	170	160	410	380
	8A	1/4	19	25	22	17	4	19	29	170	160	380	350
	10A	3/8	23	30	27	18	5	22	30	180	160	380	350
	15A	1/2	27	35	31	20	6	27	38	140	110	560	530
	20A	3/4	33	40	37	24	6	33	40	170	140	770	730
	25A	1	41	45	46	25	8	40	45	230	200	880	790
	32A	1 1/4	50	50	54	28	8	49	51	330	290	1,420	1,340
	40A	1 1/2	56	55	61	32	9	55.5	54	410	360	1,590	1,500
	50A	2	69	60	75	34	9	68	64	580	550	2,030	1,830

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		SGPRP		SUTRP		SGPRP		SUTRP		
Type	No.	Rp (PS)	(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	140	120	220	190
	8A	1/4	19	27	17	25	150	130	220	190
	10A	3/8	23	28	21	26	190	150	220	190
	15A	1/2	28	37	25	33	240	210	280	250
	20A	3/4	34.5	39	31	36	290	270	390	350
	25A	1	41.5	46	38	43	440	410	620	580
	32A	1 1/4	51	51	47	48	600	560	890	840

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		(L) 選択	Rp (PS)	(D)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.				1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ
SUTPSR	6A	50	1/8	15	1,980	2,380	1,880	2,260
	8A		1/4	19	2,240	2,640	2,130	2,510
	10A		3/8	23	2,500	2,920	2,370	2,770
	15A		1/2	26.5	3,180	3,670	3,020	3,480
	20A		3/4	33	3,710	4,750	3,520	4,510

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


型式		Rc (PT)	SGPHE		SUTHE		SGPHE		SUTHE	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	410	320	830	750
	8A	1/4	22	17	21	17	280	250	590	530
	10A	3/8	23	19	25	19	280	250	620	530
	15A	1/2	27	21	28	21	260	220	700	590
	20A	3/4	33	25	35	25	260	230	1,010	900
	25A	1	41	29	42	29	360	320	1,390	1,240

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■キャップ




Type	材質	表面処理
SGPPC	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPC	SCS13A	—

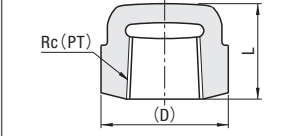

■プラグ



Type	サイズ(A)	材質	表面処理
SGPPP	6 8 10	SWCH10R	三価クロメート
SGPPP	15 20 32	FCMB 275-5	溶融亜鉛メッキ
SUPPP	—	SCS13A	—

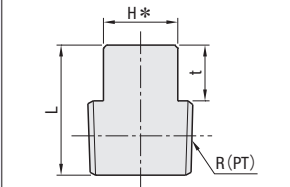


RoHS10

■丸ニップル



Type	材質	表面処理
SGPNP	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUTNP	SUS304	—

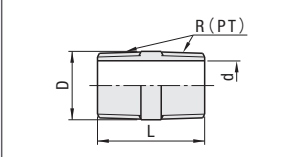


RoHS10

■両長ニップル



Type	材質	表面処理
SGPNPR	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUTNPR	SUS304	—

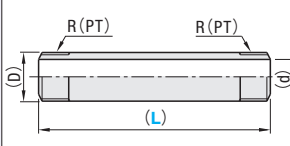

RoHS10

継手使用条件

流体状態	最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油	1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水	1.4
120℃以下の静流水	2.0

\*脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。(過渡的な変動を除く)  
\*静流水とは、脈動がない水流です。  
\*鑄造の為、(D)や(L2)等の( )寸法は参考値であり保証値ではありません。

型式		Rc (PT)	SGPPC		SUTPC		SGPPC		SUTPC	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGPPC SUTPC	6A	1/8	19	14	18	16	250	170	240	190
	8A	1/4	22	15	22	18	220	210	250	180
	10A	3/8	23	17	26	20	240	210	230	180
	15A	1/2	27	20	30	21	200	190	330	260
	20A	3/4	33	24	36	24	240	230	430	350
	25A	1	41	28	44	28	320	280	560	460
	32A	1 1/4	50	30	53	30	450	410	740	620
	40A	1 1/2	56	32	60	32	520	470	870	720
	50A	2	69	36	73	36	660	630	1,180	1,060

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		R (PT)	対辺 H	t	L		SGPPP		SUPPP	
Type	No.				SGPPP	SUPPP	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGPPP SUPPP	6A	1/8	7	7	16	16	120	110	160	140
	8A	1/4	9	8	19	19	130	110	170	130
	10A	3/8	12	9	21	21	120	110	200	150
	15A	1/2	14	10	26	25	130	100	300	220
	20A	3/4	17	11	29	28	150	130	380	300
	25A	1	19	12	31	31	180	140	530	420
	32A	1 1/4	23	13	35	35	270	230	680	570
40A	1 1/2	26	14	36	36	330	270	780	650	
50A	2	32	15	41	41	440	400	1,100	990	

\*H部の形状 No.6A~50A=4角 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		R (PT)	D	L	d		SGPNP		SUTNP	
Type	No.				SGPNP	SUTNP	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGPNP SUTNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	150	130	190	130
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7	160	130	210	140
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1	170	140	190	130
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5	180	150	260	180
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3	190	170	280	200
	25A	1	34.0	42	27.8	28.1	280	250	380	260
	32A	1 1/4	42.7	50	35.9	35.8	450	400	530	360
	40A	1 1/2	48.6	50	41.9	41.8	530	470	560	380
	50A	2	60.5	58	53.2	53.6	780	700	810	560

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		(L) 選択	R (PT)	(D)		(d)		¥基準単価 1~30コ								
Type	No.			SGPNPR	SUTNPR	SGPNPR	SUTNPR	L50	L75	L100	L125	L50	L75	L100	L125	
SGPNPR SUTNPR	6A	50	1/8	10.5	—	6.2	—	160	220	300	340	—	—	—	—	
	1/4		13.4	13.8	9.2	9.4	170	240	310	380	230	290	330	400		
	3/8		17.4	17.3	12.9	12.7	170	230	280	350	230	310	330	400		
	10A		100	1/2	21.9	21.7	16.5	16.1	170	230	280	350	290	330	370	510
	15A		125	3/4	27.2	27.2	21.5	21.4	190	280	360	460	290	390	440	550

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。  
\*SGPNPRのD寸法は、+0.5mmの交差があります。



Order 注文例  
型式 SGPPS8A  
SGPNPR8A - 75



Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6.0迄、当日出荷受付致します。

# SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE 低圧用ねじ込み継手 —シールコーティング付タイプ—




CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

■特長: おねじ部分にシールコーティングをした商品です。ご購入後、すぐにご利用頂けます。

## ■鋼管用継手 —メス・オスエルボ—


Type	材質	表面処理
SGCEL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCEL	SCS13A	—

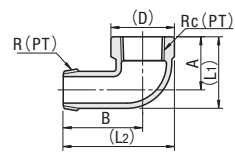

耐熱温度: 150°C

## ■鋼管用継手 —プラグ—


Type	材質	表面処理
SGCPP	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCPP	SCS13A	—

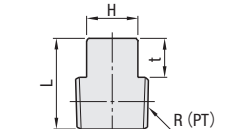

耐熱温度: 150°C

## ■鋼管用継手 —丸ニップル—


Type	材質	表面処理
SGCNP	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUCNP	SUS304	—

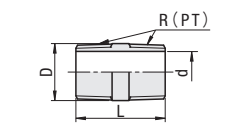

耐熱温度: 150°C

## ■鋼管用継手 —六角ニップル—


Type	材質	表面処理
SGCNR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCNR	SCS13A	—

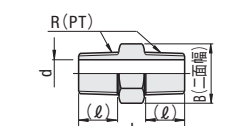

耐熱温度: 150°C

## ■鋼管用継手 —プッシング—

Type	材質	表面処理
SGCPB	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCPB	SCS13A	—

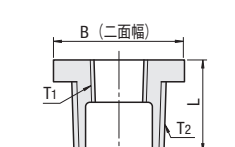

耐熱温度: 150°C

型式		R	SGCEL					SUCEL					SGCEL		SUCEL	
Type	No.	Rc(PT)	(D)	(L1)	(L2)	A	B	(D)	(L1)	(L2)	A	B	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGCEL SUCEL	6A	1/8	19	23	36	17	26	14.5	22	33	17	26	380	320	820	740
	8A	1/4	22	26	42	19	30	21	26	41	19	30	810	720	690	620
	10A	3/8	27	31	48	23	35	25	32	48	23	35	350	750	720	650
	15A	1/2	31	38	56	27	40	29	38	55	27	40	900	810	1,000	830
	20A	3/4	36	45	66	32	47	36	46	65	32	47	1,260	1,130	1,350	970
25A	1	45	55	76.5	38	54	44	55	76	38	54	1,590	1,420	1,720	1,220	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		R	対辺	t	L		SGCPP		SUCPP	
Type	No.	(PT)	H	t	SGCPP	SUCPP	1~9コ	10~30コ	1~19コ	20~50コ
SGCPP SUCPP	6A	1/8	7	7	16	16	380	340	360	320
	8A	1/4	9	8	19	19	250	230	340	300
	10A	3/8	12	9	21	21	270	240	430	380
	15A	1/2	14	10	26	25	300	270	490	440
	20A	3/4	17	11	29	28	410	370	730	650
25A	1	19	12	31	31	600	540	820	650	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		R	D	L	d		SGCNP		SUCNP	
Type	No.	(PT)	D	L	SGCNP	SUCNP	1~9コ	10~30コ	1~19コ	20~50コ
SGCNP SUCNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	530	470	430	390
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7	410	370	430	390
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1	440	400	450	410
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5	560	510	450	410
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3	590	520	630	560
25A	1	34	42	27.8	28.1	680	610	700	620	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		R	B	L		(l)	d	SGCNR		SUCNR			
Type	No.	(PT)	B	SGCNR	SUCNR	SGCNR	SUCNR	SGCNR	SUCNR	1~9コ	10~30コ	1~19コ	20~50コ
SGCNR SUCNR	8A	1/4	17	34	34	12.5	12	7	7	320	290	530	480
	10A	3/8	21	36	36	13	13	9	9	350	290	530	480
	15A	1/2	26	43	42	16.5	16	13	13	340	310	630	570
	20A	3/4	32	48	47	18.5	18	18	16	360	320	1,010	910
	25A	1	38	52	52	20	20	24	22	500	450	1,130	1,020


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		Rc(PT)	R(PT)	L	B	SGCPB		SUCPB	
Type	No.	T1	T2	L	B	1~9コ	10~30コ	1~19コ	20~50コ
SGCPB SUCPB	12	1/8	1/4	17	17	410	370	450	320
	13	1/8	3/8	18	21	470	420	400	360
	23	1/4	3/8	18	21	410	370	350	320
	24	1/4	1/2	21	26	470	430	400	370
	34	3/8	1/2	21	26	390	400	480	340
	36	3/8	3/4	24	32	400	580	690	500
46	1/2	3/4	24	32	590	530	620	450	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

# SCREW CONVERSION JOINTS ネジ変換継手 —L型タイプ・T型タイプ—


CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

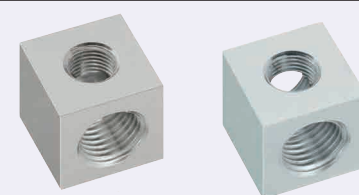

RoHS10

Type	材質	表面処理	最高使用圧力	
L型タイプ	APBLM	APBTM	一般構造用鋼	20.6MPa
	APBLS	APBTS	無電解ニッケルメッキ	
	APBLA	APBTA	SUS304	1MPa
			アルミ合金	—

ねじ部 JIS B 0203 R (PT)  
JIS B 0202 G (PF) : ISO 228-1 互換性有  
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

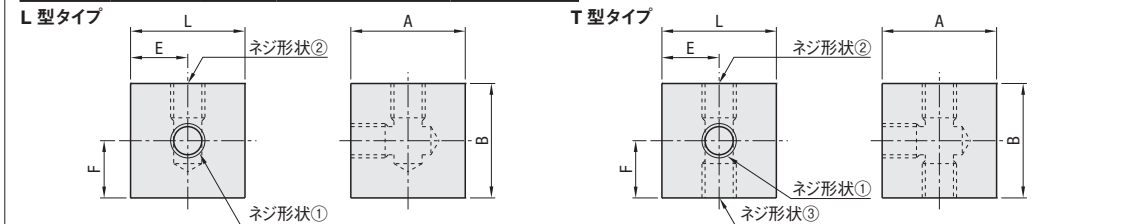

型式		ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価		
Type													APBLM	APBLS	APBLA
APBLM APBLS APBLA	T G N	(PTネジ) (PFネジ) (NPTネジ)	1	1/8	T G N	M5	—	25	25(30)	25(30)	12.5	12.5(15)	1,110	1,850	1,300
								25	25(30)	25(30)	12.5	12.5(15)	1,190	1,850	1,360
								30	30	30	15	15	1,340	1,920	1,550
								30	30	30	15	15	1,260	1,920	1,450
			2	1/4	T G N	M5	—	30	30	30	15	15	1,340	1,920	1,550
								35	35(40)	35(40)	17.5	17.5(20)	1,520	2,620	1,710
								40	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060
								40	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060
			3	3/8	T G N	M5	—	50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,940
								50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,940
								50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,940
								50	50	50	25	25	2,870	4,040	3,110

SUS304の場合は、( )寸法になります。

型式		ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状③	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価			
Type																APBTM	APBTS	APBTA	
APBTM APBTS APBTA	T G N	(PTネジ) (PFネジ) (NPTネジ)	1	1/8	T G N	M5	—	M5	—	25	25(30)	25(30)	12.5	12.5(15)	1,310	1,860	1,550		
										25	25(30)	25(30)	12.5	12.5(15)	1,440	1,860	1,620		
										30	30	30	15	15	1,720	2,030	1,930		
										30	30	30	15	15	1,510	2,030	1,730		
			2	1/4	T G N	M5	—	M5	—	M5	—	30	30	30	15	15	1,610	2,030	1,800
												30	30	30	15	15	1,830	2,730	2,010
												35	35(40)	35(40)	17.5	17.5(20)	2,270	2,850	2,610
												40	40	40	20	20	2,190	2,850	2,530
			3	3/8	T G N	M5	—	M5	—	M5	—	40	40	40	20	20	2,370	2,850	2,750
												40	40	40	20	20	3,190	4,480	3,510
												50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390
												50	50	50	25	25	3,290	4,480	3,620

SUS304の場合は、( )寸法になります。

Order 注文例: 型式 SGCEL25A SGCPP20A

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

- 注意事項
1. 蒸気配管ではご利用頂く事が出来ません。
  2. 一度使用した継手は、シールコーティング樹脂が剥がれ、シール機能が失われるため、シールテープを巻いてご利用ください。

Order 注文例: 型式 APBLM APBTA - T1 T1 - T2 M5 - M5

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%
			31~ お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

51 管・継手・バルブ