

# HOSE MOUNTING CONNECTOR ARM LOCK COUPLERS

## 樹脂ホース取付コネクタ/アームロックカプラー




CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

### 樹脂ホース取付コネクタ



Type	M材質						対応ホース	
	ニップル	インナー	ゴムキャップ	ワッシャ	袋ナット	ゴムバックシン		
TCSM	SCS13	-	-	-	SCS13	NBR	POM	HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□

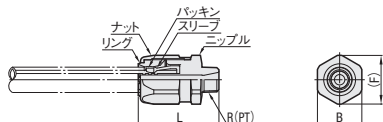

型式		L	六角・八角対辺 B	V	(F)	G	R(PT)	対応ホース	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.								1~4コ	5~10コ		
TCSM (ステンレス)	9	54.5	30	7	33	-	3/8	HOTR□	4,500	4,280		
	12	59	32	10	35.5	-	1/2	HOTRS□	4,810	4,570		
	15	60	36	12	40	-	1/2	HOTSG□	5,960	5,660		
	19	64	41	16.5	45	-	3/4	HOTG□	7,950	7,550		
	25	70	50	22	54	-	1		10,260	9,750		

使用圧力は、対応ホースと同様です。


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

### アームロックカプラー

#### 一オネジアダプター



Type	M材質
SNAMA	SCS14A

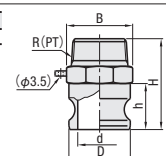


型式		R(PT)	D	d	H	h	B	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.							1~19コ	20~30コ		
SNAMA	15A	1/2	32	20	58	26	33	2,220	2,000		
	20A	3/4	32	20	58	26	33	2,220	2,000		
	25A	1	37	24	70	32	41	2,580	2,320		
	40A	1 1/2	53	36	79	40	57	3,430	3,090		
	50A	2	63	46	87	47	68	3,780	3,400		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

#### 一メネジアダプター




Type	M材質
SNAFA	SCS14A

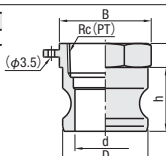


型式		Rc(PT)	D	d	H	h	B	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.							1~19コ	20~30コ		
SNAFA	15A	1/2	32	20	39	26	33	1,690	1,520		
	20A	3/4	32	20	39	26	33	1,690	1,520		
	25A	1	37	24	49	34	41	2,000	1,800		
	40A	1 1/2	53	36	55	40	57	2,540	2,290		
	50A	2	63	46	63	47	69	3,000	2,700		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

#### 一ホース取付アダプター

 

Type	M材質
SNAHA	SCS14A

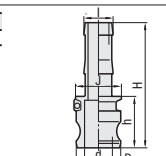


型式		D	d	H	h	I	J	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.							1~19コ	20~30コ		
SNAHA	20A	32	20	90	37	21	33	1,930	1,740		
	25A	37	23	108	48	27	41	2,240	2,020		
	40A	53	37	116	53	41	58	2,780	2,510		
	50A	63	46	134	60	53	70	2,960	2,670		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

#### 一オネジソケット



Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAMJ	SCS14A	SMS1025	SUS304

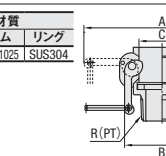


型式		R(PT)	A	B	C	H	h	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.							1~19コ	20~30コ		
SNAMJ	15A	1/2	110	52	32	52	32	3,810	3,430		
	20A	3/4	110	52	32	52	32	3,810	3,430		
	25A	1	125	60	37	59	38	4,030	3,630		
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44	4,930	4,440		
	50A	2	197	97	63	76	51	6,050	5,450		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

#### 一メネジソケット



Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAFJ	SCS14A	SMS1025	SUS304

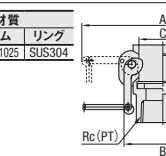


型式		Rc(PT)	A	B	C	H	h	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.							1~19コ	20~30コ		
SNAFJ	15A	1/2	110	52	32	51	32	2,830	2,550		
	20A	3/4	110	52	32	51	32	2,830	2,550		
	25A	1	125	60	37	60	38	3,200	2,880		
	40A	1 1/2	188	90	54	69	45	4,170	3,760		
	50A	2	197	97	63	77	51	5,420	4,880		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

#### 一ホース取付ソケット



Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAHJ	SCS14A	SMS1025	SUS304

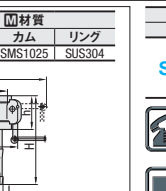

型式		No.	A	B	C	I	H	h	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.								1~19コ	20~30コ		
SNAHJ	20A	110	52	32	21	86	32	2,960	2,670			
	25A	125	60	37	27	100	38	3,180	2,870			
	40A	188	90	54	41	110	46	4,120	3,710			
	50A	197	97	63	53	129	51	5,150	4,640			

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

アームロックカプラーは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (旧MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば同規格他社製品とも互換性を有します。



注文例  
TCSM25  
SNAMA20A



在庫品 翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

# HOSE BANDS

## ホースバンド

P1383のダクトホースを取付ける際にもご使用できます。


ホースバンドはホースの抜けを防止するための商品です。構造上、締付範囲の最小で、すき間が生じる場合があります。

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

### 一スタンダードタイプ



### HOSBS

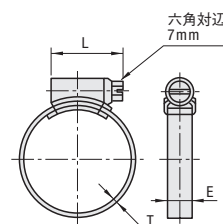

RoHS 10

M材質 SUS304



注文例  
HOSBS13N



在庫品 翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


型式		ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.						1~9コ	10~50コ		
HOSBS	9N	9.5~12	19	0.7	9.5	3.5	210	190		
	13N	13~20					220	200		
	16N	16~22					220	200		
	19N	18~25					230	210		
	22N	22~30	24	0.8	12	4.4	250	230		
	25N	25~35					260	240		
	28N	30~40					270	250		
	31N	35~50					290	270		
	38N	40~55	33	0.8	12	6.1	230	210		
	44N	45~60					230	210		
	50N	55~70					260	240		
	60N	60~80					270	240		
	70N	70~90	33	0.8	12	6.9	290	240		
	83N	85~100					280	250		
	95N	90~120					410	370		
	104N	100~125					460	410		
	127N	130~150	6.1	0.8	12	6.1	620	580		
	146N	130~160					640	600		
	149N	150~180					670	630		
	175N	170~200					680	640		
200N	190~230					720	680			

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

### 一バイラルタイプ



### HOSSB

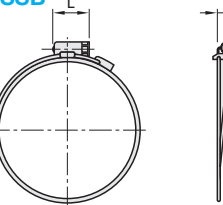

RoHS 10

M材質 SUS304



注文例  
HOSSB18



在庫品 翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


型式		ホース外径 締付範囲 (mm)	L	E	締付トルク (N・m)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.					1~9コ	10~30コ		
HOSSB	30	30~37	30.5	15	5	1,230	920		
	32	32~42				1,230	920		
	47	47~57				1,230	920		
	61	61~71				1,300	970		
	71	71~81				1,300	970		
	86	86~96				1,450	1,080		
	90	90~110				1,520	1,140		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

### 一手締めタイプ



### HOSBH

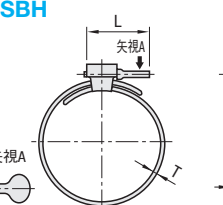

RoHS 10

M材質 SPCC S表面処理 三価クロメート



注文例  
HOSBH18



在庫品 翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	No.						1~9コ	10~30コ		
HOSBH	15	15~22	32	0.5	12	13	460	230		
	18	18~28					470	230		
	20	20~34					500	250		
	25	25~40					510	250		
	40	40~55					520	260		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

### 一安全キャップ付タイプ

