

規格追加 赤文字表示

WELDED SANITARY PIPES 溶接サニタリー管 —標準タイプ—

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■フェールル×フェールル

Type	材質	規格
SNLFF	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFF	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	¥基準単価 SNLFF				¥基準単価 SNLSFF				
					最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	
SNLFF SNLSFF	1S	84~500	25.4	23	50.5	10,500	10,700	10,800	11,200	11,020	11,520	12,020	12,520
	1.5S		38.1	35.7	50.5	10,700	10,800	11,000	11,400	11,670	12,270	12,820	13,370
	2S		50.8	47.8	64	11,700	12,000	12,200	12,800	12,620	13,220	13,820	14,420
	2.5S		63.5	59.5	77.5	15,200	15,600	16,000	16,800	17,740	18,540	19,340	20,140
3S	76.3	72.3	91	18,300	18,800	19,300	20,300	22,180	23,180	24,180	25,180		

■フェールル×パイプ

Type	材質	規格
SNLFP	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFP	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	¥基準単価 SNLFP				¥基準単価 SNLSFP				
					最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	
SNLFP SNLSFP	1S	42~500	25.4	23	50.5	5,800	6,200	6,600	7,000	6,610	7,210	7,810	8,410
	1.5S		38.1	35.7	50.5	6,100	6,600	7,100	7,600	6,810	7,510	8,210	8,910
	2S		50.8	47.8	64	6,700	7,300	7,800	8,400	7,660	8,510	9,360	10,210
	2.5S		63.5	59.5	77.5	8,800	9,600	10,300	11,100	10,470	11,470	12,470	13,470
3S	76.3	72.3	91	10,300	11,300	12,300	13,200	12,090	13,390	14,690	15,990		

■エルボ×パイプ

Type	材質	規格
SNLEP	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSEP	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	H1	H2	¥基準単価 SNLEP				¥基準単価 SNLSEP				
							最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	
SNLEP SNLSEP	1S	90~500	25.4	23	50.5	34	55	7,800	8,200	8,500	8,900	8,970	9,570	10,170	10,770
	1.5S		38.1	35.7	50.5	49	70	8,300	8,800	9,300	9,800	10,010	10,710	11,410	12,110
	2S		50.8	47.8	64	61	82	9,400	10,000	10,500	11,100	11,800	12,650	13,500	14,350
	2.5S		63.5	59.5	77.5	84	105	13,200	14,000	14,700	15,500	17,390	18,390	19,390	20,390
3S	76.3	72.3	91	89	110	15,800	16,800	17,700	18,700	19,710	21,010	22,310	23,610		

■フェールル×90°エルボ

Type	材質	規格
SNLFE	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFE	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	H1	H2	¥基準単価 SNLFE				¥基準単価 SNLSFE				
							最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	
SNLFE SNLSFE	1S	110~500	25.4	23	50.5	34	55	12,400	12,600	12,800	13,100	13,380	13,880	14,380	14,880
	1.5S		38.1	35.7	50.5	49	70	12,900	13,100	13,300	13,700	14,920	15,470	16,020	16,570
	2S		50.8	47.8	64	61	82	14,400	14,700	14,900	15,500	16,760	17,360	17,960	18,560
	2.5S		63.5	59.5	77.5	84	105	19,600	20,000	20,400	21,200	24,660	25,460	26,260	27,060
3S	76.3	72.3	91	89	110	23,800	24,300	24,800	25,800	29,800	30,800	31,800	32,800		

■フェールル×45°エルボ


Type	材質	規格
SNLFH	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFH	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	H2	H3	¥基準単価 SNLFH				¥基準単価 SNLSFH				
							最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	
SNLFH SNLSFH	1S	90~500	25.4	23	50.5	15.8	43.9	13,400	13,600	13,700	14,100	13,980	14,480	14,980	15,480
	1.5S		38.1	35.7	50.5	23.7	49.5	14,200	14,400	14,600	15,000	15,950	16,500	17,050	17,600
	2S		50.8	47.8	64	31.6	59.8	15,900	16,100	16,400	16,900	18,100	18,700	19,300	19,900
	2.5S		63.5	59.5	77.5	42	71.9	21,300	21,700	22,000	22,800	25,070	25,870	26,670	27,470
3S	76.3	72.3	91	52.6	84.2	25,600	26,100	26,600	27,600	31,900	32,900	33,900	34,900		

WELDED SANITARY PIPES 溶接サニタリー管 —片端溶接タイプ/両端溶接タイプ—

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

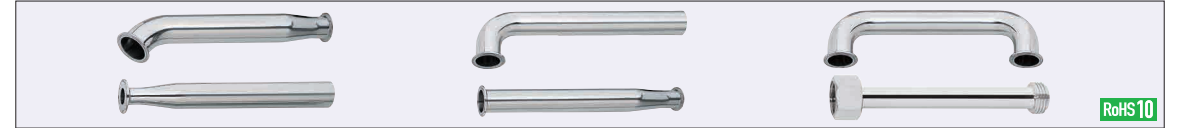

Type	材質	規格	■共通仕様(内径部の溶接ビード部は除く)	
片端溶接タイプ	SUS304	管: (No. 8A~15A) JIS G3459 (No. 1S~3S) JIS G3447	表面仕上	
両端溶接タイプ			内面	#320~400 (Ra≤1.0μm)
SNPK	SNPR	継手: IDF/ISO	外面	#320~400 (Ra≤2.5μm)
SNPSK	SNPSR			

■片端溶接タイプ

■両端溶接タイプ

A形状(フェールル)	B形状(エルボ)	C形状(45°エルボ)	D形状(レデューサー)	E形状(偏心レデューサー)	F形状(ネジシート)	G形状(ライナー六角ナット)	H形状(おねじ)	J形状(ホースジョイント)

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	片端溶接タイプ		両端溶接タイプ		A形状		B形状		C形状			H形状		J形状						
					Type	No.	形状①記号	形状②記号	H	H1	H2	H1	H2	H3	R (PT)	D1	d1	H	H					
片端溶接	両端溶接	8A	90~1000	130~1000	A	B	LA	LB	RA	RB	13.8	10.5	34	17	38	55	—	—	—	—	—	—		
											17.3	14	34	17	38	55	—	—	—	—	—	—	—	
											21.7	17.5	34	17	38	55	—	—	—	—	—	—	—	
片端溶接	両端溶接	1.5S	140~1500*	230~1500*	A	B	LA	LB	RA	RB	25.4	23	50.5	21	34	55	36.8	15.8	43.9	3/4	27.2	21	39	60
											38.1	35.7	50.5	21	49	70	44.7	23.7	49.5	1 1/4	42.7	35.7	44	80
											50.8	47.8	64	21	61	82	52.6	31.6	59.8	1 1/2	48.6	40	49	80
片端溶接	両端溶接	2.5S	140~1500*	230~1500*	A	B	LA	LB	RA	RB	63.5	59.5	77.5	21	84	105	63	42	71.9	—	—	—	—	
											76.3	72.3	91	21	89	110	73.6	52.6	84.2	—	—	—	—	
											—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

①形状記号D・E(レデューサー)を選択された場合、先端フェールル部のサイズは一段落ちになります。(例)SNPK2Sの場合、パイプ本体2S、溶接するレデューサーは1.5Sになります。
 ②B・C・D・E形状は、内径部の溶接ビード除去は行っていません。③F・G形状はSNPK・SNPRのみです。④1SはD・E形状を選択できません。⑤※SUS316Lは、L=1000が上限となります。
 ⑥J形状の最短寸は1Sが120、1.5S~3Sが160となります。

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~
値引率	基準単価	お見積り
出荷日	通常	お見積り

②A~J各形状プラス料金には適用されません。
 ③表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

■材質: SUS304

No.	片端溶接: SNPK		両端溶接: SNPR		¥基準単価									
	¥基準単価/mm (管本体+溶接料金)	L/100mm	¥基準単価/mm (管本体+溶接料金)	L/100mm	プラス料金									
	¥基本単価	L/100mm	¥基本単価	L/100mm	A形状	B形状	C形状	D形状	E形状	F形状	G形状	H形状	J形状	
1S	4,600	400	8,500	350	610	2,570	3,570	—	—	760	2,080	2,960	1,300	
1.5S	4,700	500	8,600	400	560	2,870	4,210	5,050	5,480	930	2,210	4,110	1,500	
2S	5,000	600	9,000	550	660	3,410	4,930	5,290	5,810	1,240	3,060	5,600	2,300	
2.5S	6,300	800	11,000	800	1,100	5,590	7,250	7,330	7,930	1,630	4,720	—	—	
3S	7,200	1,000	13,000	1,000	1,370	6,960	8,810	9,480	10,350	2,000	5,890	—	—	

■材質: SUS316L

No.	片端溶接: SNPSK		両端溶接: SNPSR		¥基準単価									
	¥基準単価/mm (管本体+溶接料金)	L/100mm	¥基準単価/mm (管本体+溶接料金)	L/100mm	形状別プラス料金									
	¥基本単価	L/100mm	¥基本単価	L/100mm	A形状	B形状	C形状	D形状	E形状	H形状	J形状			
8A	5,000	900	9,500	800	900	10,370	—	—	—	—	—			
10A	5,100	950	9,600	850	900	10,080	—	—	—	—	—			
15A	5,200	1,000	9,700	900	900	10,000	—	—	—	—	—			
1S	4,500	600	8,000	500	1,110	3,470	4,070	—	—	2,960	1,800			
1.5S	4,700	700	9,000	550	910	4,110	5,140	6,980	7,520	4,110	2,000			
2S	5,000	850	9,300	600	1,160	5,300	6,640	7,190	8,380	5,600	3,000			
2.5S	7,000	1,000	13,000	800	1,670	8,590	9,000	10,300	11,420	—	—			
3S	7,500	1,300	16,000	1,000	2,190	9,810	11,910	12,400	13,420	—	—			

Order 注文例

型式 - L - 形状① - 形状② - (EAS)

SNPK1.5S - 300 - A

SNPR2S - 500 - LA - RB

Delivery 出荷日 5 日日出