

SANITARY PIPE FITTINGS

サニタリー管用継手

—両溶接タイプ—



CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■両溶接エルボ

Type	材質
SNWE	SUS304
SNWES	SUS316L

RoHS10

■両溶接45°エルボ

Type	材質
SNWHE	SUS304
SNWHES	SUS316L

RoHS10

■両溶接チーズ

Type	材質
SNWT	SUS304
SNWTS	SUS316L

RoHS10

■両溶接異径チーズ

Type	材質
SNWTD	SUS304

RoHS10

■ブラインドナット

Type	材質
SNYBN	SUS304

RoHS10

型式		D	d	L	SNWE		SNWES	
Type	No.				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SNWES	8A	13.8	10.5	38	—	—	4,300	3,870
	10A	17.3	14.0		—	—	4,240	3,660
	15A	21.7	17.5		—	—	3,860	3,470
SNWE SNWES	1S	25.4	23	34	1,680	1,530	2,140	1,800
	1.5S	38.1	35.7	49	1,730	1,580	2,370	2,040
	2S	50.8	47.8	61	2,100	1,910	2,990	2,580
	2.5S	63.5	59.5	84	3,680	3,350	5,910	5,320
	3S	76.3	72.3	89	4,910	4,660	6,940	6,250

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	d	L	SNWHE		SNWHES	
Type	No.				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SNWHE SNWHES	1S	25.4	23	15.8	2,130	1,670	2,500	1,830
	1.5S	38.1	35.7	23.7	2,490	2,000	2,950	2,280
	2S	50.8	47.8	31.6	3,120	2,440	3,750	2,950
	2.5S	63.5	59.5	42	5,400	4,440	7,060	5,540
	3S	76.3	72.3	52.6	6,750	5,440	8,510	7,240

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	d	L	SNWT		SNWTS	
Type	No.				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SNWT SNWTS	1S	25.4	23.0	34.0	3,170	2,740	5,490	4,190
	1.5S	38.1	35.7	49.0	3,190	2,870	5,390	4,330
	2S	50.8	47.8	61.0	3,860	3,340	5,850	5,270
	2.5S	63.5	59.5	84.0	6,240	5,620	9,610	7,720
	3S	76.3	72.3	89.0	7,630	6,600	11,660	9,370

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D1	d1	D2	d2	L1	L2	¥基準単価
Type	No.							1~10コ
SNWTD	1.5S-1S	38.1	35.7	25.4	23.0	49	45	4,610
	2S-1S	50.8	47.8	25.4	23.0	61	51	4,890
	2S-1.5S	50.8	47.8	38.1	35.7	61	64	5,800
	2.5S-1.5S	63.5	59.5	38.1	35.7	84	70	7,700
	2.5S-2S	63.5	59.5	50.8	47.8	84	82	7,900

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


型式		A	B	(T)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~4コ	5~10
SNYBN	1S	46.0	53.1	30.0	5,000	4,900
	1.5S	56.0	64.6		5,300	4,900
	2S	71.0	81.9		5,500	5,400
	2.5S	85.0	98.1		7,800	7,700
	3S	100.0	115.4		9,500	9,300

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 SNWE2S, Delivery 出荷日: 在庫品, 翌日出荷 P.133

☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●SNWTS・SNWTD・SNYBN
3 日日出荷

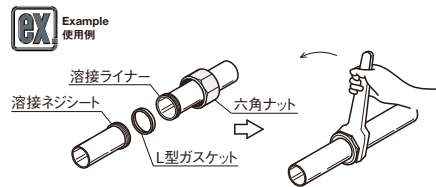

SANITARY PIPE FITTINGS / SANITARY CONVERSION FITTINGS

サニタリー管用継手/サニタリー変換継手

—溶接ネジタイプ—



CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■溶接ネジシート

Type	材質
SNYNS	SUS304

RoHS10

■溶接ライナー

Type	材質
SNYRN	SUS304

RoHS10

■六角ナット

Type	材質
SNRN	SUS304

RoHS10

■L型ガスケット

Type	材質
SNLGS	シリコン
SNLGSF	PTFE

RoHS10

■オネジタイプ

Type	材質
SNWZFA	SUS316L

RoHS10

■ホースタイプ

Type	材質
SNWHAD	SUS304

RoHS10

Order 注文例: 型式 SNWTD2S-1.5S, SNWZFA1S, Delivery 出荷日: 在庫品, 翌日出荷 P.133

☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		D	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.			1~9コ	10~20
SNYNS	1S	25.4	23.0	850	770
	1.5S	38.1	35.7	1,030	930
	2S	50.8	47.8	1,380	1,140
	2.5S	63.5	59.5	1,840	1,450
	3S	76.3	72.3	2,060	1,850

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.			1~9コ	10~20
SNYRN	1S	25.4	23.0	660	540
	1.5S	38.1	35.7	750	590
	2S	50.8	47.8	970	760
	2.5S	63.5	59.5	1,500	1,100
3S	76.3	72.3	1,740	1,400	

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		A	(B)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.			1~9コ	10~20
SNRN	1S	46	53.1	1,520	1,170
	1.5S	56	64.6	1,590	1,260
	2S	71	81.9	2,150	1,750
	2.5S	85	98.1	3,470	2,750
3S	100	115.4	4,010	3,410	

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


型式		A		SNLGS		SNLGSF	
Type	No.	SNLGS	SNLGSF	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SNLGS SNLGSF	1S	32.5	33.4	200	190	440	420
	1.5S	46.0	46.8	240	230	580	550
	2S	59.5	60.5	260	240	800	760
	2.5S	73.2	74.0	280	250	1,020	970
	3S	86.5	87.0	320	300	1,040	990

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

☎溶接ネジシート(SNYNS)と合わせてご使用ください。☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 SNYNS1S, Delivery 出荷日: 在庫品, 翌日出荷 P.133

☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

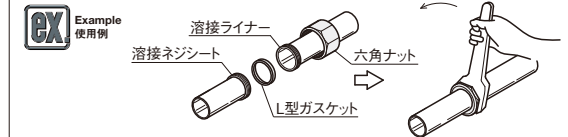

型式		呼び	R (PT)	A	B	C	D	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.									1~4コ	5~10
SNWZFA	1S	4	1/2	21.7	15.7	25.4	23	39	7	3,400	3,300
		6	3/4	27.2	21	25.4	23	39	7	3,400	3,300
		8	1	34	26	25.4	23	39	7	3,700	3,600
	1.5S	8	1	34	26	38.1	35.7	39	7	4,320	4,200
		10	1 1/4	42.7	35.7	38.1	35.7	44	7	4,700	4,580
		2S	12	1 1/2	48.6	40	50.8	47.8	49	—	6,100

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.			1~9コ	10~14
SNWHAD	1S	25.4	60	1,410	1,330
	1.5S	38.1	80	1,600	1,520
	2S	50.8	80	2,400	2,280
	2.5S	63.5	80	2,750	2,610
3S	76.3	80	2,960	2,810	

☎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。