

FLORORESIN COUPLINGS FLORORESIN VALVES

ふっ素樹脂継手/ふっ素樹脂バルブ



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■メイルコネクタ
■ボアスルーコネクタ

FENL (メイルコネクタ)
FECT (ボアスルーコネクタ*貫通継手)

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	呼び R(PT)	T	A	B	C	D	E	F	FENL		FECT	
										¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
4	1	1/8	26	9	11	7	3	10	10	1,440	1,150	1,440	1,150
		1/4	30	13	14	10	14	14	1,590	1,270	1,590	1,270	
	2	1/8	29	9	10	10	4	12	14	1,310	1,040	1,310	1,040
		1/4	33	13	14	10	4	12	14	1,310	1,040	1,310	1,040
	3	3/8	33	13	18	12	6	17	14	1,760	1,400	—	—
		1/2	43	17	21	16	8	22	17	2,440	1,950	2,440	1,950

① FECTはボディの内径を貫通させてあり、チューブはボディを通過して自由な位置でセットできます。
② サイズ8-1は、FENLのみになります。

■メイルエルボ

FEMLT

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	呼び R(PT)	B	C	D	E	F	G	W	¥基準単価	¥スライド単価
										1~4コ	5~20
4	1	1/8	17	11	7	3	10	16	11	2,070	1,650
		1/4	18	20	14	12	17	11	2,860	2,280	
6	2	1/8	20	17	11	4	12	21	14	1,860	1,480
		1/4	21	14	10	4	12	21	14	2,010	1,600
		3/8	23	18	12	6	17	22	17	2,930	2,340
8	2	1/8	25	18	12	4	17	24	14	2,240	1,790
		1/4	25	18	12	6	17	24	14	2,240	1,790
		3/8	27	18	12	6	25	17	3,320	2,650	
10	3	1/4	30	21	16	6	26	17	2,980	2,380	
		3/8	30	21	16	8	22	17	2,600	2,080	
4	1/2	3/4	32	21	16	8	31	22	4,000	3,200	

■ユニオン

FETP

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	A	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
								1~4コ	5~20
4	27	11	7	3	10	8	1,830	1,460	
		14	10	4	12	10	1,490	1,190	
	42	18	12	6	17	14	2,130	1,170	
		21	16	8	22	17	2,400	1,920	

■ユニオンエルボ

FEUE

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	B	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
								1~4コ	5~20
4	15	11	7	3	10	8	2,320	1,970	
		14	10	4	12	10	2,050	1,740	
	25	18	12	6	17	14	2,990	2,540	
		21	16	8	22	17	4,080	3,460	

■ユニオンティ

FEUT

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	A	B	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
									1~4コ	5~20
4	30	15	11	7	3	10	8	2,970	2,370	
		19	14	10	4	12	10	2,480	1,980	
	50	25	18	12	6	17	14	3,640	2,910	
		30	21	16	8	22	17	4,960	3,960	

■異径ユニオン

FEUR

RoHS10


型式 Type	適用チューブ 外径(mm) T1	適用チューブ 外径(mm) T2	A	C1	C2	D1	D2	W	F1	F2	¥基準単価	¥スライド単価
											1~4コ	5~20
6	4	31	14	11	10	7	10	12	10	1,880	1,590	
		18	14	12	10	14	17	12	2,050	1,740		
	8	21	18	16	12	17	22	17	2,660	2,260		
		25	21	18	16	19	26	22	2,980	2,530		

■ふっ素樹脂継手
—チューブインサート—


FETBS

RoHS10

温度対圧力曲線

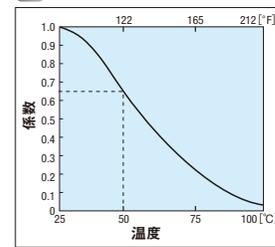

構造図

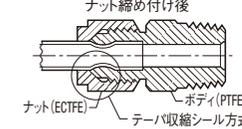

仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	0~100℃
最高使用圧力	呼び径4~8: 0.8MPa 呼び径10: 0.6MPa

① チューブはP1444のふっ素樹脂チューブ、P1445のふっ素ゴムチューブを参照してください。



Order 注文例
型式 FENL4 - 呼び 1



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

① ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
② クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~20	21~	1~	21~
出荷日	通常	お見積り		

③ 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ふっ素樹脂バルブ
—二方バルブ—

FBT

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	A	C	D	E	¥基準単価	¥スライド単価
						1コ	2~5
FBT	4	47	11	7	4	11,810	10,620
		53	14	10	4	12,500	11,250
	8	61	18	12	4	13,200	11,880
		67	21	16	4	13,890	12,500

仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	常温
最高使用圧力	0.2MPa
使用材質	PTFE・ECTFE・ふっ素ゴム

特長

- ・耐薬品性・耐腐食性に優れています。
- ・コンパクトで省スペース箇所にご使用できます。

■ふっ素樹脂バルブ
—ニードルバルブ—

FBNB

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径(mm)	A		B1	B2	C	D	E	F	G	H1	H2	¥基準単価	¥スライド単価
		Max.	Min.										1コ	2~5
FBNB	4	76	67	23	22.5	11	7	3	30	23	12	11.5	21,200	18,540
		76	67	26	25.5	14	10	4	30	23	12	11.5	22,950	19,630
	8	76	67	30	29.5	18	12	6	30	23	12	11.5	23,400	21,060
		87	77	38	36	21	16	8	35	30	17	15	25,650	21,720

仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	0~100℃
最高使用圧力	0.5MPa
使用材質	PTFE・PCTFE・ECTFE・PP

特長

- ・耐薬品性・耐腐食性に優れています。
- ・ハンドルを回転させることにより流量を微調整することができます。

流路



Order 注文例
型式 FBT8



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

① ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
② クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~5	6~		
出荷日	通常	お見積り		

③ 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

53 吸着部品・継手